

ワタナベ


Tilecarpet





日本 タイルカーペット

同商品群 35 アイテム
在庫数

防火適合品
防火性能登録番号
E2120044

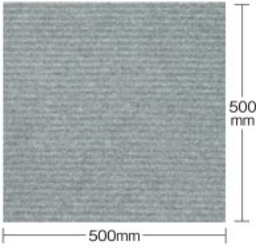

PX-3001
(シルバー)

  

PX-3011
(アイボリー)

特長 ●耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
●防汚性、防音効果に優れています。
●含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途 ●工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット。
仕様 ●厚さ:6mm
材質 ●表面:ポリプロピレン(PP) 100%
●裏面:塩化ビニール(PVC) 100%
製造国 ●日本

発注単位1枚

ワタナベ工業株[981998]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
753-5279	PX-3001	¥700	¥1,120	シルバー	500×500	20	1	5364(67)
753-5287	PX-3002	¥700	¥1,120	グレー	500×500	20	1	17718(116)
753-5333	PX-3012	¥700	¥1,120	ベージュ	500×500	20	1	2764(92)
753-5317	PX-3008	¥700	¥1,120	ブラウン	500×500	20	1	3101(91)
753-5341	PX-3018	¥700	¥1,120	オレンジ	500×500	20	1	1791(90)
753-5350	PX-3022	¥700	¥1,120	ブルー	500×500	20	1	11471(70)
753-5368	PX-3025	¥700	¥1,120	パープル	500×500	20	1	364(91)
753-5309	PX-3004	¥700	¥1,120	ブラック	500×500	20	1	2717(82)
753-5295	PX-3003	¥700	¥1,120	ダークグレー	500×500	20	1	7760(88)
753-5325	PX-3011	¥700	¥1,120	アイボリー	500×500	20	1	1592(81)

強弱両面テープ

特長 ●粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。
●薄いから凹凸しません。
●手で楽々カットできます。
用途 ●タイルカーペットなどのカーペット類の施工に。
材質 ●基布:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
797-3179	KR-25-10	¥688	オープン	ブルー	25×10	0.23	10	95	834(123)
797-3187	KR-50-10	¥1,025	オープン	ブルー	50×10	0.23	10	195	837(75)

☎商品のお問い合わせ:0866-94-0221 <http://www.watanabe-ind.co.jp/>

明和

Renovation Sheet



日本 リノベシート“貼ってはがせる塩ビシート”

同商品群 10 アイテム
在庫数



REN-02
(白ベンキ木)

REN-03
(アンティーク木)



REN-05
(モザイクタイル)

REN-10
(丸木)



REN-12
(テラコッタ)



REN-03R
(ロール巻・アンティーク木)



REN-05R
(ロール巻・モザイクタイル)

特長 ●裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。
●はさみで簡単にカットできます。
●表面が防水で、水回りに最適です。
用途 ●キズ・汚れ防止のシートに。
仕様 ●厚さ:0.3mm
材質 ●表面:塩化ビニル樹脂
●中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂
●裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
製造国 ●日本

発注単位1枚

明和グラビア株[920949]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-6188	REN-02	¥3,000	¥3,400	白ベンキ木	900×1800	20	750	294(232)
855-6189	REN-03	¥3,000	¥3,400	アンティーク木	900×1800	20	750	297(177)
855-6190	REN-05	¥3,000	¥3,400	モザイクタイル	900×1800	20	750	31(94)
855-6191	REN-10	¥3,000	¥3,400	丸木	900×1800	20	750	45(250)
855-6192	REN-12	¥3,000	¥3,400	テラコッタ	900×1800	20	750	300(999)

ロール巻

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-6193	REN-02R	¥30,000	¥34,000	白ベンキ木	900×20	1	9	23(89)
855-6194	REN-03R	¥30,000	¥34,000	アンティーク木	900×20	1	9	34(78)
855-6195	REN-05R	¥30,000	¥34,000	モザイクタイル	900×20	1	9	2(200)
855-6196	REN-10R	¥30,000	¥34,000	丸木	900×20	1	9	3(75)
855-6197	REN-12R	¥30,000	¥34,000	テラコッタ	900×20	1	9	3(100)

ホームページ <http://www.mggn.co.jp/>

明和

Non-Slip Floor Mat



日本 防滑床材

同商品群 10 アイテム
在庫数

防火適合品
防火性能登録番号
ET000006



NF-1013



特長 ●石目調の凹凸がすべり止め効果を生みます。水に強く丈夫な床材です。
用途 ●廊下や通路に。
仕様 ●厚さ:1.8mm
材質 ●表面:塩化ビニール(PVC) ●中間層:特殊ガラス繊維 ●裏面:塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本

発注単位1巻

明和グラビア株[920949]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★819-6015	NF-1013	¥43,600	¥64,000	グレー	915×20	1	58	11(24)

ホームページ <http://www.mggn.co.jp/>