


グリセリン入り圧力計 (汎用品)

外観

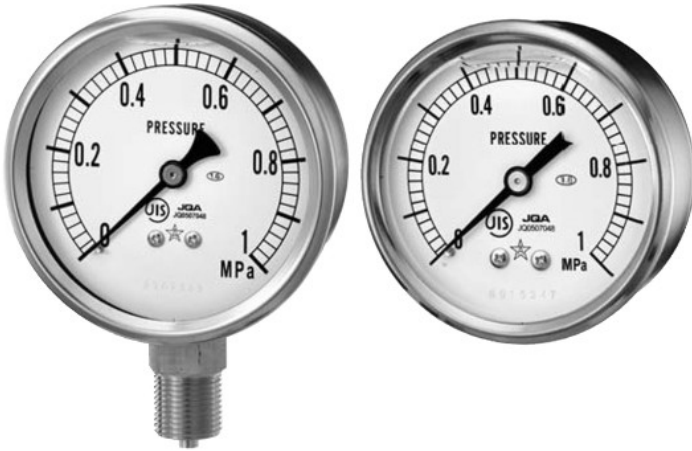

ケース形状/A形
GLT-31

ケース形状/D形
GLT-23

特長

- 当社製グリセリン入り圧力計の中で一番低価格です。
- 形状が小形の物も製作出来ます。
- 大きさが60φの物にはケースに矢印形状のセーフティマークが装着出来、このセーフティマークにより設定圧力表示が簡単に出来ます。

特殊用圧力計

グリセリン入り圧力計 (汎用品)

製作仕様

型番		形状			精度		圧力レンジ (MPa)	諸仕様
		大きさ	ケース形状	接続部	±%FS			
一般用	耐食用							
GLT-11	GLT-11-S	50φ	A	1/4	G	2.5	0~0.1 ~0.16 ~0.25 ~0.4 ~0.6 ~1 ~1.6 ~2.5 ~4 ~6 ~10 ~16 ~25 ~40 ~60 -0.1~0	主材料 ・一般用 株…C3604BD ブルドン管…C2300 C2680TW C5191T ・耐食用 株…ステンレス ブルドン管…ステンレス ・ケース SUS-304 ・使用温度 -5℃~50℃ ・連成計も製作可能です。 ・50φ、60φのR1/8ねじも 製作可能です。
GLT-117	GLT-117-S				R	2.5		
GLT-13	—		D ₁	1/4	G	2.5		
GLT-137	—				R	2.5		
GLT-21	GLT-21-S	60φ	A	1/4	G	1.6		
GLT-217	GLT-217-S				R	1.6		
GLT-213	GLT-213-S			3/8	G	1.6		
GLT-218	GLT-218-S				R	1.6		
GLT-23	—	60φ	D ₁	1/4	G	1.6		
GLT-237	—				R	1.6		
GLT-233	—			3/8	G	1.6		
GLT-238	—				R	1.6		
GLT-312	GLT-312-S	75φ	A	1/4	G	1.6		
GLT-317	GLT-317-S				R	1.6		
GLT-31	GLT-31-S			3/8	G	1.6		
GLT-318	GLT-318-S				R	1.6		
GLT-412	GLT-412-S	100φ	A	1/4	G	1.6		
GLT-417	GLT-417-S				R	1.6		
GLT-41	GLT-41-S			3/8	G	1.6		
GLT-418	GLT-418-S				R	1.6		

ご注文の方法 / (例) 緑無形、60φ圧力計、ネジ径G1/4B、
圧力範囲0~16MPa GLT-21、0~16MPa

※50φは圧力レンジ10MPaまでの製作となります。