


MC:メートルコック



真鍮製
メートルコック

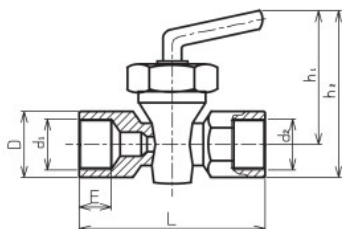

外形寸法


(単位: mm)

真鍮製型番	d ₁ ×d ₂	D	E	h ₁	h ₂	L
MC-21	1/4×1/4	20(六角)	11	44	55	58
MC-31	3/8×3/8	20(六角)	11	44	55	58
MC-41	1/2×1/2	φ25	15	55	67	69
ステンレス製型番	d ₁ ×d ₂	φD	E	h ₁	h ₂	L
MC-23	1/4×1/4	19	11	32	42	46
MC-33	3/8×3/8	22	12	37	48	55
MC-43	1/2×1/2	25	14	40	52	60

※耐圧 1MPaになります。



ステンレス製
メートルコック

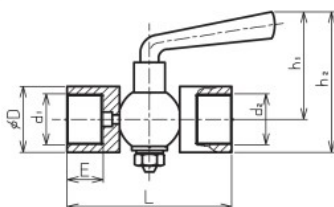

MM:メートルパイプ




O型




U型

O型

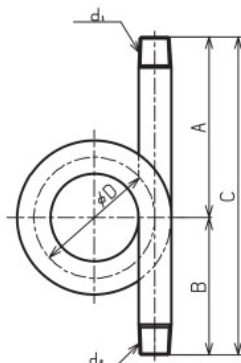

U型

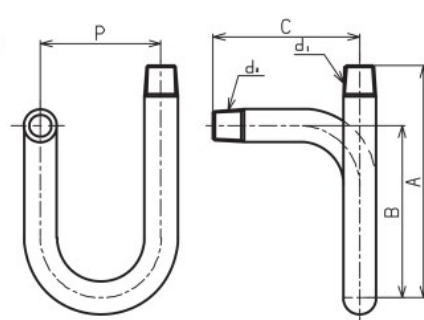

外形寸法/O型メートルパイプ

(単位: mm)

材質	型番	d ₁ ×d ₂	A	B	C	D
鉄	MM-O2	R1/4×R1/4	75	70	145	61
	MM-O3	R3/8×R3/8	108	80	188	65
	MM-O4	R1/2×R1/2	137	110	247	96
ステンレス	MM-O2S	R1/4×R1/4	73	71	144	60
	MM-O3S	R3/8×R3/8	92	90	182	67
	MM-O4S	R1/2×R1/2	114	110	222	96

外形寸法/U型メートルパイプ

(単位: mm)

材質	型番	d ₁ ×d ₂	A	B	C	P
鉄	MM-U2	R1/4×R1/4	136	100	85	70
	MM-U3	R3/8×R3/8	135	98	87	69
	MM-U4	R1/2×R1/2	161	124	114	90
ステンレス	MM-U2S	R1/4×R1/4	140	96	77	61
	MM-U3S	R3/8×R3/8	169	124	84	72
	MM-U4S	R1/2×R1/2	231	155	123	80