

FRX[®]-F

鉄・ユニクロドリルねじ




FRX[®]-F

十字穴付きなべ頭

材質:鉄 表面処理:ユニクロ

●なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。

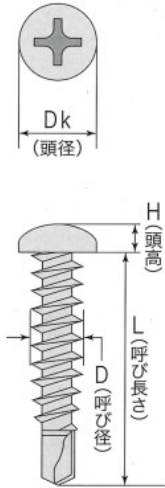


品番	サイズ D(呼び径)×L(呼び長さ)	入数	適用 最大板厚	(単位:mm)	
				Dk (頭径)	H (頭高)
FPP3510	3.5×10	2,000本×10箱	2.3	6.7	2.5
FPP3513	3.5×13	1,000本×10箱			
FPP3516	3.5×16	1,000本×10箱			
FPP3519	3.5×19	1,000本×10箱			
FPP3525	3.5×25	700本×10箱			
FPP4210	4×10	1,000本×10箱	3.2	8.0	3.0
FPP4213	4×13	1,000本×10箱			
FPP4216	4×16	1,000本×10箱			
FPP4219	4×19	1,000本×10箱			
FPP4225	4×25	500本×10箱			
FPP4230	4×30	500本×10箱			
FPP4235	4×35	400本×10箱			
FPP4240	4×40	400本×10箱			
FPP4245	4×45	300本×10箱			
FPP4813	5×13	500本×10箱			
FPP4816	5×16	500本×10箱			
FPP4819	5×19	500本×10箱			
FPP4825	5×25	500本×10箱			
FPP4830	5×30	300本×10箱			
FPP4835	5×35	300本×10箱			

十字穴付き皿頭

材質:鉄 表面処理:ユニクロ

●頭部を取付部材と面に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。

●座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。

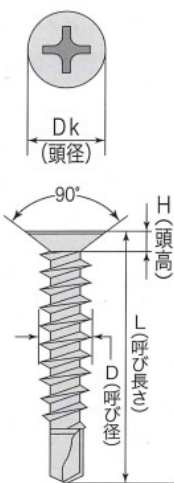

品番	サイズ D(呼び径)×L(呼び長さ)	入数	適用 最大板厚	(単位:mm)	
				Dk (頭径)	H (頭高)
FPP4213	4×13	1,000本×10箱	2.8	8.0	2.7
FPP4216	4×16	1,000本×10箱			
FPP4219	4×19	1,000本×10箱			
FPP4225	4×25	500本×10箱	3.2	8.0	2.7
FPP4230	4×30	500本×10箱			
FPP4235	4×35	400本×10箱			
FPP4240	4×40	400本×10箱			
FPP4245	4×45	300本×10箱			
FPP4819	5×19	500本×10箱			
FPP4825	5×25	500本×10箱			
FPP4830	5×30	300本×10箱			
FPP4835	5×35	300本×10箱			
FPP4840	5×40	300本×10箱			
FPP4845	5×45	250本×10箱			