

# FRX<sup>®</sup>-N

ステンレスドリルねじ (SUS305相当)




## FRX<sup>®</sup>-N

### 十字穴付きなべ頭

材質:SUS305相当 表面処理:パシベイト

●アルミ板専用で、耐食性のあるオーステナイト系ステンレス材を使用しています。

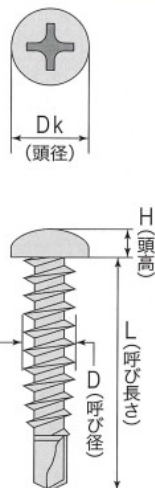

(単位:mm)


品番	サイズ D(呼び径)×L(呼び長さ)	入数	適用 最大板厚	Dk (頭径)	H (頭高)
NPP4210	4×10	1,000本×10箱	1.6	8.0	3.0
NPP4213	4×13	1,000本×10箱	2.6		
NPP4216	4×16	1,000本×10箱			
NPP4219	4×19	1,000本×10箱			
NPP4225	4×25	500本×10箱			
NPP4230	4×30	500本×10箱			
NPP4235	4×35	400本×10箱			
NPP4240	4×40	400本×10箱			
NPP4250	4×50	300本×10箱			

### 十字穴付き皿頭

材質:SUS305相当 表面処理:パシベイト

●アルミ板専用で、耐食性のあるオーステナイト系ステンレス材を使用しています。

●座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。

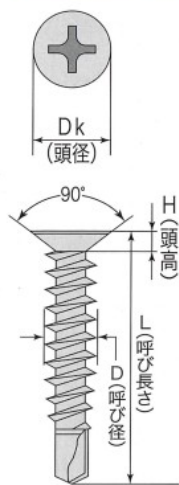

(単位:mm)

品番	サイズ D(呼び径)×L(呼び長さ)	入数	適用 最大板厚	Dk (頭径)	H (頭高)
NFP4210	4×10	1,000本×10箱	1.2	8.0	2.7
NFP4213	4×13	1,000本×10箱	2.3		
NFP4216	4×16	1,000本×10箱	2.6		
NFP4219	4×19	1,000本×10箱			
NFP4225	4×25	500本×10箱			
NFP4230	4×30	500本×10箱			
NFP4235	4×35	400本×10箱			
NFP4240	4×40	400本×10箱			
NFP4250	4×50	300本×10箱			