


HT-305 デジタル温湿度・露点計

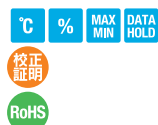

希望小売価格 **¥15,000**(税抜)

JANコード 4986702302214

露点の温度管理も可能な温湿度計

- 湿度データの最高・最低を表示
- セバレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
- 5m延長ケーブルを使用し、本体と付属のケーブル間を延長可能です(別売)

セ ン サ	サーミスタセンサ(温度) 薄膜静電容量センサ(湿度)
測 定 範 囲	温度: 0~50°C 湿度: 10~95% 露点: -25.3~48.9°C
分 解 能	温度: 0.1°C 湿度: 0.1%RH
精 度	温度: ±0.8°C 湿度: ±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 露点: ±1.4°C/温度25°C、湿度75%RHの場合
サンプリング	0.8秒/回
電 源	9V形乾電池×1
電 池 寿 命	約34時間(アルカリ電池)
サ イ ズ	本体: 60(W)×135(H)×33(D)mm 約350g プローブ: 197mm
付 属 品	湿度プローブ・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書

別売品 5m延長ケーブル: 型式EXCB-05 ※P61参照

MT-850HA 高精度デジタル標準温度計



各種フィールドにおける温度管理に白金センサ採用の上級モデル

- 高精度・高分解能(0.01°C)プロ用デジタル温度計
- 分解能0.1°C/0.01°C切り替え機能付
- Pt100Ω 4線式白金センサ付属
- データホールド・最大・最小値ホールド・偏差温度機能付
- PCデータ処理可能(別売出力キット使用)※P60参照
- 5m延長ケーブルを使用し、本体と付属のケーブル間を延長可能です(別売)※P61参照

表 示	62(W)×34(H)mm大型LCD画面	
測 定 範 囲	-199.99~199.99°C	200~850.0°C
分 解 能	0.01°C	0.1°C
精 度	±(0.1%rdg+0.2°C)	
使 用 環 境	0~50°C	
電 源	9V形乾電池×1	
電 池 寿 命	約20時間(アルカリ電池)	
サ イ ズ	78(W)×185(H)×38(D)mm 約320g	
付 属 品	白金センサ(Pt-100Ω)・ハードケース・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書	

希望小売価格 **¥98,000**(税抜) JANコード 4986702301552

別売品 専用ソフト: 型式SW-U801/USBケーブルUSB-01 ※P60参照
RS232CケーブルUPCB-02・5m延長ケーブルEXCB-05 ※P61参照

MT-P72TC パネルマウント型温度コントローラー



希望小売価格 **¥6,600**(税抜)

JANコード 4986702301842

サーミスタセンサが付属しているためすぐに使用可能です

- 突然電源が切れても設定値を保持
- LEDの明るさを8段階調整可能です
- 累積測定値の最大値と最小値を表示(電源が入っている状態)
- リレー接点出力

セ ン サ	サーミスタセンサ(付属) (NTC103K)
測 定 範 囲	-50°C~100°C
分 解 能	0.1°C
精 度	±1.0°C(-29°C~80°C)それ以外は±1.2°C
サンプリング	4秒/回
リレー接点出力	1A/30VDC//0.3A/125VAC
使 用 環 境	温度: 0~40°C 湿度: 80%RH以下(ただし結露のないこと)
保 存 環 境	温度: -10~60°C 湿度: 80%RH以下(ただし結露のないこと)
電 源	DC7~15V(MAX150mA) DC12V推奨
サ イ ズ	72(W)×36(H)×21.3(D)mm 約30g

AUM-1000NA-1 パネルマウント温度コントローラー



希望小売価格 **¥10,500**(税抜)

JANコード 4986702301309

温度コントローラ

- リレー2ヶ所搭載
- 見やすい赤色LED表示
- 加熱・冷却のコントロールと同時にHi/Loアラームを設定したり、加熱の二重制御等も可能です

セ ン サ	サーミスタセンサ(付属)センサ誤差(±0.8°C)
測 定 範 囲	-40°C~100°C
分 解 能	0.1°C
精 度	±1°C(-20°C~100°C)
使 用 環 境	温度: 0~60°C 湿度: 80%RH以下(ただし結露のないこと)
電 源	AC/DC 13V~15V ACアダプタ付属 別売: AUM-1000NA-2(トランス付属タイプ)
サ イ ズ	80(W)×40(H)×68(D)mm 約110g