


# メガトルクGⅢ

## 標準ベルトサイズ MTS8M

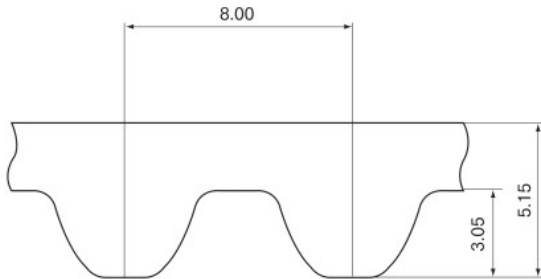

### ベルト呼称

**250 MT S8M 2000 G3**

ベルト呼び幅 (mm)×10    メガトルク    ベルト形    ベルト呼び長さ (mm)    仕様(GⅢ)

表1-22 標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
150	15
250	25
300	30
400	40
600	60

表1-23 標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ周長(mm)
MTS8M528 G3	66	528
MTS8M560 G3	70	560
MTS8M584 G3	73	584
MTS8M600 G3	75	600
MTS8M632 G3	79	632
MTS8M640 G3	80	640
MTS8M656 G3	82	656
MTS8M712 G3	89	712
MTS8M720 G3	90	720
MTS8M760 G3	95	760
MTS8M800 G3	100	800
MTS8M824 G3	103	824
MTS8M840 G3	105	840
MTS8M848 G3	106	848
MTS8M856 G3	107	856
MTS8M880 G3	110	880
MTS8M896 G3	112	896
MTS8M912 G3	114	912
MTS8M920 G3	115	920
MTS8M928 G3	116	928
MTS8M944 G3	118	944
MTS8M952 G3	119	952
MTS8M960 G3	120	960
MTS8M976 G3	122	976
MTS8M984 G3	123	984
MTS8M1000 G3	125	1000
MTS8M1024 G3	128	1024
MTS8M1040 G3	130	1040
MTS8M1056 G3	132	1056
MTS8M1080 G3	135	1080
MTS8M1096 G3	137	1096
MTS8M1120 G3	140	1120
MTS8M1128 G3	141	1128
MTS8M1136 G3	142	1136
MTS8M1152 G3	144	1152
MTS8M1160 G3	145	1160
MTS8M1200 G3	150	1200
MTS8M1216 G3	152	1216
MTS8M1224 G3	153	1224
MTS8M1248 G3	156	1248
MTS8M1256 G3	157	1256
MTS8M1280 G3	160	1280
MTS8M1304 G3	163	1304
MTS8M1312 G3	164	1312
MTS8M1352 G3	169	1352
MTS8M1360 G3	170	1360

表1-24 標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ周長(mm)
MTS8M1384 G3	173	1384
MTS8M1400 G3	175	1400
MTS8M1424 G3	178	1424
MTS8M1440 G3	180	1440
MTS8M1480 G3	185	1480
MTS8M1488 G3	186	1488
MTS8M1520 G3	190	1520
MTS8M1600 G3	200	1600
MTS8M1640 G3	205	1640
MTS8M1648 G3	206	1648
MTS8M1680 G3	210	1680
MTS8M1696 G3	212	1696
MTS8M1728 G3	216	1728
MTS8M1760 G3	220	1760
MTS8M1776 G3	222	1776
MTS8M1792 G3	224	1792
MTS8M1800 G3	225	1800
MTS8M1816 G3	227	1816
MTS8M1832 G3	229	1832
MTS8M1880 G3	235	1880
MTS8M1912 G3	239	1912
MTS8M1960 G3	245	1960
MTS8M2000 G3	250	2000
MTS8M2040 G3	255	2040
MTS8M2048 G3	256	2048
MTS8M2064 G3	258	2064
MTS8M2104 G3	263	2104
MTS8M2160 G3	270	2160
MTS8M2240 G3	280	2240
MTS8M2272 G3	284	2272
MTS8M2304 G3	288	2304
MTS8M2400 G3	300	2400
MTS8M2496 G3	312	2496
MTS8M2600 G3	325	2600
MTS8M2800 G3	350	2800
MTS8M2920 G3	365	2920
MTS8M2944 G3	368	2944
MTS8M3048 G3	381	3048
MTS8M3200 G3	400	3200
MTS8M3248 G3	406	3248
MTS8M3272 G3	409	3272
MTS8M3440 G3	430	3440
MTS8M3680 G3	460	3680
MTS8M3720 G3	465	3720
MTS8M3904 G3	488	3904
MTS8M3928 G3	491	3928
MTS8M4400 G3	550	4400



特性編