



ギガトルクGX


標準ベルトサイズ G8M

標準ベルトサイズ G14M

ベルト呼称

360 G8M 2400 GX

ベルト呼び幅 (mm)×10 ベルト形 ベルト呼び長さ (mm) 仕様(GX)

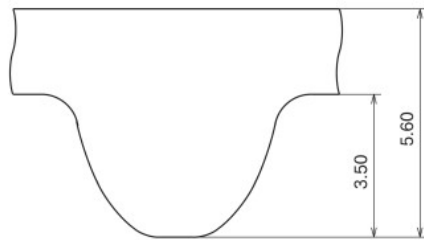

ベルト歯ピッチ 7.995mm

表1-27 標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
120	12
200	20
210	21
300	30
360	36
500	50
620	62
800	80

【G8M歯形のベルト歯ピッチについて】
ギガトルクGX G8M歯形のベルト歯ピッチは、7.995mmとなっています。ベルト長さの計算時には、このピッチ長さをご使用下さい。
プーリの歯ピッチについては、8.00mmピッチをご使用下さい。
G14M歯形については、ベルト、プーリとも14.00mmピッチとなっております。


表1-28 標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ周長(mm)
G8M640	80	640
G8M720	90	720
G8M800	100	800
G8M880	110	880
G8M896	112	896
G8M960	120	960
G8M1000	125	1000
G8M1024	128	1024
G8M1040	130	1040
G8M1056	132	1056
G8M1096	137	1096
G8M1120	140	1120
G8M1200	150	1200
G8M1224	153	1224
G8M1280	160	1280
G8M1400	175	1400
G8M1440	180	1440
G8M1600	200	1600
G8M1672	209	1672
G8M1760	220	1760
G8M1792	224	1792
G8M1800	225	1800
G8M1912	239	1912
G8M2000	250	2000
G8M2104	263	2104
G8M2200	275	2200
G8M2240	280	2240
G8M2400	300	2400
G8M2520	315	2520
G8M2600	325	2600
G8M2800	350	2800
G8M2840	355	2840
G8M3048	381	3048
G8M3200	400	3200
G8M3280	410	3280
G8M3600	450	3600
G8M4000	500	4000
G8M4400	550	4400
G8M4480	560	4480

ベルト呼称

370 G14M 2100 GX

ベルト呼び幅 (mm)×10 ベルト形 ベルト呼び長さ (mm) 仕様(GX)

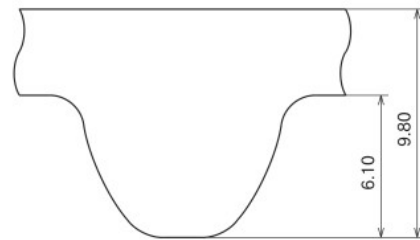

ベルト歯ピッチ 14.00mm

表1-29 標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
200	20
370	37
400	40
600	60
680	68

表1-30

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
800	80
900	90
1000	100
1250	125
1300	130

表1-31 標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ周長(mm)
G14M994	71	994
G14M1120	80	1120
G14M1190	85	1190
G14M1260	90	1260
G14M1302	93	1302
G14M1344	96	1344
G14M1400	100	1400
G14M1568	112	1568
G14M1610	115	1610
G14M1750	125	1750
G14M1778	127	1778
G14M1890	135	1890
G14M1960	140	1960
G14M2002	143	2002
G14M2100	150	2100
G14M2240	160	2240
G14M2310	165	2310
G14M2380	170	2380
G14M2450	175	2450
G14M2520	180	2520
G14M2590	185	2590
G14M2660	190	2660
G14M2800	200	2800
G14M3136	224	3136
G14M3150	225	3150
G14M3304	236	3304
G14M3360	240	3360
G14M3500	250	3500
G14M3850	275	3850
G14M3920	280	3920
G14M4144	296	4144
G14M4326	309	4326
G14M4410	315	4410