


Vベルト マックスターウェッジベルト

独特の幅狭形状で高伝動能力を持ったVベルトです。

- 省エネ・コンパクト設計ができます。
- 最高40m/secの高速運転が可能です。
- 耐熱性・静電防止性にすぐれています。
- すべて多本掛けに有効な“セットフリー”で、寸法安定性がよいベルトです。
- ウェッジプリーは、取付けが容易なプッシングタイプを標準化しています。

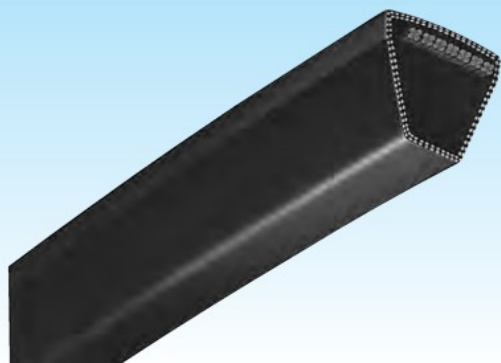

断面寸法


ベルトの呼称

5V - 2000



ベルト形=5V

ベルト呼び番号 (inch×10) =ベルト有効周長200インチ (5080mm)

3V・3VX

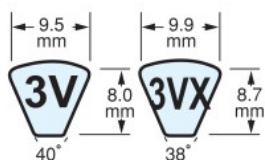

5V・5VX

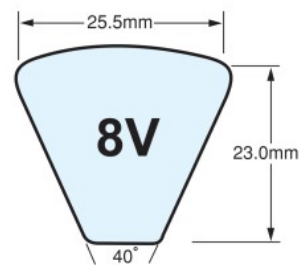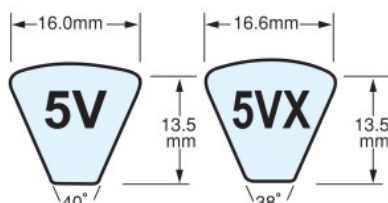

(注)図に示す断面寸法はノミナル値です。

標準ベルトサイズ

3V・3VX			5V・5VX			8V		
ベルト呼び番号	ベルト有効周長 (mm)	ベルトピッチ周長 (mm)	ベルト呼び番号	ベルト有効周長 (mm)	ベルトピッチ周長 (mm)	ベルト呼び番号	ベルト有効周長 (mm)	ベルトピッチ周長 (mm)
3V 250	635	631	5V 500	1,270	1,262	8V 1000	2,540	2,524
3V 265	673	669	5V 530	1,346	1,338	8V 1060	2,692	2,676
3V 280	711	707	5V 560	1,422	1,414	8V 1120	2,845	2,829
3V 300	762	758	5V 600	1,524	1,516	8V 1180	2,997	2,981
3V 315	800	796	●5V 630	1,600	1,592	8V 1250	3,175	3,159
3V 335	851	847	●5V 670	1,702	1,694	8V 1320	3,353	3,337
3V 355	902	898	●5V 710	1,803	1,795	8V 1400	3,556	3,540
3V 375	953	949	●5V 750	1,905	1,897	8V 1500	3,810	3,794
3V 400	1,016	1,012	●5V 800	2,032	2,024	8V 1600	4,064	4,048
3V 425	1,080	1,076	●5V 850	2,159	2,151	8V 1700	4,318	4,302
●3V 450	1,143	1,139	●5V 900	2,286	2,278	8V 1800	4,572	4,556
●3V 475	1,207	1,203	●5V 950	2,413	2,405	8V 1900	4,826	4,810
●3V 500	1,270	1,266	●5V 1000	2,540	2,532	8V 2000	5,080	5,064
●3V 530	1,346	1,342	●5V 1060	2,692	2,684	8V 2120	5,385	5,369
●3V 560	1,422	1,418	●5V 1120	2,845	2,837	8V 2240	5,690	5,674
●3V 600	1,524	1,520	●5V 1180	2,997	2,989	8V 2360	5,994	5,978
●3V 630	1,600	1,596	●5V 1250	3,175	3,167	8V 2500	6,350	6,334
●3V 670	1,702	1,698	●5V 1320	3,353	3,345	8V 2650	6,731	6,715
●3V 710	1,803	1,799	●5V 1400	3,556	3,548	8V 2800	7,112	7,096
●3V 750	1,905	1,901	●5V 1500	3,810	3,802	8V 3000	7,620	7,604
●3V 800	2,032	2,028	●5V 1600	4,064	4,056	8V 3150	8,001	7,985
●3V 850	2,159	2,155	●5V 1700	4,318	4,310	8V 3350	8,509	8,493
●3V 900	2,286	2,282	●5V 1800	4,572	4,564	8V 3550	9,017	9,001
●3V 950	2,413	2,409	●5V 1900	4,826	4,818	8V 3750	9,525	9,509
●3V 1000	2,540	2,536	●5V 2000	5,080	5,072	8V 4000	10,160	10,144
●3V 1060	2,692	2,688	●5V 2120	5,385	5,377	8V 4250	10,795	10,779
●3V 1120	2,845	2,841	●5V 2240	5,690	5,682	8V 4500	11,430	11,414
●3V 1180	2,997	2,993	●5V 2360	5,994	5,986	8V 4750	12,065	12,049
●3V 1250	3,175	3,171	●5V 2500	6,350	6,342	8V 5000	12,700	12,684
●3V 1320	3,353	3,349	●5V 2650	6,731	6,723	8V 5600	14,224	14,208
●3V 1400	3,556	3,552	●5V 2800	7,112	7,104	8V 6000	15,240	15,224
			●5V 3000	7,620	7,612			
			●5V 3150	8,001	7,993			
			●5V 3350	8,509	8,501			
			●5V 3550	9,017	9,009			

●印はマックスターマルチウェッジベルトがあります。リップ数は3V・5V・8Vとも2、3、4、5リップが標準です。標準サイズ以外は製造していません。

□印は3VX、5VXのローエッジゴクタイプ"マックスターウェッジシュプリーム"対応サイズで非在庫品です。