



Vベルト

e-POWER®Vベルト

屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。


- 消費電力を低減できます。
- 従来のプーリが使用できます。
- コンパクトな設計ができます。
- 交換回数を少なくできます。
- 用途に応じてローエッジコグタイプとラップドノッチドタイプの2タイプから選択できます。

ローエッジコグタイプ




※コグ形状とは、ローエッジベルトの底面を凸凹化することで曲げやすくしたものです。

ラップドノッチドタイプ

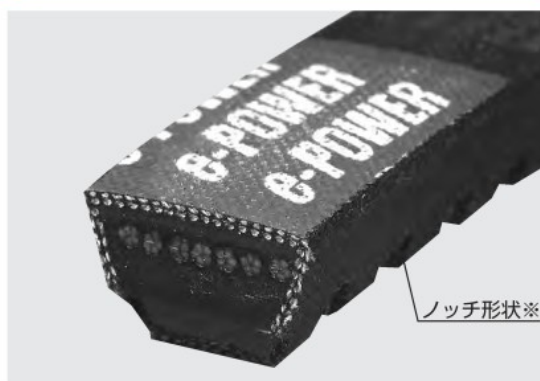

※ノッチ形状とは、ラップドVベルトの底面に幅方向の切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。


ベルトの呼称

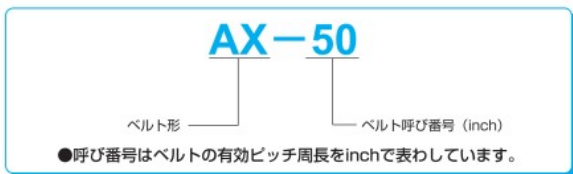

ベルトの呼称




断面寸法

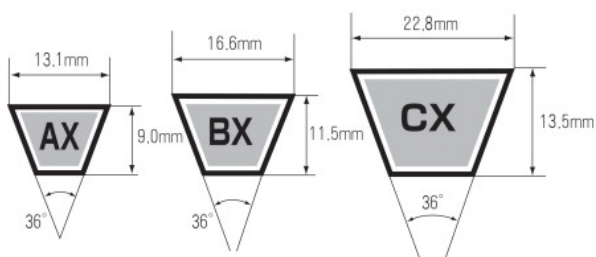

(注)図に示す断面寸法はノミナル値です。

断面寸法

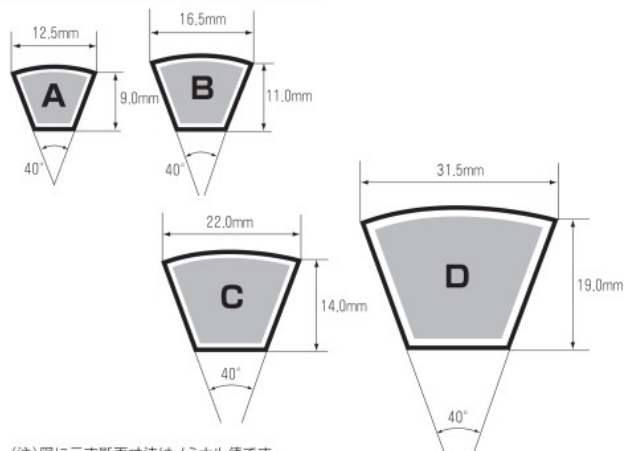

(注)図に示す断面寸法はノミナル値です。

標準ベルトサイズ

ベルト形	呼び長さ
AX	20~180
BX	25~270
CX	40~270

標準ベルトサイズ

ベルト形	呼び長さ
A	30~355
B	30~355
C	45~355
D	100~400