



標準ベルトサイズ



GBタイプ

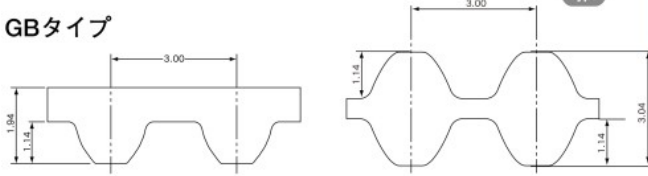

Uタイプ

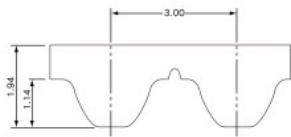

● ベルト呼称

100

(D)S3M

459

GB・(U)

ベルト呼び幅
(mm)×10

ベルト形
(ダブルタイミングベルトの場合はDS3M)

ベルト呼び長さ(mm)
GBタイプ Uタイプ
(ヘアック仕様)

標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
60	6
100	10
150	15

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長 (mm)	製造の可否	
			GB	U
S3M 96	32	96	○	—
S3M 102	34	102	○	—
S3M 114	38	114	○	—
S3M 117	39	117	○	—
S3M 120	40	120	○	—
S3M 123	41	123	○	—
S3M 129	43	129	○	—
S3M 132	44	132	○	—
S3M 135	45	135	○	—
S3M 141	47	141	○	○
S3M 144	48	144	○	○
S3M 147	49	147	○	—
S3M 150	50	150	○	—
S3M 156	52	156	○	—
S3M 159	53	159	○	—
S3M 162	54	162	○	○
S3M 168	56	168	○	—
S3M 171	57	171	○	—
S3M 174	58	174	○	○
S3M 177	59	177	○	○
S3M 180	60	180	○	○
S3M 183	61	183	○	—
S3M 186	62	186	○	○
S3M 189	63	189	○	○
S3M 192	64	192	○	○
S3M 195	65	195	○	○
S3M 198	66	198	○	—
S3M 201	67	201	○	○
S3M 204	68	204	○	—
S3M 207	69	207	○	—
S3M 210	70	210	○	○
S3M 213	71	213	○	○
S3M 216	72	216	○	—
S3M 219	73	219	○	○
S3M 222	74	222	○	—
S3M 225	75	225	○	○
S3M 228	76	228	○	—
S3M 231	77	231	○	—
S3M 234	78	234	○	—
S3M 237	79	237	○	—
S3M 246	82	246	○	○
S3M 249	83	249	—	○
S3M 252	84	252	○	○
S3M 255	85	255	○	○
S3M 258	86	258	○	—
S3M 261	87	261	○	—
S3M 264	88	264	○	○
S3M 267	89	267	○	—

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長 (mm)	製造の可否	
			GB	U
S3M 270	90	270	○	—
S3M 273	91	273	○	—
S3M 276	92	276	○	○
S3M 279	93	279	○	—
S3M 282	94	282	○	—
S3M 285	95	285	○	—
S3M 288	96	288	○	○
S3M 291	97	291	○	—
(D) S3M 300	100	300	○	○
(D) S3M 303	101	303	○	—
(D) S3M 306	102	306	○	—
(D) S3M 309	103	309	○	—
(D) S3M 312	104	312	○	○
(D) S3M 315	105	315	○	—
(D) S3M 318	106	318	○	○
(D) S3M 324	108	324	○	—
(D) S3M 327	109	327	○	○
(D) S3M 330	110	330	○	—
(D) S3M 333	111	333	○	—
S3M 336	112	336	○	—
(D) S3M 339	113	339	○	—
(D) S3M 342	114	342	○	—
(D) S3M 345	115	345	○	○
(D) S3M 348	116	348	○	—
(D) S3M 351	117	351	○	—
(D) S3M 354	118	354	○	—
(D) S3M 360	120	360	○	○
(D) S3M 363	121	363	○	○
(D) S3M 366	122	366	○	—
(D) S3M 369	123	369	○	○
(D) S3M 372	124	372	○	—
(D) S3M 375	125	375	○	○
(D) S3M 378	126	378	—	○
(D) S3M 384	128	384	○	—
(D) S3M 387	129	387	○	○
(D) S3M 393	131	393	○	—
(D) S3M 396	132	396	○	○
(D) S3M 399	133	399	○	—
(D) S3M 402	134	402	○	○
(D) S3M 405	135	405	○	○
(D) S3M 408	136	408	○	○
(D) S3M 414	138	414	○	—
(D) S3M 417	139	417	○	—
(D) S3M 420	140	420	○	○
(D) S3M 423	141	423	○	—
(D) S3M 426	142	426	○	—
(D) S3M 432	144	432	○	○
(D) S3M 435	145	435	○	—

● (D)印はダブルタイミングベルトGBの標準サイズです。ダブルタイミングベルトの設計手順および伝動容量は片歯標準ベルトと同じです。

● 標準サイズの中にも一部非在庫サイズがありますので、ご注文の際は在庫確認をお願いします。

