


標準ベルトサイズ

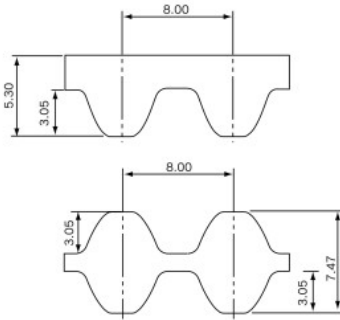

● ベルト呼称

250

ベルト呼び幅
(mm)×10

(D)S8M

ベルト形
(ダブルタイミングベルトの場合はDS8M)

2000

ベルト呼び長さ(mm)

G

Gタイプ

標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
150	15
250	25
300	30
400	40
600	60

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ周長(mm)
S8M 376	47	376
S8M 400	50	400
S8M 408	51	408
S8M 440	55	440
(D) S8M 480	60	480
(D) S8M 496	62	496
(D) S8M 512	64	512
(D) S8M 520	65	520
(D) S8M 528	66	528
(D) S8M 560	70	560
(D) S8M 584	73	584
(D) S8M 600	75	600
(D) S8M 632	79	632
(D) S8M 640	80	640
(D) S8M 656	82	656
(D) S8M 680	85	680
(D) S8M 712	89	712
(D) S8M 720	90	720
(D) S8M 760	95	760
(D) S8M 800	100	800
(D) S8M 824	103	824
(D) S8M 840	105	840
(D) S8M 848	106	848
(D) S8M 856	107	856
(D) S8M 880	110	880
(D) S8M 896	112	896
(D) S8M 912	114	912
(D) S8M 920	115	920
(D) S8M 928	116	928
(D) S8M 944	118	944
(D) S8M 952	119	952
(D) S8M 960	120	960
(D) S8M 976	122	976
(D) S8M 984	123	984
(D) S8M 1000	125	1,000
(D) S8M 1024	128	1,024
(D) S8M 1040	130	1,040
(D) S8M 1056	132	1,056
(D) S8M 1080	135	1,080
(D) S8M 1096	137	1,096
(D) S8M 1120	140	1,120
(D) S8M 1128	141	1,128
(D) S8M 1136	142	1,136
(D) S8M 1152	144	1,152
(D) S8M 1160	145	1,160
S8M 1184	148	1,184
(D) S8M 1200	150	1,200
(D) S8M 1216	152	1,216
(D) S8M 1224	153	1,224
(D) S8M 1248	156	1,248
(D) S8M 1256	157	1,256
(D) S8M 1280	160	1,280
S8M 1296	162	1,296
(D) S8M 1304	163	1,304

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ周長(mm)
(D) S8M 1312	164	1,312
S8M 1320	165	1,320
(D) S8M 1352	169	1,352
(D) S8M 1360	170	1,360
(D) S8M 1384	173	1,384
(D) S8M 1400	175	1,400
(D) S8M 1424	178	1,424
(D) S8M 1440	180	1,440
(D) S8M 1480	185	1,480
(D) S8M 1488	186	1,488
(D) S8M 1520	190	1,520
S8M 1552	194	1,552
(D) S8M 1600	200	1,600
(D) S8M 1640	205	1,640
(D) S8M 1648	206	1,648
(D) S8M 1680	210	1,680
(D) S8M 1696	212	1,696
(D) S8M 1728	216	1,728
(D) S8M 1760	220	1,760
(D) S8M 1776	222	1,776
(D) S8M 1792	224	1,792
(D) S8M 1800	225	1,800
(D) S8M 1816	227	1,816
(D) S8M 1832	229	1,832
(D) S8M 1880	235	1,880
(D) S8M 1912	239	1,912
(D) S8M 1960	245	1,960
(D) S8M 2000	250	2,000
(D) S8M 2040	255	2,040
(D) S8M 2048	256	2,048
(D) S8M 2064	258	2,064
(D) S8M 2104	263	2,104
S8M 2120	265	2,120
(D) S8M 2160	270	2,160
(D) S8M 2240	280	2,240
(D) S8M 2272	284	2,272
(D) S8M 2304	288	2,304
S8M 2376	297	2,376
(D) S8M 2400	300	2,400
(D) S8M 2496	312	2,496
(D) S8M 2600	325	2,600
(D) S8M 2800	350	2,800
(D) S8M 2920	365	2,920
(D) S8M 2944	368	2,944
(D) S8M 3048	381	3,048
(D) S8M 3200	400	3,200
(D) S8M 3248	406	3,248
(D) S8M 3272	409	3,272
(D) S8M 3440	430	3,440
(D) S8M 3680	460	3,680
(D) S8M 3720	465	3,720
(D) S8M 3904	488	3,904
(D) S8M 3928	491	3,928
(D) S8M 4400	550	4,400

●(D)はダブルタイミングベルトの標準サイズです。ダブルタイミングベルトの設計手順および伝動容量は片歯標準ベルトと同じです。
●標準サイズの中にも一部非在庫サイズがありますので、ご注文の際は在庫確認をお願いします。

