

# 標準ベルトサイズ




## ● ベルト呼称


**(D)T5 - 20 - 100 U**

ベルト形      ベルト幅=20mm      ベルト歯数=100歯      Uタイプ  
(ダブルタイミングベルトの場合はDT5形)

### Uタイプのみ

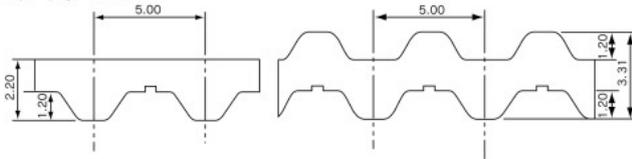

### ダブルタイミングベルト

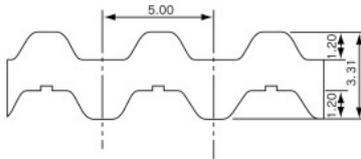

### 標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
05	5.0
10	10.0
15	15.0
20	20.0

### 標準ベルトサイズ表

歯数	ベルトピッチ 周長(mm)	歯数	ベルトピッチ 周長(mm)
33	165	※ (D) 103	515
37	185	105	525
40	200	109	545
43	215	(D) 110	550
44	220	112	560
45	225	115	575
49	245	(D) 118	590
50	250	(D) 120	600
51	255	122	610
52	260	(D) 124	620
54	270	125	625
55	275	126	630
56	280	(D) 130	650
59	295	132	660
(D) 60	300	135	675
61	305	138	690
65	325	(D) 140	700
66	330	144	720
68	340	145	725
(D) 70	350	(D) 150	750
71	355	156	780
72	360	(D) 160	800
73	365	(D) 163	815
75	375	168	840
78	390	(D) 170	850
(D) 80	400	(D) 172	860
(D) 82	410	(D) 180	900
84	420	(D) 188	940
85	425	195	975
88	440	198	990
89	445	200	1000
(D) 90	450	215	1075
91	455	(D) 220	1100
(D) 92	460	(D) 228	1140
95	475	243	1215
(D) 96	480	276	1380
(D) 100	500	288	1440
102	510		

●(D)印はダブルタイミングベルトの標準サイズです。  
※(D)103はダブルタイミングベルトのみです。

# 標準ベルトサイズ




## ● ベルト呼称


**(D)T10 - 20 - 100 U**

ベルト形      ベルト幅=20mm      ベルト歯数=100歯      Uタイプ  
(ダブルタイミングベルトの場合はDT10形)

### Uタイプのみ

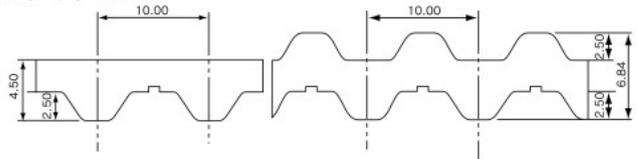

### ダブルタイミングベルト

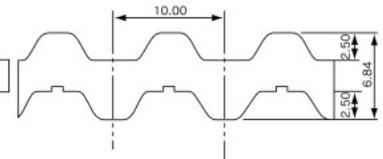

### 標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
15	15.0
20	20.0
25	25.0
30	30.0
40	40.0
50	50.0

### 標準ベルトサイズ表

歯数	ベルトピッチ 周長(mm)	歯数	ベルトピッチ 周長(mm)
37	370	105	1050
40	400	108	1080
41	410	(D) 110	1100
44	440	111	1110
45	450	114	1140
50	500	115	1150
(D) 53	530	(D) 120	1200
55	550	(D) 121	1210
56	560	(D) 124	1240
(D) 60	600	(D) 125	1250
61	610	(D) 130	1300
(D) 63	630	(D) 132	1320
65	650	(D) 135	1350
(D) 66	660	138	1380
69	690	139	1390
(D) 70	700	(D) 140	1400
(D) 72	720	(D) 142	1420
(D) 75	750	144	1440
78	780	145	1450
(D) 80	800	146	1460
81	810	(D) 150	1500
(D) 84	840	156	1560
85	850	(D) 160	1600
88	880	(D) 161	1610
89	890	(D) 170	1700
(D) 90	900	175	1750
91	910	178	1780
92	920	(D) 180	1800
94	940	(D) 188	1880
95	950	196	1960
96	960	216	2160
97	970	220	2200
(D) 98	980	221	2210
(D) 100	1000	225	2250
101	1010		