


標準プーリサイズ S3M

標準歯形

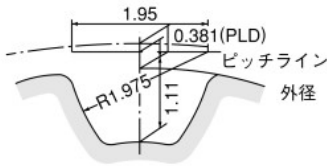

● プーリ呼称

P 30 S3M 0150 A AL

プーリ記号 プーリ歯数 プーリ歯形 プーリ呼び幅 (使用ベルト幅mm×10) プーリ形状(A形) 材質(アルミ)

● プーリ呼称(棒状)

P 40 S3M 1000

 

プーリ記号 プーリ歯数 プーリ歯形 プーリ呼び幅 (総幅100mm×10)

● フランジ呼称

F- 10 16 10

フランジ厚み (mm)×10 フランジ外径 (mm) フランジ内径 (mm)

標準プーリ形状

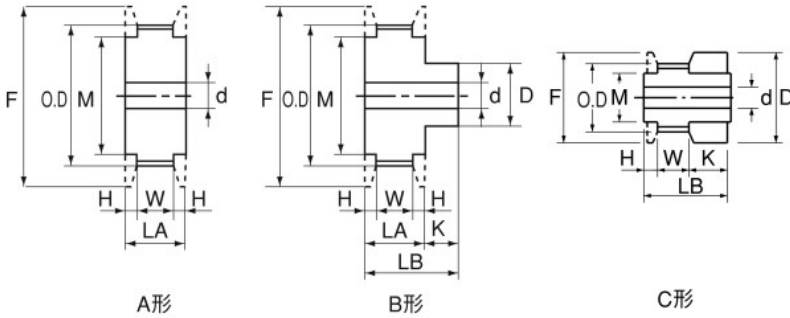

棒状プーリ

標準プーリ幅で規定されるプーリ寸法表

呼び幅	使用ベルト幅 (mm)	プーリ幅 LA (mm)	全幅 LB (mm)	歯幅 W (mm)	フランジ段幅 H (mm)
0100	10	15	23	11	2
0150	15	21	29	17	

標準プーリ歯数で規定されるプーリ寸法表

プーリ歯数	プーリ形状	材質	ピッチ径 PD (mm)	外径 O.D (mm)	ボス幅 K (mm)	ボス径 D (mm)	軸穴径 d (mm)		対応フランジサイズ									
							min	max	厚み	F	M							
14	C	高力アルミニウム合金	13.37	12.61	10	16	4	8	F-10	16	10							
15			14.32	13.56														
16			15.28	14.52														
18			17.19	16.43														
20			19.10	18.34														
22			21.01	20.25														
24			22.92	22.16														
25			23.87	23.11								8	14	4	9	F-10	26	16
26			24.83	24.07														
28			26.74	25.98														
30	28.65		27.89															
32	30.56		29.80															
36	34.38		33.62															
40	38.20		37.44															
44	42.02		41.25															
48	45.84		45.07															
50	47.75		46.98															
60	57.30		56.53	8	39	8	32	F-10	61	41								