



MR-CM用ケーブル、コネクタ構成例

MR-CM用コネクタ構成例

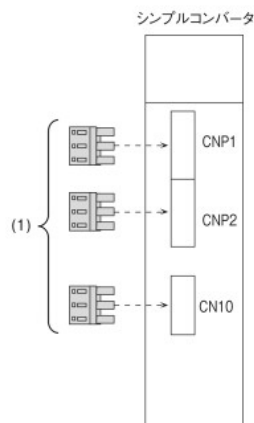

デジチェーン電源コネクタ構成例 (注2)

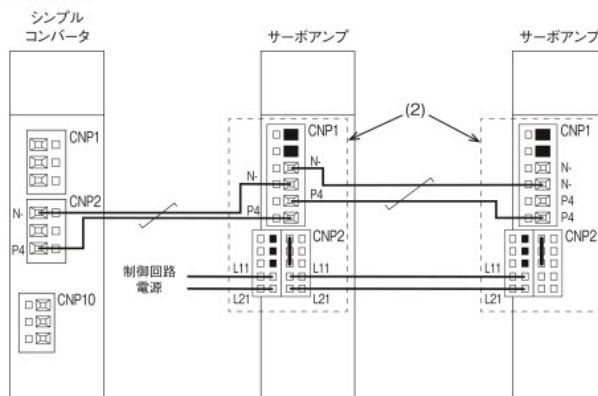

ケーブル、コネクタ一覧表 (MR-CM)

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「MR-CM用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	形名	内容
(1)	シンプルコンバータコネクタセット	MR-CM3K	(標準付属品)	CNP1 コネクタ CNP2 コネクタ CNP10 コネクタ オープンツール CNP1, CNP2コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 16~10 絶縁体外径: 4.7 mm以下 CNP10コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
(2)	デジチェーン電源コネクタ	MR-J5-100G(-RJ)以下/ MR-J5W2-44G以下/ MR-J5W3-444G以下/ MR-J5-100B(-RJ)以下/ MR-J5W2-44B以下/ MR-J5W3-444B以下/ MR-J5-100A(-RJ)以下	MR-J5CNP12-J1	CNP1 コネクタ CNP2 コネクタ CNP1コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 18~10 絶縁体外径: 4.7 mm以下 CNP2コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
		MR-J5-200G(-RJ)/ MR-J5W2-77G以上/ MR-J5-200B(-RJ)/ MR-J5W2-77B以上/ MR-J5-200A(-RJ)	MR-J5CNP12-J2	CNP1 コネクタ CNP2 コネクタ CNP1コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 16~10 絶縁体外径: 4.7 mm以下 CNP2コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下

注) 1. 記載の電線サイズはコネクタの配線制約を示します。電線サイズの選定例については、本カタログの「電線、ノーヒューズ遮断器、電磁接触器選定例」を参照してください。
 2. サーボアンプの配置については、「MR-J5 ユーザーズマニュアル」に記載の制約事項に従ってください。