

7 特性と外形 ⑥ UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付ノーヒューズ遮断器

NF50-SVFU NV50-SVFU




NV50-SVFU


形名	NF50-SVFU		NV50-SVFU	
定格電流 In 基準周囲温度40℃	A (3) 5 10 15 20 30 40 50		A (5) (10) 15 20 30 40 50	
極数	2 3		2 3	
相線式			1φ2W 3φ3W 1φ2W	
規格短絡遮断容量 kA	440		440	
標準価格【表面形本体】円(税別)	26,300	32,300	58,300	59,200

注 (1) UL1053では0.1となります。
備考 (1) 取付ねじは、お客様でご準備ください。(推奨サイズ:M4×0.7×65 (2本))


動作特性曲線 (CE・CCCの特性は表記が異なりますのでご照会ください。)

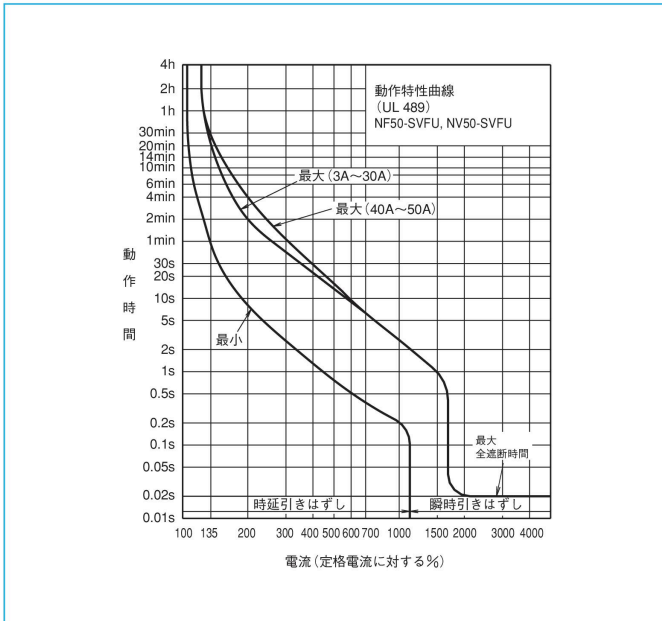


漏電引きはずし特性 (CE・CCCの特性は表記が異なりますのでご照会ください。)

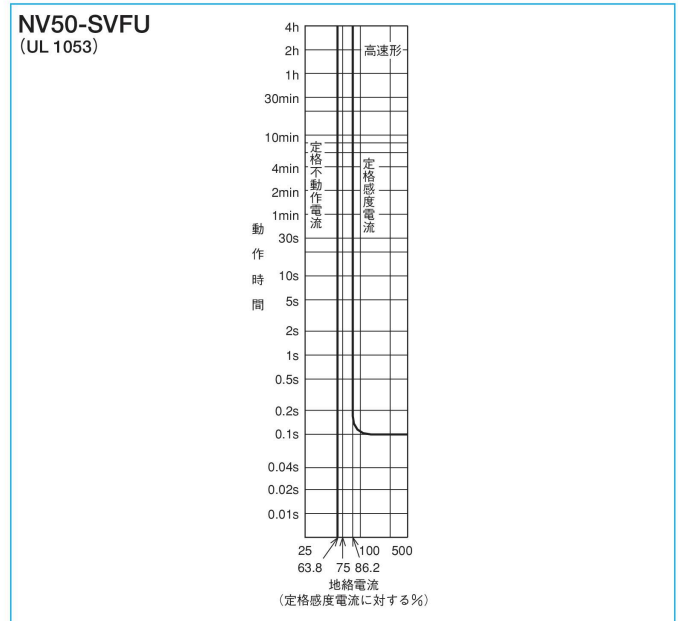


内部付属装置 (190ページ)

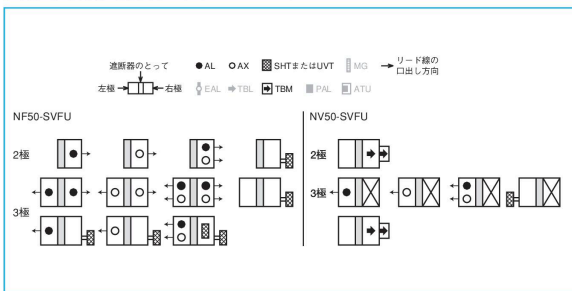

温度補正曲線

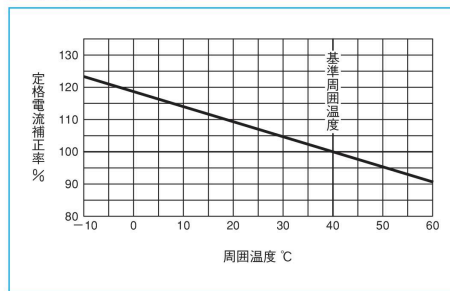

内部接続図

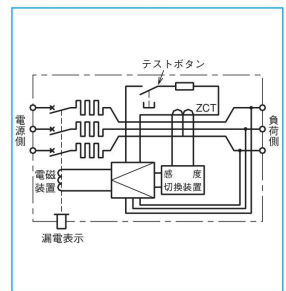

外部付属装置

操作とって	付属の名称		形名	納期	標準価格円(税別)	参照ページ	端子 カバー	大形	付属の名称		形名	納期	標準価格円(税別)	参照ページ
		F形	2P	F-03SVUL2	◎	6,530			215		TC-L	2P	TCL-03SVU2	○
		3P	F-03SVUL	◎	6,530				3P	TCL-03SVU3	○	2,180		
	V形	2P	V-03SVUL2	◎	10,000	217								
		3P	V-03SVUL	◎	10,000									
とってロック 装	HL		HLF-03SVU	◎	980	228								
	HL-S		HLS-03SVU	△	4,180									

区分	標準品	準標準品	受注品
記号	◎	○	△