


ALS エLEMENT


寸法

I ALS(R・Y)


■ALS-014~030-R・Y

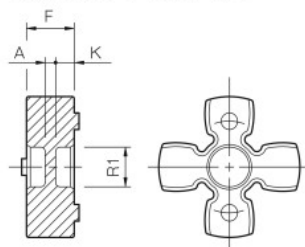


■ALS-040-R・Y

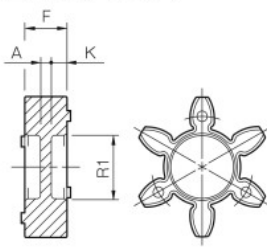

■ALS-055~065-R・Y

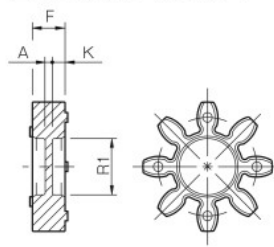

■ALS-080~105-R・Y

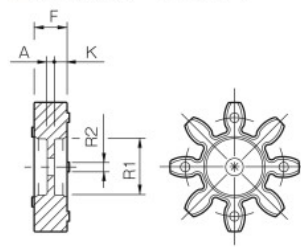

単位[mm]

型式	F	R1	R2	K	A	価格[円]
ALS-014-□-EL	6.2	3.5	—	2.5	1.2	250
ALS-020-□-EL	8.2	6.2	—	3.4	1.4	290
ALS-030-□-EL	10.2	8.5	—	4	2.2	360
ALS-040-□-EL	12	18	—	4.5	3	390
ALS-055-□-EL	14	24	—	5.5	3	760
ALS-065-□-EL	15	30	—	5.5	4	1,230
ALS-080-□-EL	18	37	15	7	4	1,900
ALS-095-□-EL	20	43	20	8	4	3,000
ALS-105-□-EL	21	50	20	8.5	4	3,470


ご注文に際して

ALS-055-R-EL


サイズ
 エLEMENTのみ
 エLEMENTタイプ
 R:硬度97JIS A タイプフィット
 Y:硬度90JIS A タイプフィット

I ALS(B)


■ALS-030-B

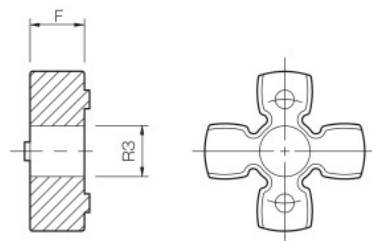

■ALS-040-B

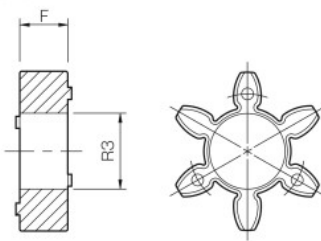

■ALS-055~105-B

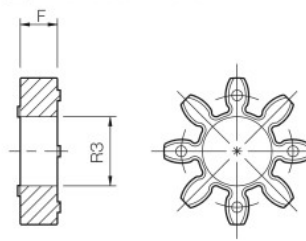

単位[mm]

型式	F	R3	価格[円]
ALS-030-B-EL	10.2	10.5	360
ALS-040-B-EL	12	18.5	390
ALS-055-B-EL	14	27.5	760
ALS-065-B-EL	15	32	1,230
ALS-080-B-EL	18	41	1,900
ALS-095-B-EL	20	47	3,000
ALS-105-B-EL	21	50	3,470

ご注文に際して

ALS-055-B-EL

サイズ
 エLEMENTのみ
 エLEMENTタイプ
 B:硬度 97 JIS A ルーズフィット