

テコ/タガネ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ハンマー・刻印・ポンチ

片手ハンマー

両口ハンマー

コンビネーションハンマー

ショベルハンマー

樹脂・ゴムハンマー

銅ハンマー

真鍮ハンマー

木ハンマー

ステンレスハンマー

石頭ハンマー

溶接用ハンマー

くぎ抜きハンマー

板金ハンマー

仮杵ハンマー

木作業用ハンマー

電気ハンマー

テストハンマー

クサビ

グリップテープ

パール

タガネ・チゼル

刻印


デートマーク

産業用スタンプ

ポンチ

モクバ印 **Wrecking Bar**
金テコ

同商品群在庫数 **42** アイテム

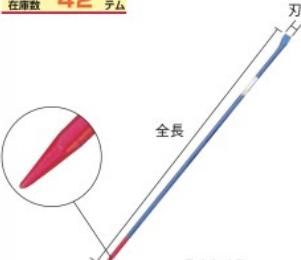

特長 ●重量物を起こしやすい先端形状になっています。
用途 ●機械・重機の据え付けに。
●造園作業に。
材質 ●機械構造用炭素鋼
製造国 ●日本

刃幅 25mm

岩を移動する際に最適
株式会社 小山刃物製作所 [201890]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
485-0963	D11-09	¥3,214	¥4,095	43	900	4	3.50	417(76)
218-2408	D11-12	¥3,879	¥4,940	43	1200	4	4.62	1114(92)
218-2416	D11-15	¥4,543	¥5,785	43	1500	4	5.90	1089(96)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>

モクバ印 **Mini Lever**
“ミニテコ”

同商品群在庫数 **42** アイテム



特長 ●完全熱処理しています。●安全ロープ取り付け穴付です。●刃部は幅広で薄く、すき間に食い込みます。
用途 ●敷石、舗石の施工作業に。
材質 ●機械構造用炭素鋼
製造国 ●日本

安全ロープ取付穴 D19-22 D19-40,50


敷石、舗石の施工作業に
株式会社 小山刃物製作所 [201890]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
218-2378	D19-22	¥993	¥1,260	40	220	6	250	653(82)
218-2386	D19-40	¥1,807	¥2,300	45	400	6	660	574(122)
218-2394	D19-50	¥2,036	¥2,595	45	500	6	910	540(131)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>

モクバ印 **Strong Wrecking Bar**
強力型金テコ

同商品群在庫数 **42** アイテム



特長 ●一体鍛造品で強力です。
用途 ●機械・重機の据え付けに。
材質 ●機械構造用炭素鋼
製造国 ●日本

サイズ(mm)
(A×B×C×全長)
D21-12 65×30×28×1,200
D21-15 65×32×28×1,500


株式会社 小山刃物製作所 [201890]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
806-9909	D21-12	¥9,157	¥11,655	65	1200	2	7	156(69)
806-9910	D21-15	¥12,657	¥16,105	65	1500	2	10	174(74)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>

金象印 **Leverage**
金テコ幅広

同商品群在庫数 **3** アイテム

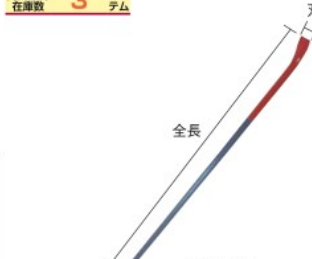

特長 ●両端は焼入れ、焼戻しの熱処理です。
用途 ●テコや荷物をこじる(移動)作業用。
材質 ●スチール
製造国 ●中国


株式会社 浅香工業 [154297]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
853-4623	211725	¥5,171	オープン	47	1200	3	5	223(100)
853-4624	211732	¥6,529	オープン	47	1500	3	6	245(93)
835-7635	211770	¥7,643	オープン	47	1800	3	7	182(114)

☎商品のお問い合わせ:072-229-5221 <http://www.asaka-ind.co.jp/>

モクバ印 **Board Claw Bar**
“ボードテコ”

同商品群在庫数 **42** アイテム

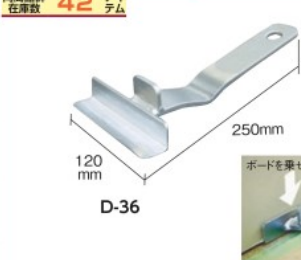

特長 ●最大35mmのリフトアップが可能です。
用途 ●ボード施工時のリフトアップ作業に。●ドアの取付作業に。
材質 ●機械構造用炭素鋼
製造国 ●日本

①壁際にボードテコを配置しボードを乗せる
②ボードテコを足で踏み込んでボードを所定の位置にリフトする
③リフトした状態でボードを取り付ける

株式会社 小山刃物製作所 [201890]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
409-1434	D-36	¥1,993	¥2,535	120	250	6	540	46(33)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>

EDMA **Board Lever FOOTPLAC**
ボードテコ“FOOTPLAC” New

同商品群在庫数 **1** アイテム



特長 ●広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。
用途 ●ボード施工時のリフトアップ作業に。●ドアの取付作業に。
材質 ●スチール
製造国 ●中国

商品紹介動画 


株式会社 EDMA [179261]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
256-8762	066055	¥2,997	オープン	140	320	5	1025	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

レンシュタイプ **Flat Cold Chisel**
平タガネ

同商品群在庫数 **10** アイテム



特長 ●高品質の鋼材を使用した平タガネです。
●抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途 ●鉄板や石の切断、ハツリ作業などに。
材質 ●クロムバナジウム鋼
製造国 ●ドイツ

株式会社 RENNSTEIG [208624]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
766-1886	310-100-1	¥790	¥850	15	100	10	90	21(81)
766-1894	310-125-1	¥836	¥900	18	125	10	150	5(46)
766-1908	310-150-1	¥883	¥950	18	150	10	205	35(95)
766-1916	310-175-1	¥1,069	¥1,150	21	175	10	280	51(128)
766-1924	310-200-1	¥1,207	¥1,300	24	200	10	370	31(107)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

レンシュタイプ **Flat Cold Chisel**
平タガネ

同商品群在庫数 **10** アイテム

株式会社 RENNSTEIG [208624]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
766-1932	310-250-1	¥1,440	¥1,550	25	250	10	500	23(61)
766-1941	310-300-1	¥1,764	¥1,900	26	300	5	600	16(43)
766-1959	310-350-1	¥1,997	¥2,150	27	350	5	710	9(225)
766-1967	310-400-1	¥2,276	¥2,450	27	400	5	935	14(108)
766-1975	310-500-1	¥2,693	¥2,900	30	500	5	1160	15(41)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>