

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

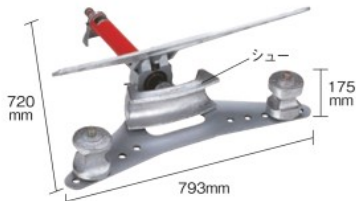
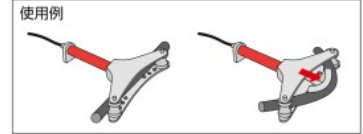


Hydraulic Pipe Bender

油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)

修理
可能

特 長 ●手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
仕 様 ●寸法:720×793×175mm
●適合ポンプ:R14E-H、HP700A
製造国 ●日本

PB-10N
(シュー別売)PBAS
(シューのみ)

能力3インチ(ガス管は2 1/2まで)

発注単位1台

(価格改定日 20.07) マクセルイズミ機[170950]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大曲げ角度 (1回曲げ)	ラム有効ストローク (mm)	出力 (kN)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
305-5809	PB-10N	¥145,500	¥194,000	2インチまで90°	250	108	1	18.6	42(75)

能力4インチまで

発注単位1台

メーカー直送 運賃元払

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大曲げ角度 (1回曲げ)	ラム有効ストローク (mm)	出力 (kN)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★305-5817	PB-15N	¥226,275	¥302,000	2インチまで90°	250	162	1	28.8	12(172)

シューのみ

発注単位1セット

(価格改定日 20.07)

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	適合機種	セット内容	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
474-1218	PBAS	¥87,750	¥117,000	PB-10N・PB-15N	薄鋼用シュー-A25、A31、A39、A51、A63、A75	1	15	11(74)
474-1226	PBBS	¥61,725	¥82,300	PB-10N・PB-15N	厚鋼用シュー-B28、B36、B42、B54、B70、B82	1	17	19(62)

ホームページ <http://www.izumi.maxell.co.jp/>

Hydraulic Pump

電動油圧ポンプ

修理
可能

R14E-H

特 長 ●規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。

- 圧力規制が2重構造の安全対策です。
- 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。

仕 様 ●電源:単相100V ●タンク油量:2L ●2mホース付(取付カプラ径:3/8)
●適合工具:圧着端子工具-12号A、12号H、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
●JIS9711適合品 ●電源コード長さ:3m ●リモコンコード長さ:3m

材 質 ●油タンク、カバー:樹脂

付属品 ●ホース:2m

製造国 ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払

マクセルイズミ機[170950]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	設定圧力(MPa)		吐出量(L/min)		梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				高圧	低圧	高圧	低圧			
★405-2391	R14E-H	¥246,313	¥329,000	68.5	2	0.3	2.9	1	14	48(95)

ホームページ <http://www.izumi.maxell.co.jp/>

Hydraulic Pump

手動油圧ポンプ

修理
可能

HP700A

特 長 ●規定圧力まで出れば出力がストップし、圧着不良を防ぎます。

- 圧力規制が2重構造の安全対策です。

仕 様 ●タンク油量:0.71L
●2mホース付(取付カプラ径:3/8)
●適合工具:圧着端子工具-12号A、12号H、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
●JIS9711適合品

 
付属品 ●ホース:2m

製造国 ●日本

発注単位1台

マクセルイズミ機[170950]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	設定圧力(MPa)		吐出量(cm³/ストローク)		梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				高圧	低圧	高圧	低圧			
395-2258	HP700A	¥66,263	¥88,500	68.5	2	1.5	10.5	1	9.6	27(97)

ホームページ <http://www.izumi.maxell.co.jp/>

Long Bar Bender Handle

“曲棒”

修理
可能

D3-10

D-17
(Wハンドルタイプ)

特 長 ●異形鉄筋が入ります。

- パイプ取り付け加工が不要で即、使用できます。

用 途 ●鉄筋棒、異形鉄筋、鉄線材の曲げ作業に。

材 質 ●機械構造用炭素鋼

製造国 ●日本

発注単位1本

(価格改定日 19.02) 株式会社山形製作所[201890]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	対象鉄筋径 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
217-0086	D3-10	¥1,657	¥2,105	10	450	6	0.65	62(83)
217-0094	D3-13	¥1,821	¥2,320	13	500	6	0.89	90(95)
327-4489	D3-16	¥2,457	¥3,130	16	500	6	1.27	99(110)

Wハンドルタイプ

特 長 ●1本のハンドルで10・13mm兼用です。

(価格改定日 19.02)

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	対象鉄筋径 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
327-4446	D-17	¥2,629	¥3,345	10・13	600	6	980	323(117)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>