

1クラス上の「切込み深さ」。「厚切込み」シリーズ



165mm ノコ刃外径

「切込み深さ」で選ぶなら…
最大切込み深さ66mm(2寸2分)AC100V
+
ブラシレスモータALBL
MOTOR

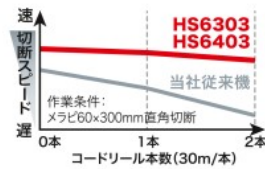
01

粘り強く、
高速切断堅い部材や厚みのある部材の
重負荷切断等をラクラクこなす。切断スピード
約70%
アップ※当社従来機比。メラビ60×300mm
直角切断・コードリール1本使用時。

【HS6300シリーズ共通特長】

■新・平行定規固定ツマミ
固定精度アップ

02

電圧降下時も
安定切断電動工具を多用し、電源高負荷な
環境下においても切断スピードが
落ちにくい。

03

負荷状態確認可能
通電ランプ付
最適な負荷での切断が可能。・軽負荷(通電時): ● 緑点灯
・過負荷状態時: ●●● 緑点滅
・温度保護動作時: ●●● 赤点滅■新・平行度微調整機構付
■墨線「後方」確認用切り欠き
■切込み深さ任意ストップ
■コード出方向変換用フック

電子マルノコ

アルミベース

165mm
刃物径66mm
切込深さ滑らかに
起動左5°
傾斜可

黒 B

HS6303 青黒

39,800円

レーザーダブルスリットチップソー付

HS6303SP 青黒

37,000円

ノコ刃別売



青



電子造作用精密マルノコ

アルミベース

165mm
刃物径65mm
切込深さ滑らかに
起動左5°
傾斜可■傾斜ポジティブストップ付
■2本ボール平行定規付

HS6403 青

46,400円

造作用レーザーダブルスリットチップソー付

HS6403SP 青

43,200円

ノコ刃別売



青



電気マルノコ

アルミベース

165mm
刃物径66mm
切込深さ滑らかに
起動左5°
傾斜可

■ソフトスタート付

TOUGHGEAR
高耐久構造

黒 B

HS6300SP 青 29,500円

【通電ランプ・LEDライトなし】ノコ刃別売

HS6301 青黒 33,900円

レーザーダブルスリットチップソー付

HS6301SP 青黒 31,100円

ノコ刃別売



青



電子マルノコ

アルミベース

165mm
刃物径66mm
切込深さ滑らかに
起動左5°
傾斜可■電子制御採用
定回転制御とソフトスタート付TOUGHGEAR
高耐久構造

黒 B

HS6302 青黒 35,000円

レーザーダブルスリットチップソー付

HS6302SP 青黒 32,200円

ノコ刃別売



青



電子造作用精密マルノコ

アルミベース

165mm
刃物径65mm
切込深さ滑らかに
起動左5°
傾斜可■傾斜ポジティブ
ストップ付
■2本ボール平行定規付TOUGHGEAR
高耐久構造

青

HS6402 41,600円

レーザーダブルスリットチップソー付

HS6402SP 38,400円

ノコ刃別売



モデルNo.	ノコ刃寸法(mm)		最大切り込み深さ(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品	
	外径(使用できる刃物径)	内径	90°時	45°時	チップソー							標準付属品	
HS6303	165(155~165)	20	66	46	左5° 55.5	4,100	単相 100	12	1,050	5	2.6	55T A-48533	ボックスレンチ10(782223-9) 平行定規
HS6403	165(155~165)	20	65	45	左5° 54.5	4,100		12	1,050	5	2.7	72T A-48549	
HS6300SP	165(155~165)	20	66	46	左5° 55.5	5,000	単相 100	11	1,050	5	2.7	-	ボックスレンチ10 平行定規
HS6301	165(155~165)	20	66	46	左5° 55.5	5,000		11	1,050	5	2.8	55T A-48533	
HS6302	165(155~165)	20	66	46	左5° 55.5	4,100		12	1,150	5	2.6	55T A-48533	
HS6402	165(155~165)	20	65	45	左5° 54.5	4,100		12	1,150	5	2.7	72T A-48549	



二重絶縁 電子制御 LEDライト付 ブレーキ付 集じん機に接続できます。詳しくはP111を参照ください。

このマークの中の番号は
カーボンブラシの呼び番号です。左5°
傾斜可 フロア材の
壁面付け合わせに

リチウム

穴あけ
締付け石工穴あけ
ハツリ曲切
げ断

集じん

研削
磨削

レーザー

吊り下げ
カクハンエ
ア木工
機溝切り
ホソバ発電機
溶接機ソー
ン

園芸

高圧洗
浄ポンプ家庭用
機器等

アクセサリ