

リチウム
穴あけ
締付け
ハツリ
曲切
断
集じん
研磨削
レーザー
吊り下げ
エアー
木工機
溝切り
ホソ穴
発電・溶接
ソーチェン
園芸
高圧洗浄
ポンプ
家庭用
機器等
アクセサリ

マルチツール「先端工具一覧」

STARLOCK シリーズ



(詳細はP77を参照)

用途で色分け

 金属用

 木材&金属用

 木材用

 モルタル、セメント、FRP用


 特殊材料、その他

推奨作業 ○ 最適 ● 良好 ▲ 可能



金属用ブレード Metal

名称・形状	ブレード No.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	切断能力(mm)				用途	※2×4材	無垢木材	合板	コンパネ	チップボード	OSBボード	フローリング材	硬質木材	釘のついた木材	石こうボード	鉄板	釘・鋼管	軟鋼板・非鉄金属	ステンレス・ビス	塩ビ・樹脂	窯業系サイディング	硬質プラスチック・FRP・エポキシ
									木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板																		
カットソー	TMA057 BIM	A-63890	1	1,700円	10	20	20	バイメタル	20	20	1	1	釘、鋼管の切断	●	○	●	●	●	●	●	●	○	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
カットソー	TMA058 BIM	A-63909	1	1,700円	20	30	20	バイメタル	30	30	1	1	釘、鋼管の面切断	●	○	●	●	●	●	●	●	○	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
カットソー	TMA059 BIM	A-63915	1	3,000円	32	30	20	バイメタル	40	40	1	1	釘、鋼管の面切断	●	▲	●	●	●	●	●	●	○	○	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲
カットソー	TMA060 HM	A-63921	1	4,000円	20	40	23	超硬	30	30	3	3	釘・ビス ステンレス グラスファイバー の面切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA061 HM	A-65171	1	4,900円	32	40	23	超硬	30	30	3	3	釘・ビス ステンレス グラスファイバー の面切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA061 HM	A-65589	5	19,500円	32	40	23	超硬	30	30	3	3	釘・ビス ステンレス グラスファイバー の面切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	○	○	○	○	○	○	○	○

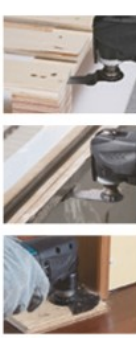


木材&金属用ブレード Wood & Metal

カットソー	TMA047 BIM	A-63797	1	3,400円	32	50	20	バイメタル	50	50	1	1	硬質フローリング材 アルミ、硬質樹脂 のポケット切断	▲	▲	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA048 BIM	A-63806	1	3,500円	65	40	20	バイメタル	10	10	1	1	木工 プラスチックパネル などの切断	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA048 BIM	A-65551	5	14,000円	65	40	20	バイメタル	10	10	1	1	木工 プラスチックパネル などの切断	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラウンドソー	TMA045 BIM	A-63775	1	4,000円	φ85	—	18	バイメタル	20	20	1	1	木工、非鉄金属 きわ切り切断	▲	▲	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラウンドソー	TMA046 BIM	A-63781	1	4,200円	φ100	—	15	バイメタル	25	25	1	—	きわ切り 深切り	▲	▲	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



木材用(硬質)ブレード Wood

カットソー	TMA053 BIM	A-63856	1	3,400円	32	50	14	バイメタル	40	40	—	—	硬い木材 コンパネ ポケット 切断	▲	▲	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA053 BIM	A-63937	5	13,500円	32	50	14	バイメタル	40	40	—	—	硬い木材 コンパネ ポケット 切断	▲	▲	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA054 SK	A-63862	1	2,500円	32	50	14	炭素 工具鋼	40	—	—	—	木材、2×4材 ポケット 切断	○	○	●	●	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA054 SK	A-62022	5	10,000円	32	50	14	炭素 工具鋼	40	—	—	—	木材、2×4材 ポケット 切断	○	○	●	●	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA055 BIM	A-63878	1	3,500円	65	40	14	バイメタル	40	30	—	—	硬い木材 OSBボード 広い開口の ポケット切断	▲	●	●	○	●	○	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA055 BIM	A-65517	5	14,000円	65	40	14	バイメタル	40	30	—	—	硬い木材 OSBボード 広い開口の ポケット切断	▲	●	●	○	●	○	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA056 SK	A-63884	1	2,700円	65	40	14	炭素 工具鋼	40	30	—	—	合板 チップボード 広い開口の ポケット切断	●	○	○	○	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA056 SK	A-65523	5	10,700円	65	40	14	炭素 工具鋼	40	30	—	—	合板 チップボード 広い開口の ポケット切断	●	○	○	○	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

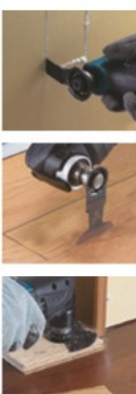

木材用ブレード Wood / Multi Material

カットソー	TMA050 SK	A-63828	1	2,200円	25	30	18	炭素 工具鋼	30	30	—	—	木材 石こうボード ポケット切断	▲	○	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA051 SK	A-63834	1	2,500円	32	40	18	炭素 工具鋼	40	—	—	—	木材 石こうボード ポケット切断	▲	○	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA051 SK	A-65492	5	10,000円	32	40	18	炭素 工具鋼	40	—	—	—	木材 石こうボード ポケット切断	▲	○	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA052 SK	A-63840	1	2,700円	64	41	20	炭素 工具鋼	40	—	—	—	木材 広い開口 ポケット切断	○	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カットソー	TMA052 SK	A-65501	5	10,700円	64	41	20	炭素 工具鋼	40	—	—	—	木材 広い開口 ポケット切断	○	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラウンドソー	TMA049 SK	A-63812	1	3,000円	φ85	—	18	炭素 工具鋼	20	20	—	—	木工専用 きわ切り切断	○	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラウンドソー	TMA049 SK	A-63812	1	3,000円	φ85	—	18	炭素 工具鋼	20	20	—	—	木工専用 きわ切り切断	○	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラウンドソー	TMA064 BIM	A-63959	1	3,900円	φ85	—	17	バイメタル (チタン コーティング)	20	20	1	1	金属 エポキシ グラスファイバー 等の切断	▲	▲	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 作業内容に合わせて刃物長さをお選びください。