

06 充電式クリーナー

別販売品は P143 を参照


低騒音を実現する流路構造 全モデル共通

静かでパワフルな吸引力

操作性に優れたノズル

スムーズな動きを実現

ノズル可動部の中心を、後タイヤ軸上に配置。じゅうたん等への引っかかりを低減。

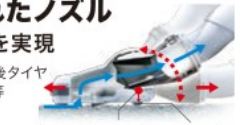

ノズル可動部の中心 後タイヤ


使いやすいワンタッチスイッチ

4モード切替ボタン
LEDで視覚的に確認可能



製品の動画がご覧になれます

低騒音
パワフルモード
65dB(A)
※3
CL286FDは
66dB(A)

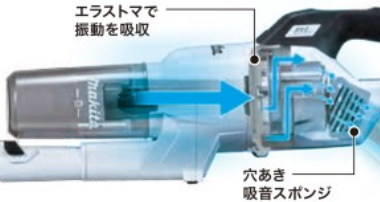

エラストマーで振動を吸収

穴あき吸音スポンジ

吸込仕事率
パワフルモード
125w
※1,2
CL003G/286FDは
100W



強力な吸引力を実現するハイパワーブラシレスモーター

用途で選べる3種類
ゴミ捨て方法

AC機を超えるハイパワー
40V max BL4025



18Vのパワーで強力吸引
18V BL1830B

※ライオンバッテリーは使用できません。



サイクロン 一体式

細かなゴミを遠心分離。
ゴミ捨てが簡単。



吸込仕事率※1
100/60/35/15w
使用時間※5
約**16/25/40分**/1時間20分
質量※4
1.8kg
4モード

□白
GRDW
GZW

2.5Ah CL003GRDW □ ■ 59,100円
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付
本体のみ CL003GZW □ ■ 24,000円
バッテリー・充電器別売



■ オリーブ
GRDO
GZO
LEDライト 4

19分(実用充電)
28分(フル充電)

吸込仕事率※1
100/60/35/15w
使用時間※5
約**8/15/21/38分**
質量※4
1.7kg
4モード

□白
FDRFW
FDZW

3.0Ah CL286FDRFW □ ■ 51,700円
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付
本体のみ CL286FDZW □ ■ 24,000円
バッテリー・充電器別売



■ オリーブ
FDRFO
FDZO
LEDライト 4

17分(実用充電)
22分(フル充電)

紙パック式

ボタンを押せばフロント
カバーがオープン。
手軽にゴミ捨てが可能。



フロントカバー
開閉ボタン

紙パック

吸込仕事率※2
125/70/45/20w
使用時間※5
約**16/25/40分**/1時間20分
質量※4
1.7kg
4モード

□白
サイクロン付 GRDCW
GZCW
サイクロンなし GRDW
GZW

2.5Ah CL002GRDCW □ ■ 59,800円
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付
本体のみ CL002GZCW □ ■ 24,700円
バッテリー・充電器別売



■ オリーブ
サイクロン付 GRDCO
GZCO
サイクロンなし GRDO
GZO
LEDライト 4

19分(実用充電)
28分(フル充電)

吸込仕事率※1
125/70/45/20w
使用時間※5
約**8/15/21/38分**
質量※4
1.6kg
4モード

□白
FDRFW
FDZW

3.0Ah CL285FDRFW □ ■ 49,200円
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付
本体のみ CL285FDZW □ ■ 21,500円
バッテリー・充電器別売



■ オリーブ
FDRFO
FDZO
LEDライト 4

17分(実用充電)
22分(フル充電)

カプセル式

ゴミ捨てはカプセル部をはずすだけ



カプセル部

吸込仕事率※2
125/70/45/20w
使用時間※5
約**16/25/40分**/1時間20分
質量※4
1.6kg
4モード

□白
サイクロン付 GRDCW
GZCW
サイクロンなし GRDW
GZW

2.5Ah CL001GRDCW □ ■ 59,100円
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付
本体のみ CL001GZCW □ ■ 24,000円
バッテリー・充電器別売



■ オリーブ
サイクロン付 GRDCO
GZCO
サイクロンなし GRDO
GZO
LEDライト 4

19分(実用充電)
28分(フル充電)

吸込仕事率※1
125/70/45/20w
使用時間※5
約**8/15/21/38分**
質量※4
1.5kg
4モード

□白
FDRFW
FDZW

3.0Ah CL284FDRFW □ ■ 48,500円
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付
本体のみ CL284FDZW □ ■ 20,800円
バッテリー・充電器別売



■ オリーブ
FDRFO
FDZO
LEDライト 4

17分(実用充電)
22分(フル充電)

電圧	モデルNo.	集じん方法	スイッチ	集じん容量 (mL)	吸込仕事率 (W) ※1,2	連続使用時間 (min) [付] ※5	質量 (kg) (バッテリー別)	標準付属品
直流36V (40V max)	CL003GRD	サイクロン 一体式	ワンタッチ	250	パワフル:100 標準:35 強:60 エコ:15	パワフル:約16分 強:約25分 標準:約40分 エコ:約1時間20分	1.8	ノズル・ストレートパイプ・サッシノズル・高機能フィルタEX
	CL002GRD	紙パック式	ワンタッチ	高機能ダストバッグ:500 紙パック:330	パワフル:125 標準:45 強:70 エコ:20		1.7	ノズル・サッシノズル 高機能ダストバッグ 抗菌紙パック
	CL002GRDC	紙パック式	ワンタッチ				1.6	ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340
	CL001GRD	カプセル式	ワンタッチ	730			1.6	ノズル・サッシノズル 高機能フィルタEX
	CL001GRDC	カプセル式	ワンタッチ				1.6	ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340
	18V	CL286FDRF	サイクロン 一体式	ワンタッチ	250	パワフル:100 標準:35 強:60 エコ:15	パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分	1.7
CL285FDRF		紙パック式	ワンタッチ	高機能ダストバッグ:500 紙パック:330	パワフル:125 標準:45 強:70 エコ:20		1.6	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
CL284FDRF		カプセル式	ワンタッチ	730			1.5	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX

※1 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当。※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。※3 EN6284-1準拠。※4 ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業環境により異なります。※6 40Vmaxはバッテリー満充電時の電圧を表しています。

LEDライト ライト付 4 4スピード 00分 充電時間(目安)

バッテリー・充電器に関してはP22,23を参照してください。

リチウム
六あけ
石工六あけ
曲切断
研磨削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バインレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電
ブラズマ
ソーエン
園芸
高圧洗浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ