

リチウム
縮付け
穴あけ
石工穴あけ
ハタリ
曲切
研削
集じん
充電式
クリーナ
レーザー
バイフレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホゾ穴
発電
プラズマ
ソー
チェン
園芸
高圧洗浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ

03 切断・曲げ

充電式マルノコ


125mm 刃物径 **47mm** 切込深さ

Li-ion **BL MOTOR** **鮫肌**

■「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
 ■作業能率約30%アップ
 (メラビ厚さ45mm、長さ300mm切断時/当社従来機比)
 ■高速回転5,400min⁻¹ ■高品質アルミサブベース

無線運動対応
 無線ユニット(別売) A-66151 5,900円

無線運動対応
 充電式工具で運動集じん
 工具のスイッチON ▶ 集じん機起動 HS475D/473Dのみ

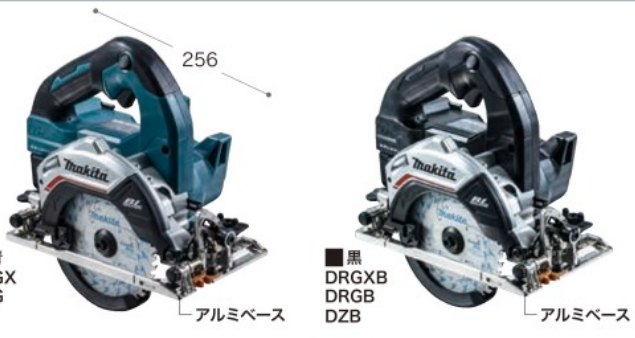

18V **AWS** 無線運動対応 (ワイヤレスユニット別売)

14.4V **AWS** 無線運動対応 (ワイヤレスユニット別売)

6.0Ah **HS475DRGX** ■ 103,300円
 バッテリー BL1860B×2本 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 充電器 DC18RF・ケース 鮫肌チップソー付

6.0Ah **HS473DRG** ■ 80,500円
 バッテリー BL1460B 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 充電器 DC18RF・ケース 鮫肌チップソー付

本体のみ **HS475DZ** ■ 44,500円
 バッテリー・充電器・ケース別売
 鮫肌チップソー付

本体のみ **HS473DZ** ■ 44,100円
 バッテリー・充電器・ケース別売
 鮫肌チップソー付

LEDライト 無線運動対応 充電器付

注:ブルーラインのバッテリーBL1430は使用できません。

18V 無線運動「非対応」

6.0Ah **HS474DRGX** ■ 101,700円
 バッテリー BL1860B×2本 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 充電器 DC18RF・ケース 鮫肌チップソー付

本体のみ **HS474DZ** ■ 42,900円
 バッテリー・充電器・ケース別売
 鮫肌チップソー付

14.4V 無線運動「非対応」

6.0Ah **HS472DRG** ■ 78,900円
 バッテリー BL1460B 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 充電器 DC18RF・ケース 鮫肌チップソー付

本体のみ **HS472DZ** ■ 42,500円
 バッテリー・充電器・ケース別売
 鮫肌チップソー付

LEDライト 無線運動対応 充電器付

注:ブルーラインのバッテリーBL1430は使用できません。

充電式マルノコ

18V **165mm** 刃物径 **66mm** 切込深さ

Li-ion **BL MOTOR** **鮫肌** **APT** **厚切刃**

切込深さ任意調整
 深さを記憶、簡単調整

厚切りモデル

6.0Ah **HS631DGXS** ■ 101,700円
 バッテリー BL1860B×2本 55分
 充電器 DC18RC システムケース・鮫肌チップソー付

本体のみ **HS631DZS** ■ 42,900円
 バッテリー・充電器・システムケース別売
 鮫肌チップソー付

LEDライト 無線運動対応 充電器付

18V **165mm** 刃物径 **57mm** 切込深さ

Li-ion **BL MOTOR** **鮫肌**

無線運動対応
 無線ユニット(別売) A-66151 5,900円
 HS611Dのみ

コンパクトモデル

無線運動「対応」(ワイヤレスユニット別売)

6.0Ah **HS611DRGX** ■ 101,600円
 バッテリー BL1860B×2本 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 充電器 DC18RF・ケース付 鮫肌チップソー付

本体のみ **HS611DZ** ■ 42,800円
 バッテリー・充電器・ケース別売
 鮫肌チップソー付

無線運動「非対応」

6.0Ah **HS610DRGX** ■ 97,300円
 バッテリー BL1860B×2本 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 充電器 DC18RF・ケース付 鮫肌チップソー付

本体のみ **HS610DZ** ■ 38,500円
 バッテリー・充電器・ケース別売
 鮫肌チップソー付

LEDライト 無線運動対応 充電器付

14.4V **125mm** 刃物径 **47mm** 切込深さ

Li-ion **BL MOTOR** **鮫肌**

無線運動「非対応」

6.0Ah **HS470DRGB** ■ 62,400円
 バッテリー BL1460B 55分
 充電器 DC18RC・ケース付
 レーザーリットチップソー付

注:在庫僅少品

LEDライト 無線運動対応 充電器付

注:ブルーラインのバッテリーBL1430は使用できません。

鮫肌プレミアムホワイトチップソー [集材材・一般木材用]

1充電あたりの作業量 **約50%アップ!**

充電式マルノコに最適! **耐久性約2倍!**

詳しくは P264を参照

※1 当社従来品のレーザーダブスリットチップソー(A-48533)比
 ※2 当社従来品のプレミアムタフコーティングチップソー(A-49367)比

鮫肌 SAME-HADA

外径(mm)	刃数	部品番号	価格
125	35	A-67175	6,200円
	45	A-64353	7,200円
165	45	A-64353	7,200円
	55	A-64369	8,000円

別販売品 **その他各種チップソーは P265・266を参照** **各種マルノコのアクセサリは P89・90を参照**

モデルNo.	ノコ刃寸法(mm)		最大切込深さ(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)※3		質量 (kg) (バッテリー含)	標準付属品
	外径 (使用できる刃物径)	内径	90°時	45°時	傾斜			2×10材(厚さ38×幅235mm)	質量		
HS474D HS475D HS472D HS473D	125	20	47	30	左15° 20° (きわ切り)	5,400	直流18 直流14.4	約390本 約280本	2.7 2.5 2.6	鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175) 六角棒スパナ5(783203-8)	
HS631D	165 (155~165)	20	66	46	左5° 55.5°	5,000	直流18	米松(厚さ50×幅300mm) 約217本	3.0	DGXS/DZS:鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 六角棒スパナ5(783203-8)・平行定規	
HS610D HS611D	165 (155~165)	20	57	41	左5° 46.5°	5,000	直流18	米松(厚さ50×幅300mm) 約195本	3.0	鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 六角棒スパナ5(783203-0)・平行定規	
HS470D	125	20	47	30	左15° 20° (きわ切り)	5,000	直流14.4	約180本	2.4	チップソー(A-45010) 六角棒スパナ5(783203-8)	

LEDライト 無線運動対応 充電器付 集じん機に接続できます。詳しくはP131を参照ください。 ケース付 00分 充電時間(目安) ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 バッテリー、充電器に関してはP 22、23を参照してください。