

## 08 カクハン・コテ・吊り上げ

## ■ 充電式コーキングガン



シーリング  
作業を  
スムーズに

Cordless Caulking Gun

※写真のカートリッジは別売です。市販品をお求めください



先端360°回転可能  
先端ノズルの切り口を作業  
姿勢や方向に合わせて自由に回転。

手動式同等のスピーディな作業感と、圧倒的な作業量 ■ダイヤル変速+トリガ変速 ■後ダレ防止機能付

**18V** **Li-ion**  
■充実の作業量



**6.0 Ah** **CG180DRG**  
64,200円 27分(実用充電) 40分(フル充電)  
バッテリーBL1860B  
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **CG180DZ**  
26,100円  
バッテリー・充電器・ケース別売

**14.4V** **Li-ion**  
■軽さと作業量を両立



**3.0 Ah** **CG140DRF**  
50,800円 22分  
バッテリーBL1430  
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **CG140DZ**  
25,100円  
バッテリー・充電器・ケース別売

**10.8V** **Li-ion** **CXT**  
スライド式  
■軽快な取り回し



**1.5 Ah** **CG100DSH**  
36,500円 22分  
バッテリーBL1015  
充電器DC10SA・ケース付

本体のみ **CG100DZ**  
25,600円  
バッテリー・充電器・ケース別売

## ■ 電動コテ

■平滑なコンクリート面を  
短時間でつくる



**4000**  
285,600円  
154

## ■ 小型ホイスト

**60kg**  
定格荷重

■現場持込みが  
容易な小型・  
軽量タイプ

**TH60**  
139,500円  
揚程 20m 用  
**TH60SP**  
146,000円  
揚程 30m 用  
TH00380152

## ■ チェーンホイスト

**100kg** **15m**  
定格荷重 揚程  
(CH1015A)

■軽、速、強力  
上げ下げパワフル

**CH1015A**  
179,600円 ※在庫僅少品  
標準品/シングルスピード  
**CH1015SP** ※  
118,700円 ※在庫僅少品  
本体+フック・取付金具付

**240kg** **15m**  
定格荷重 揚程  
(CH2415)

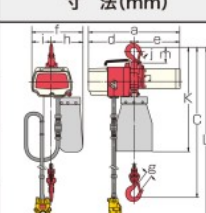
■軽、速、強力  
上げ下げパワフル

**CH2415**  
251,800円  
標準品/2 スピード  
**CH2415SP** ※  
165,500円  
本体+フック・取付金具付  
2

| ※チェーンホイスト<br>SPモデルについて                                                                | 揚程<br>(m) | ①ロードチェーン   |          | ②クサリバケット   |         | 押ボタンコード一式   |         |             |         | CH1015SP | CH2415SP |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----------|----------|
|                                                                                       |           | 部品番号       |          | 部品番号       |         | ③CH1015SP専用 |         | ④CH2415SP専用 |         | ①+②+③    | ①+②+④    |
|                                                                                       |           | 部品番号       | 価格       | 部品番号       | 価格      | 部品番号        | 価格      | 部品番号        | 価格      | 組合せ価格    | 組合せ価格    |
| ロードチェーン、クサリバケット<br>押ボタンコードは別販売です。<br>組み合わせによって作業に<br>あった1台をお届けします。<br>納期は販売店にお尋ねください。 | 6         | KT00000149 | 36,000円  | KT00000164 | 7,400円  | KT00000154  | 19,700円 | KT00000159  | 37,900円 | 181,800円 | 246,800円 |
|                                                                                       | 10        | KT00000150 | 52,000円  | KT00000165 | 13,500円 | KT00000155  | 23,200円 | KT00000160  | 45,400円 | 207,400円 | 276,400円 |
|                                                                                       | 20        | KT00000151 | 92,000円  |            |         | KT00000156  | 36,500円 | KT00000161  | 67,500円 | 261,700円 | 339,500円 |
|                                                                                       | 25        | KT00000152 | 122,000円 | KT00000166 | 14,500円 | KT00000157  | 43,200円 | —           | —       | 298,400円 | —        |
|                                                                                       | 30        | KT00000153 | 135,000円 |            |         | KT00000158  | 49,900円 | —           | —       | 318,100円 | —        |

| モデル No. | 最大押出力<br>(N) | 押出速度<br>(mm/秒) | ストローク(mm)         |                                |                         | 電源<br>(V)     | 1充電あたりの作業量(目安) ※1     |                        |                        | 質量(kg)            |                                |                         | 標準付属品               |
|---------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
|         |              |                | ホルダA<br>(300mL)仕様 | ホルダB(別販売品)<br>(600mL)仕様        | ホルダC(別販売品)<br>(800mL)仕様 |               | シリコン系<br>ノズル切断径φ5.0mm | ウレタン系<br>ノズル切断径φ10.0mm | 根太バンド系<br>ノズル切断径φ8.0mm | ホルダA<br>(300mL)仕様 | ホルダB(別販売品)<br>(600mL)仕様        | ホルダC(別販売品)<br>(800mL)仕様 |                     |
| CG180D  | 5,000        | 0~28           | 214               | 350                            | 294                     | 直流18          | 約1,000本               | 約1,520本                | 約720本                  | 2.3               | 2.7                            | 2.6                     | ホルダAセット品<br>セフティゴグル |
| CG140D  |              |                |                   |                                |                         | 直流14.4        | 約410本                 | 約580本                  | 約270本                  | 2.2               | 2.6                            | 2.5                     |                     |
| CG100D  |              |                |                   |                                |                         | 直流10.8(スライド式) | 約150本                 | 約210本                  | 約100本                  | 1.9               | 2.4                            | 2.2                     |                     |
| モデル No. |              | 翼径(mm)         |                   | 回転数(min <sup>-1</sup> ) [回転/分] |                         | 電源(V)         | 電流(A)                 | 消費電力(W)                | 質量(kg)                 | コード(m)            | 標準付属品                          |                         |                     |
| 4000    |              | 630            |                   | 180                            |                         | 単相100         | 12                    | 1,130                  | 30                     | 8                 | おもり・⊕ドライバ・ブレード3枚・スパナ13,19(各1本) |                         |                     |

| モデル No. | 定格荷重<br>(kg) | 揚程<br>(m)            | 反復定格             | 昇降速度<br>(m/s) [m/分] | 電源<br>(V) | 電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 質量<br>(kg) | コード<br>(m)                   | 標準付属品 |  |
|---------|--------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------------------|-------|--|
| TH60    | 60           | TH60 20<br>TH60SP 30 | 25%ED<br>150回/時間 | 0.47 [28]           | 単相100     | 8         | 750         | 9          | 操作コード10(押ボタンスイッチ付)<br>電源コード5 | フック一式 |  |

| モデル No.  | 定格荷重<br>(kg) | 揚程<br>(m) | 押ボタン<br>コード<br>長さL(m) | フック間<br>幅H(mm) | 反復定格                | 昇降速度<br>(m/s) [m/分]       | ロード<br>チェー<br>ン径(mm) | 電源<br>(V)        | 電流<br>(A) | 定格出力<br>(W) | 定格時間<br>(min) | 質量<br>(kg) | 寸 法(mm)                                                                              |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|
|          |              |           |                       |                |                     |                           |                      |                  |           |             |               |            | a                                                                                    | d   | e   | f   | h   | i   | g  | j  | k  | m   |    |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    |
| CH1015A  | 100          | 15        | 14.5                  | 300            | 負荷時間率<br>60(%ED)    | 0.25 [15]                 | 4                    | 単相100<br>50/60Hz | 5         | 300         | 50            | 18.5       |  | 409 | 187 | 222 | 200 | 120 | 80 | 27 | 25 | 405 | 92 |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    |
| CH1015SP |              | —         | —                     | 300            | 最大起動ひん度<br>360(回/時) | 0.25 [15]                 | 4                    |                  | 5         | 300         | 50            | 10.5       |                                                                                      |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —   | —  |
| CH2415   | 240          | 15        | 14.5                  | 320            | 負荷時間率<br>30(%ED)    | 0.23 [13.5]<br>倍速0.05 [3] | 4                    |                  | 10.5      | 600         | 25            | 22.8       |                                                                                      |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    | 428 | 205 | 223 | 219 | 135 | 84 | 27 | 27 | 475 | 89 |
| CH2415SP |              | —         | —                     | 320            | 最大起動ひん度<br>180(回/時) | 0.23 [13.5]<br>倍速0.05 [3] | 4                    |                  | 10.5      | 600         | 25            | 12.8       |                                                                                      |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    |

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります