

01 穴あけ・締付け

震動ドリル

- 16mm コングリート (8416)
- 20mm コングリート (8420V)
- 24mm 木工 (8416)
- 30mm 木工 (8420V)
- 13mm 鉄工 (8416/8420V)

■高剛性アルミボディ!




8416 34,200円
ビット別売
8420V 42,800円
ビット別売

V 75 107
8420Vのみ 8416 8420V

- 20mm コングリート
- 13mm 鉄工 (低速時)
- 40mm 木工 (低速時)

■ハードな作業に応える高剛性ボディ!

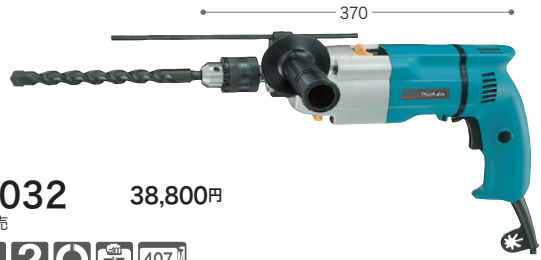

HP2032 38,800円
ビット別売

V 2 407

ダイヤモンド震動ドリル 震動ドリル機能付!

- 170mm マルチサイディングコアビット
- 120mm ダイヤコア
- 20mm コングリート
- 13mm 鉄工
- 30mm 木工



8406 42,800円

V 107

- 170mm マルチサイディングコアビット
- 120mm ダイヤコア
- 20mm コングリート
- 13mm 鉄工
- 30mm 木工

■多種、多用途の素材に対応した
マルチサイディング
コアビット付!



8406W 55,600円

マルチサイディングコアビット 65mm 付

V 107

ダイヤモンド震動ドリル 震動ドリル機能付!

- 170mm マルチサイディングコアビット
- 120mm ダイヤコア
- 20mm コングリート
- 13mm 鉄工 (低速時)
- 30mm 木工 (低速時)

■電子制御+強力モータ!



8406C 57,500円

V 2 251

ダイヤモンドドリル

- 170mm マルチサイディングコアビット
- 120mm ダイヤコア
- 13mm 鉄工
- 30mm 木工

■各種配管工事の穴あけに!



6300T 32,600円

V 75

モデル No.	最大穴あけ能力(mm)			チャック能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	振動3軸合成値 ^{※1} (m/s ²)	標準付属品		
	コングリート	鉄工	木工												
8416	16	13	24	2~13	1,400	21,000	単相 100	6.0	570	2.5	2.6	13.5 (震動ドリル) 3.0 (ドリル)	ストッパポール チャックキー-S13 (763432-9) サイドグリップ		
8420V	20	13	30	2~13	0~1,400	0~21,000		7	660	2.5	3.0	11.0 (震動ドリル) <2.5 (ドリル)			
HP2032	20	高速 8 低速 13	高速 25 低速 40	1.5~13	高速0~2,900 低速0~850	高速0~32,000 低速0~9,400	7.6	720	2.5	2.5	17.5 (震動ドリル) 3.0 (ドリル)				
モデル No.	穴あけ能力(mm)					チャック能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	振動3軸合成値 ^{※1} (m/s ²)	標準付属品
	マルチサイディングコアビット	ダイヤモンドコアドリル	コングリート	鉄工	木工										
8406	170	120	20	13	30	2~13	0~1,500	0~22,500	単相 100	8	760	3.6	2.5	9.0 (震動ドリル) 9.5 (ダイヤモンドドリル) <2.5 (ドリル)	チャックキー-S13 (763432-9) サイドグリップ
8406W	170	120	20	13	30	2~13	0~1,500	0~22,500		8	760	3.6	2.5	9.0 (震動ドリル) 9.5 (ダイヤモンドドリル) <2.5 (ドリル)	マルチサイディングコアビット65mm チャックキー-S13 (763432-9)・サイドグリップ
8406C	170	低速120 高速	低速20 高速20	低速13 高速6.5	低速30 高速18	2~13	低速 900~2,000 高速 1,800~4,000	低速14,400~32,000 高速28,800~64,000	11	1,050	4.5	2.5	11.0 (震動ドリル) 6.5 (ダイヤモンドドリル) 3.5 (ドリル)	ストッパポール・チャックキー-S13 (763432-9) サイドグリップ	
6300T	170	120	—	13	30	2~13	1,400	—	6	570	2.5	2.5	—	チャックキー-S13 (763432-9) サイドグリップ	

ドリルスタンド (ドリル別売)

■適用モデル


【電気ドリル】 6010N・DP4002
DP4010・63004・6305/A
(6300L・6301/A・6304/A・6401)
6500N・6510SB・DP4700

【震動ドリル】

8416・8420V・HP1230・HP1640FK
(8419B2・HP1030・HP1040・HP1501K・HP1620FK)

43型 13,000円

【部品番号 A-36712】

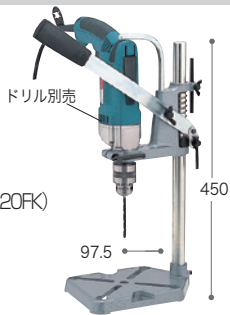

カクノミスタンド (ドリル別売)

■適用モデル

【電気ドリル】
6010N
(6510SB・6401)

寸法 (mm)	部品番号	価格
6.4	A-44410	8,000円
8	A-44426	7,500円
9.5	A-44432	8,000円
12.7	A-44404	9,200円
15	A-44448	9,500円

MD108ドリルスタンド 22,000円
【部品番号 A-36706】
43型カクノミアタッチメント 26,000円 } セット価格 48,000円
【部品番号 A-36697】



モデル No.	穴あけ能力 (mm)	最大穴あけ深さ (mm)	角ノミ中心より柱までの距離 (mm)	角ノミ先端よりベース面までの最大距離 (mm)	ベースの作業面 (mm)	質量 (kg)	標準付属品
MD108ドリルスタンド + 43型カクノミアタッチメント	最大:15 最小:6.4 角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由	55	125	110	160×160	6.5	角ノミ6.4mm・9.5mm (各1本)