

リチウム
穴あけ
締付け
石工穴あけ
ハツリ
曲切
断
集じん
研磨
レーザー
カクハン
吊り下げ
エア
カンナ
機
溝切り
穴
発電・溶接
プラズマ等
ソー
園芸
高圧洗浄
家庭用
機器等
アクセサリ

別販売品は P33 ~ 38 を参照

01 穴あけ・締付け

ボード用スクリュードライバ


高精度な仕上り & 静かな作業を実現！

01 「9Pinクラッチ」搭載 深さのバラツキを低減

高精度
バツと繋がりがサッと切れる

無音
クラッチ接続音がない

高耐久
接続時の部品衝突がない

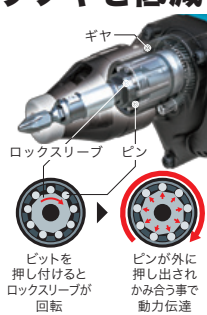

6,000min⁻¹ 回転数

4mm ネジ径

272



FS6100
28,600円
コード 20m

LEDライト 408

■青 ■黒 ■白

4,500min⁻¹ 回転数

5mm ネジ径

272



FS4100
28,600円
コード 20m

LEDライト 408

■青 ■黒 ■白

02 95%がツライチ精度 ±0.2mm以下

天井用化粧石膏ボード9.5mm/軽天0.5mm [φ3.5×25mm]
150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
実際の作業条件により異なります。

04 疲れを軽減

押し易いグリップ

重心が手元に近から
慣性モーメントが小さく
先端がサッと上がる



充電式スクリュードライバ

14.4V 4,000min⁻¹ 回転数 4mm ネジ径

258



3.0 FS440DRF 52,000円 22分
バッテリーBL1430
充電器DC18RA・ケース付

FS440DZ 27,500円
バッテリー・充電器・ケース別売

★4.0Ah以上バッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。

充電式オートパックスクリュードライバ

14.4V 4,000min⁻¹ 回転数 25~41mm ネジ長さ 4mm ネジ径

357



※在庫僅少品

3.0 FR440DRF 61,000円 22分
バッテリーBL1430
充電器DC18RA・ケース付

FR440DZ 37,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

★4.0Ah以上バッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。

オートパックスクリュードライバ

6,000min⁻¹ 回転数 25~41mm ネジ長さ 4mm ネジ径

333



■コイルタイプ連結ビスに対応！
■鋼製下地 (t=0.8mm以下) で2枚重ねOK。

6841R
45,000円

LEDライト 408

オートパックスクリュードライバ

6,000min⁻¹ 回転数 (6841) 4,700min⁻¹ 回転数 (6840) 25~41mm ネジ長さ 4mm ネジ径

333



6841
43,000円

6840
43,000円

LEDライト 408

オートパックスクリュードライバ

4,700min⁻¹ 回転数 25~55mm ネジ長さ 4mm ネジ径

■延長ハンドル付で床張り作業が快適！
(取り外し可能)

999 ~ 1,049



6842L
49,500円

LEDライト 408

テクス用スクリュードライバ

2,500min⁻¹ 回転数 6mm ネジ径

285



■別販売品を使用して
ルーフボルトの締付けもOK！

6801N
33,600円

LEDライト 75

モデル No.	締付け能力 (mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品
FS6100	ドライウォール4			6,000	単相	5	480	20	1.0	⊕ビット2-45 (ハードタイプ) ゴムキャップ (ボード保護用)・フック
FS4100	テクスネジ5 / ドライウォール5			4,500	100	5	480	20	1.0	
モデル No.	締付け能力 (mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1 充電あたりの作業量 (目安) ※2			質量 (kg)	標準付属品
	ネジ径 (mm)	ネジ長さ (mm)	連結本数							
FS440D	ドライウォール φ4	—	—	4,000	直流14.4	石こうボード (厚さ12.5mm) 1枚+SPF (ネジ3.5×22mm) …約790本 石こうボード (厚さ12.5mm) 2枚+SPF (ネジ3.5×32mm) …約700本			1.7 (バッテリー含む)	⊕ビット2-25 (2本) ゴムキャップ・フック コネクティブット6.35-60
FR440D	φ4	25, 28, 32, 41	50本 (1連)	4,000	直流14.4	φ4×28mm (石こうボード12.5mm木下地) ……約800本 φ4×40mm (石こうボード12.5mm×2枚重木下地) …約600本			1.8 (バッテリー含む)	⊕ビット2-122L (3本)
6841R	φ4	25～41	100本 (1連)	6,000	単相 100	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	1.9	⊕ビット2-122L (3本) フック
6841	φ4	25～41	50本 (1連)	6,000		5	470	10	1.9	
6840	φ4	25～41	50本 (1連)	4,700		5	470	2.5	1.7	
6842L	φ4	25～55	50本 (1連)	4,700		5	470	2.5	2.7	
6801N	テクスネジ6 / ヘクスネジ6			2,500		5.2	500	2.5	1.9	

※1 クラッチのかみ合い音を指しています。製品自体が無音で動く表現ではありません。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

二重絶縁 LEDライト付 逆回転両用 ブラシレス ケース付 カーボンブラシの呼び番号です。 **00分** 充電時間 (目安)

バッテリー、充電器に関してはP20・21を参照してください。