 


別販売品 充電式インパクトレンチ・インパクトレンチ

●六角ソケット
(ピン、Oリング付)



ソケット 呼称	部品番号	価格	ソケットサイズ (mm)					適用ボルト (参考)		ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)	適用モデル			
			A	L1	L2	L3	d	D	メートルネジ JIS B7732				インチネジ JIS B7733		
●角ドライブ(sq)12.7mm															
12-75	A-43169	4,500円	12	20	57	75	125	18	コーン用W ₁₆ W ₈	-	256095-3 90円	213370-0 90円	TW120D 6911HD 6918D 6992D		
13-38	A-43175	550円	12	12	22	38	9	M8	M8	-	213399-2 90円	213397-0 90円			
13-52	A-43181	1,200円	13	14	36	52	9	M8	M8	-	268056-1 90円	213399-2 90円			
14-38	A-43197	850円	14	12	22	38	11	-	-	M8	-	213397-0 90円			
14-52	A-43206	1,200円	14	17	36	52	11	-	-	M8	-	213399-2 90円			
17-38	A-43212	800円	17	13	22	38	14	26	-	M10	M10	W ₃ ₈		213397-0 90円	
17-52	A-43228	1,200円	17	17	36	52	14	26	-	M10	M10	W ₃ ₈		213397-0 90円	
19-38	A-43234	950円	19	13	22	38	16	28	-	M12	-	W ₇ ₁₆		213399-8 90円	
19-52	A-43240	1,200円	19	19	36	52	16	26	-	M12	-	W ₇ ₁₆		268057-9 90円	
19-78	A-43256	1,700円	19	19	62	78	26	27	-	M12	-	W ₇ ₁₆		213399-6 90円	
21-38	A-43262	1,000円	21	14	22	38	16	30	-	M12	W ₁ ₂	-	213399-8 90円		
21-52	A-43278	1,500円	21	24	36	52	16	30	-	M12	W ₁ ₂	-	213399-6 90円		
21-78	A-43284	1,700円	21	24	62	78	16	30	-	M12	W ₁ ₂	-	213399-6 90円		
21-150	A-43290	5,700円	21	136	150	150	32.5	32.5	-	M12	W ₁ ₂	-	256187-8 90円		
22-38	A-43309	1,000円	22	15	22	38	19	32	M12	M14	-	-	213399-6 90円		
22-52	A-43315	1,500円	22	24	36	52	19	32	M12	M14	-	-	213399-8 90円		
23-38	A-43321	1,100円	23	15	22	38	19	32	-	M14	W ₉ ₁₆	-	213399-6 90円		
23-52	A-43337	1,500円	23	24	36	52	19	32	-	M14	W ₉ ₁₆	-	213399-8 90円		
24-45	A-43343	1,200円	24	20	29	45	35	32	-	M16	-	-	213399-6 90円		
24-52	A-43359	1,600円	24	24	36	52	19	32	-	M16	-	-	213399-8 90円		
26-50	A-43365	1,100円	26	24	34	50	36	36	-	M16	W ₅ ₈	-	268057-9 90円		
26-78	A-43371	1,700円	26	24	62	78	36	36	-	M16	W ₅ ₈	-	268057-9 90円		
27-50	A-43387	1,500円	27	24	34	50	38	36	M16	M18	-	-	213399-6 90円		
27-78	A-43393	2,000円	27	24	62	78	36	36	M16	M18	-	-	213399-6 90円		
30-50	A-43402	1,700円	30	24	34	50	42	42	-	M20	-	-	213399-6 90円		
30-78	A-43418	2,200円	30	24	62	78	40	40	-	M20	-	-	213399-6 90円		
32-50	A-43424	1,900円	32	24	34	50	44	44	-	M22	M20	W ₃ ₄	6905H TW0350 (6905B)		
32-78	A-43430	2,700円	32	24	62	78	44	44	-	M22	M20	W ₃ ₄	6905H TW0350 (6905B)		
●角ドライブ(sq)19mm															
19-50	A-85519	1,900円	19	13	26	50	19	38	-	M12	-	W ₇ ₁₆	256283-2 190円	213461-7 140円	6906 TW1001D
19-95	A-85525	2,700円	19	19	71	95	17	44	-	M12	-	W ₇ ₁₆	256282-4 190円	213514-2 140円	
21-52	A-85531	1,900円	21	15	28	52	19	38	-	M12	W ₁ ₂	-	256283-2 190円	213461-7 140円	
21-95	A-85547	2,700円	21	21	71	95	18	44	-	M12	W ₁ ₂	-	256282-4 190円	213514-2 140円	
22-52	A-85553	2,200円	22	15	28	52	19	38	M12	M14	-	-	256283-2 190円	213461-7 140円	
22-95	A-85569	3,000円	22	22	71	95	19	44	M12	M14	-	-	256282-4 190円	213514-2 140円	
24-52	A-85575	2,200円	24	18	28	52	38	38	-	M16	-	-	256283-2 190円	213461-7 140円	
24-95	A-85581	3,000円	24	24	71	95	21	44	-	M16	-	-	256282-4 190円	213514-2 140円	
26-52	A-43446	1,700円	26	16	34	52	40	40	-	M16	W ₅ ₈	-	256283-2 190円	213461-7 140円	
26-95	A-43452	2,400円	26	40	71	95	41	41	-	M16	W ₅ ₈	-	256282-4 190円	213514-2 140円	
27-52	A-43468	1,900円	27	19	28	52	40	40	M16	M18	-	-	256283-2 190円	213461-7 140円	
27-95	A-43474	2,500円	27	60	71	95	43	43	M16	M18	-	-	256283-2 190円	213461-7 140円	
30-52	A-43480	2,000円	30	19	28	52	26	44	-	M20	-	-	256283-2 190円	213514-2 140円	
30-95	A-43496	3,700円	30	60	71	95	47	47	-	M20	-	-	256283-2 190円	213514-2 140円	
32-52	A-43505	1,600円	32	19	28	52	26	44	M20	M22	M20	W ₃ ₄	256282-4 190円	213514-2 140円	
32-95	A-43511	3,700円	32	60	71	95	49	49	M20	M22	M20	W ₃ ₄	256282-4 190円	213514-2 140円	
35-56	A-43527	2,400円	35	21	32	56	28	50	-	M22	W ₇ ₈	-	256283-2 190円	213514-2 140円	
35-95	A-43533	2,900円	35	60	71	95	53	53	-	M22	W ₇ ₈	-	256283-2 190円	213514-2 140円	
36-56	A-43549	2,400円	36	21	32	56	31	51	M22	M24	-	-	256283-2 190円	213514-2 140円	
36-95	A-43555	4,400円	36	60	71	95	54	54	M22	M24	-	-	256283-2 190円	213514-2 140円	
●角ドライブ(sq)25.4mm															
35-80	A-43561	3,200円	35	30	28	52	28	52	-	M22	W ₇ ₈	-	256284-0 190円	213570-2 170円	TW1000 (6910)
36-80	A-43577	3,500円	36	45	51	80	31	54	M22	M24	-	-	256284-0 190円	213570-2 170円	TW1000 (6910)
41-80	A-43583	3,900円	41	25	34	58	34	58	M24	-	W1	-	256284-0 190円	213570-2 170円	TW1000 (6910)

●エクステンションバー

狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください



角ドライブsq(mm)	全長(mm)	部品番号	価格	ピン(標準付属品)	Oリング(標準付属品)	適用モデル
12.7	100	A-43599	2,000円	256187-8 90円	213405-7 90円	充電式インパクトレンチ全機種 (TW1001D除く) 6953-6905H-TW0250/0350 (TW0200-6904VH-6905B)
19	150	A-43608	4,200円	256282-4 190円	213506-1 140円	TW1001D・6906
25.4	200	A-43614	6,400円	256090-3 190円	213555-8 170円	TW1000(6910)

●ユニバーサルジョイント

本機とソケットがまっすぐにならない場所、狭い場所でもご利用ください



角ドライブsq(mm)	全長(mm)	部品番号	価格	ピン(標準付属品)	Oリング(標準付属品)	適用モデル
12.7	72.5	A-43620	5,900円	256187-8 90円	213405-7 90円	充電式インパクトレンチ全機種 (TW280D/281D/284D/285D TW251D/450D/1001D除く) 6953-6905H-TW0250/0350 (TW0200-6904VH-6905B)
	84	A-43636	5,500円	256187-8 90円	213405-7 90円	TW280D/281D/284D/285D TW251D/450D/0250/0350 6904VH-6905H (TW0200-6905B)
19	105.5	A-43642	7,500円	256282-4 190円	213506-1 140円	TW1001D・6906

●楕円ソケット

フォームタイの取りはずしに



部品番号	価格	ピン・Oリング(標準付属品)	適用モデル
A-43658	3,000円	ピン 256095-3 90円 Oリング 213370-0 90円	充電式インパクトレンチ全機種 (TW1001D除く) 6953-6905H TW0250-TW0350 (TW0200-6904VH-6905B)

●ビットアダプタ


スクリュードライバとしてのネジの締付け作業に



部品番号	価格	ピン・Oリング(標準付属品)	適用モデル
A-33750	3,700円	ピン 256095-3 90円 Oリング 213370-0 90円	充電式インパクトレンチ全機種 (TW450D TW1001D除く) 6953-TW0250 (6904VH)

●アース超硬ドリル

ビニールハウス支柱設置などの地面への下穴あけに最適。
適用モデル: TW1001D, 6906(コンクリート、石材への穴あけは不可)

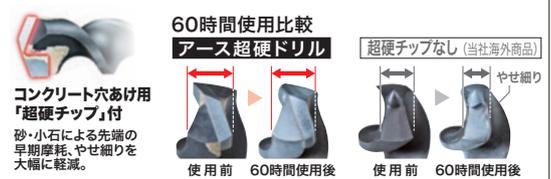

①+②+③+④ セット品				
角ドライブsq(mm)	長さ(mm)	径(mm)	部品番号	価格
19	600	20	A-65729	26,000円
		25	A-65735	27,500円
		30	A-65741	31,000円
		35	A-65757	34,500円
		40	A-65763	42,500円

①ドリルのみ				
角ドライブsq(mm)	長さ(mm)	径(mm)	部品番号	価格
19	600	20	A-65838	22,000円
		25	A-65844	23,500円
		30	A-65850	27,000円
		35	A-65866	30,500円
		40	A-65872	38,500円

()内のモデルは生産中止モデルです。