

各種ハンマドリル (SDSプラスシャック専用)

1 3Dプラス超硬ドリル (SDSプラスシャック)


コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!



溝角度 120° 鉄筋があたっても3本溝で逃げ易く食い付きにくい。

厚い超硬刃 & 面取り加工 鉄筋があたっても欠けにくい。

高さの低い一体式超硬チップ 切り粉を素早く排出可能。

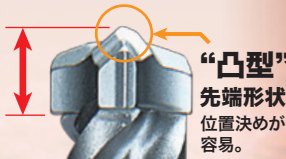

“凸型”先端形状 位置決めが容易。

① **キレイ** ほぼ真円に穴あけ

② **高耐久** 超硬が欠けにくい

③ **高能率** スムーズに穴あけ

径 (mm)	全長 - 有効長 (mm)							径 (mm)	適用モデル
	115-55	165-105	215-150	265-200	315-250	470-400	1000-250		
	部品番号/価格	部品番号/価格	部品番号/価格	部品番号/価格	部品番号/価格	部品番号/価格	部品番号/価格		
3.2	A-53453 1,300円	—	—	—	—	—	—	3.2	HR140D
3.4	A-54047 1,300円	A-54178 1,400円	—	—	—	—	—	3.4	
3.5	A-54053 1,300円	A-54184 1,400円	—	—	—	—	—	3.5	
3.8	A-54069 1,300円	A-54190 1,400円	—	—	—	—	—	3.8	
4.0	A-54075 1,300円	—	—	—	—	—	—	4.0	
4.3	A-54081 1,300円	A-54209 1,400円	—	—	—	—	—	4.3	
4.5	A-54097 1,300円	A-54215 1,400円	A-59003 2,200円	—	—	—	—	4.5	
4.8	A-54106 1,300円	A-54221 1,400円	—	—	—	—	—	4.8	
5.0	A-54112 1,300円	A-54237 1,400円	A-59019 2,200円	—	—	—	—	5.0	
5.1	—	A-54243 1,400円	—	—	—	—	—	5.1	
5.2	—	A-54259 1,400円	—	—	—	—	—	5.2	
5.3	—	A-54265 1,400円	A-59025 2,200円	—	—	—	—	5.3	
5.4	—	A-54271 1,400円	—	—	—	—	—	5.4	
5.5	A-54128 1,300円	A-54287 1,400円	A-59031 2,400円	—	—	—	—	5.5	
6.0	A-54134 1,400円	A-54293 1,500円	A-59047 2,400円	—	—	—	—	6.0	
6.4	A-54140 1,400円	A-54302 1,500円	A-59053 2,400円	—	—	—	—	6.4	
6.5	A-64107 1,400円	A-54318 1,500円	—	—	—	—	—	6.5	
6.8	A-54156 1,400円	—	—	—	—	—	—	6.8	
7.0	A-54639 1,400円	A-54324 1,500円	A-59069 2,400円	—	—	—	—	7.0	
7.2	—	A-54330 1,500円	—	—	—	—	—	7.2	
7.5	—	A-54346 1,500円	—	—	—	—	—	7.5	
8.0	A-54162 1,400円	A-54352 1,500円	A-59075 2,400円	—	—	—	—	8.0	
8.5	A-65464 1,500円	A-54368 1,700円	A-59081 2,500円	—	—	—	—	8.5	
8.7	—	A-54374 1,700円	—	—	—	—	—	8.7	
9.0	—	A-54380 1,700円	A-59097 2,700円	—	—	—	—	9.0	
9.5	—	A-54396 1,700円	—	—	—	—	—	9.5	
10.0	—	A-54405 1,700円	A-59106 2,700円	—	A-54667 3,200円	A-54807 4,200円	—	10.0	
10.5	—	A-54411 1,700円	A-59112 3,000円	—	A-55099 3,700円	A-55108 4,200円	—	10.5	
11.0	—	A-54427 1,700円	—	—	A-54673 3,700円	A-54813 4,900円	—	11.0	
12.0	A-54645 1,700円	A-54433 1,900円	A-59128 3,400円	—	A-54689 4,000円	A-54829 5,200円	A-54944 10,500円	12.0	
12.5	—	A-54449 1,900円	A-59134 3,500円	—	A-54695 4,200円	A-54835 5,400円	A-54950 11,500円	12.5	
12.7	—	A-54455 1,900円	A-59140 3,500円	—	A-56459 4,200円	—	—	12.7	
13.0	—	A-54461 1,900円	—	—	—	—	—	13.0	
13.5	—	A-54477 1,900円	—	—	—	—	—	13.5	
14.0	—	A-54483 2,000円	A-59156 4,000円	—	—	—	—	14.0	
14.3	—	A-54499 2,200円	—	—	—	—	—	14.3	
14.5	—	A-54508 2,500円	A-59162 4,200円	A-54994 4,400円	A-54704 4,700円	A-54841 6,200円	A-54966 12,500円	14.5	
15.0	—	A-54514 2,700円	A-59178 4,700円	—	—	—	—	15.0	
16.0	—	A-54520 3,200円	A-59184 5,000円	A-55005 5,200円	A-54710 5,700円	A-54857 7,500円	—	16.0	
16.5	—	A-54536 3,200円	—	—	A-56465 6,000円	—	—	16.5	
17.0	—	A-54542 3,500円	A-59190 5,400円	—	A-56471 6,400円	—	—	17.0	
17.5	—	A-54558 3,500円	—	—	—	—	—	17.5	
18.0	—	A-54564 3,700円	A-59209 5,700円	A-55011 5,900円	A-54726 7,000円	A-54863 7,900円	—	18.0	
19.0	—	A-54570 3,700円	A-59215 6,200円	A-55027 6,200円	A-54732 7,700円	A-54879 8,400円	—	19.0	
20.0	—	A-54586 4,400円	A-59221 6,500円	A-55033 6,700円	A-54748 8,000円	A-54885 8,700円	—	20.0	
20.5	—	A-54592 6,900円	—	—	—	—	—	20.5	
21.0	—	A-54601 6,900円	—	—	—	—	—	21.0	
21.5	—	A-54617 6,900円	—	—	—	—	—	21.5	
22.0	—	A-54623 6,900円	—	—	A-55049 8,000円	A-54754 8,700円	A-54891 9,700円	—	22.0
23.0	—	—	—	—	A-55055 8,000円	A-54760 8,700円	A-54900 10,200円	—	23.0
24.0	—	—	—	—	A-55061 9,000円	A-54776 9,700円	A-54916 10,700円	—	24.0
25.0	—	—	—	—	A-55077 9,500円	A-54782 10,700円	A-54922 11,700円	—	25.0
26.0	—	—	—	—	A-55083 10,000円	A-54798 11,200円	A-54938 12,000円	—	26.0

●3Dプラス超硬ドリル (SDSプラスシャック)

5本入

サイズ(径×全長mm)	部品番号	価格
3.4×115	A-55114	5,900円
3.5×115	A-55120	5,900円
4.3×115	A-56895	5,900円
4.3×165	A-55136	6,400円

2 超硬ドリル (テーパシャック)

テーパシャックアダプタ

A-50653 2,700円 ※コッタ付 (HR2010-HR2410-HR2420)用

※A-21587 2,700円 [コッタ付]

コッタ A-21593 370円

超硬ドリル(テーパシャック)取外し用

径 (mm)	部品番号	価格	全長 (mm)	最大穿孔深さ (mm)	適用モデル
7.5	A-21076	1,600円	90	60	SDS プラスシャック ハンマドリル 全機種
8.0	A-21082	1,500円	—	—	
8.5	A-21098	1,600円	100	70	
9.5	A-21107	—	—	—	
10.5	A-21129	1,700円	120	80	
11.0	A-21135	1,700円	—	—	
11.5	※A-21141	—	—	—	
12.0	A-21157	1,900円	120	80	
12.5	A-21163	1,900円	—	—	
16.0	※A-21200	3,700円	220	170	
18.0	A-21191	2,400円	120	80	
18.0	A-21216	4,000円	—	—	
19.0	791168-0	4,200円	220	170	
21.5	791165-6	3,000円	110	80	

※在庫僅少 ※( )内のモデルは生産中止モデルです。