


山本光学



Mask Fit Adviser

マスクフィットアドバイザー

同商品群
在庫数 18 アイテム

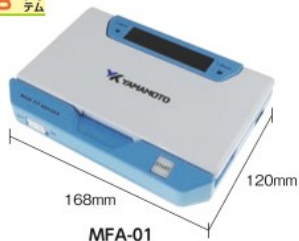

MFA-01



測定結果

測定中(呼吸中)

収納時

- 特長**
- マスク着用者自身が正しくマスクを装着できているか簡単に確認できる装置です。
 - 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクのフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリットがあります。
 - マスクと顔面の密着度を測る独自アルゴリズムを採用しました。
 - 測定時間は30秒で、いつでも、どこでも、誰でも手軽にチェック可能です。
 - 小型で軽量なポータブルモデルなので、文庫本サイズのスペースさえあれば使用可能です。
- 用途**
- 粉じん対策が必要な製造現場や感染症リスクのある医療現場などでの作業前に。
- 仕様**
- 電源:単4乾電池×2個(付属) ●測定時間:約30秒
 - 測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa
- セット内容**
- センサープローブ ●センサー接続コード 1.0m
 - 収納ケース ●操作マニュアル(2つ折り/ケース収納用)
 - アルカリ乾電池(単4形)×2(お試し用)

製造国 ●日本

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	縦×横(mm)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
207-1858	MFA-01	¥128,571	オープン	120×168	5	258	2(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6783-1101 <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/>

スリーエム



Fit Test Kit

“フィットテストキット”

New イチオシ

同商品群
在庫数 31 アイテム



FT-10

FT-12

- 特長**
- サッカリンエアロゾルによってマスクの密着性の良否が定性的に判断できるフィットテストキットです。
- 用途**
- マスクのフィットテストとして。
- セット内容**
- フード、カラ、ネプライザー(2個)、感度テスト用溶液 FT-11、サッカリン液 FT-12
- 製造国**
- アメリカ

発注単位1セット

スリーエム ジャパン株式会社[509314]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★829-1843	FT-10	¥39,876	¥45,300	1	2	-

補充用サッカリン液

発注単位1ケース

発注コード	品番	税抜価格(1ケース)	メーカー希望小売価格(1ケース)	ケース入数(本)	梱包数(ケース)	質量(kg)	実績(前年比%)
829-1844	FT-12	¥8,565	¥9,730	6	1	1	-

☎商品のお問い合わせ:0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>


MOLDEX



Disposable Uncrushable Particulate Respirator

使い捨てマスク(N95)

同商品群
在庫数 24 アイテム

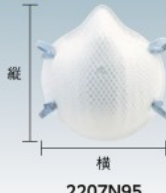

2207N95

- 特長**
- 顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れた長時間快適に使用できます。
- 用途**
- 感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に。
- 仕様**
- 吸気抵抗(Pa):25mmH₂O
 - NIOSH N95検定合格品
 - 粒子捕集効率:95%以上
 - デュラメッシュ4層構造カップ
 - 頭掛けタイプ
- 製造国**
- アメリカ

1枚あたり目安単価 ¥264

発注単位1箱

(価格改定日 19.10) モルデックスジャパン株式会社[8996611]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	サイズ	縦×横(mm)	構造	箱入数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
788-1592	2201N95	¥5,286	オープン	S	120×127	4層	20	300	162(106)
788-1606	2207N95	¥5,286	オープン	M	130×133	4層	20	300	826(98)

☎商品のお問い合わせ:075-778-5070 <http://www.moldex.com/jp/>

トラスコ




Regular Mask(4-Layers Plated Mask)

一般作業用活性炭入マスク

New

同商品群
在庫数 23 アイテム

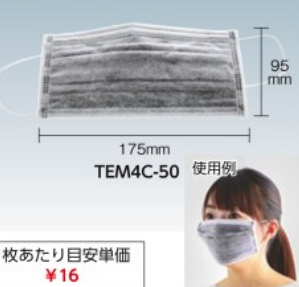

TEM4C-50

- 特長**
- 幅広ふわふわゴム(6mm)は耳に優しいです。
 - 活性炭フィルターを採用し、嫌な臭いを軽減します。
- 用途**
- 大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など。
- 仕様**
- 個包装なし
 - 耳掛けタイプ
 - BFE(細菌ろ過効率):99%以上
 - PFE(微粒子ろ過効率):99%以上
 - VFE(ウイルス飛沫ろ過効率):99%以上
- 製造国**
- ベトナム

1枚あたり目安単価 ¥16

発注単位1箱

トラスコ中山株式会社[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	構造	縦×横(mm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
256-9589	TEM4C-50	¥814	¥950	4層	95×175	50	50	260	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

トラスコ




Activated Carbon Contained Mask

“セレスト活性炭マスク”

RoHS

同商品群
在庫数 23 アイテム

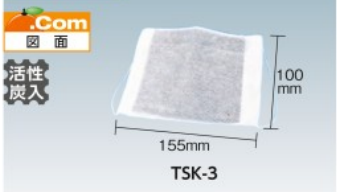

TSK-3

- 特長**
- 竹炭の消臭・抗菌作用とマイナスイオン作用があり、有機臭の吸着除去に優れた作用のある多孔性の吸着体です。
 - 一切の樹脂加工をしていないので、臭いの吸着能力が持続します。
- 用途**
- 臭い、ホコリが多い場所での使用。
- 仕様**
- 個包装なし
 - 竹炭粉末プレスシート(ACBP(Active Charcoal Bamboo Press)フィルター)
 - 耳掛けタイプ
- 製造国**
- 中国

1枚あたり目安単価 ¥129

発注単位1袋

トラスコ中山株式会社[670082]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	構造	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
277-5344	TSK-3	¥386	¥450	8層	3	15	22.8	356(20)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ




Clean Mask(Special Antibacterial type, Activated Carbon Contained)

“クリーンマスク”

RoHS

同商品群
在庫数 23 アイテム

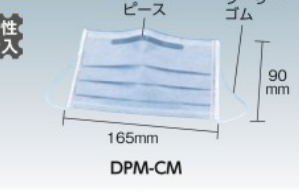

DPM-CM

- 特長**
- ホコリ・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルターを採用しています。
- 用途**
- 微細粉じんの多い現場。
- 仕様**
- 個包装(1枚単位) ●耳掛けタイプ
- 製造国**
- 日本

1枚あたり目安単価 DPM-CM5 ¥165 DPM-CM ¥150

発注単位1パック

トラスコ中山株式会社[701695]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	構造	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
175-0208	DPM-CM5	¥823	¥960	4層	5	10	27.5	10456(94)
000-9717	DPM-CM	¥7,500	¥8,750	4層	50	20	275.0	24618(72)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ



General-purpose Mask

一般作業用マスク

RoHS

同商品群
在庫数 23 アイテム



TMK-10K

- 特長**
- 羽毛立ちしにくい長繊維のカバー材を使用しています。
 - 悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
 - 使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
 - 型崩れを防ぐインナーネット構造です。
- 用途**
- 清掃作業、軽作業。●ホコリや花粉対策。●悪臭や油臭のする作業。
- 仕様**
- 個包装なし ●唇が直接マスクに触れないカップ型 ●頭掛けタイプ
- 製造国**
- 日本

1枚あたり目安単価 ¥185

発注単位1箱

トラスコ中山株式会社[748499]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	構造	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
329-4013	TMK-10K	¥1,851	¥2,160	4層	10	20	150	100(4)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>