

製品特徴・仕様

特徴・概要

- 極数：2極～15極
- キンク付(2極を除く)

参考データ

ULファイルNo. : E29179
CSAファイルNo. : LR19980
嵌合ハウジング : 51065
梱包形態 : トレー

電気的性能

最大定格電圧 : 125V
最大定格電流 : 2A
接触抵抗 : 20mΩ以下
耐電圧 : AC500V/1分間
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上

材質


ウエハー : ナイロン66、UL94V-0
ピン : 黄銅、錫メッキ

使用温度範囲

-40℃～+105℃
(通電による温度上昇分も含む)







2.0mmピッチ Micro-Latch™ ウエハー ストレートタイプ 53253

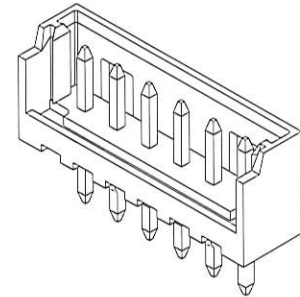

無鉛


53253

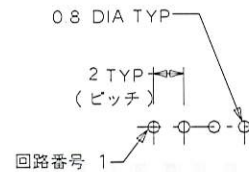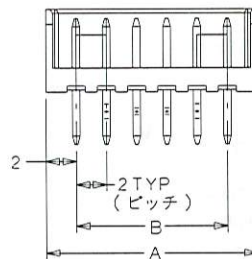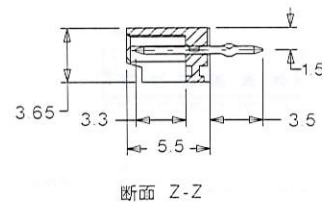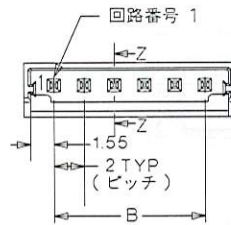

基板取付推奨寸法 : 実装面側
適合基板厚 : 1.6

嵌合図

53253・51065・50212
H=7.3mm W=4.0mm

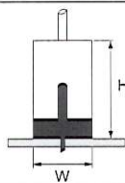

オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	53253-0270	6.0	2.0	2000
3	53253-0370	8.0	4.0	2000
4	53253-0470	10.0	6.0	2000
5	53253-0570	12.0	8.0	2000
6	53253-0670	14.0	10.0	2000
7	53253-0770	16.0	12.0	1000
8	53253-0870	18.0	14.0	1000

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
9	53253-0970	20.0	16.0	1000
10	53253-1070	22.0	18.0	800
11	53253-1170	24.0	20.0	800
12	53253-1270	26.0	22.0	800
13	53253-1370	28.0	24.0	600
15	53253-1570	32.0	28.0	600