

## 製品特徴・仕様



# 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング リテーナー付 51112

### 特徴・概要

- 極数：2極～15極
- パネル取付用耳無

### 参考データ

ULファイルNo.：E29179  
CSAファイルNo.：LR19980  
適合ターミナル：50398  
嵌合リセプタクル：51111  
適合リテーナー：51113  
梱包形態：ポリ袋

### 電気的性能


最大定格電圧：250V  
最大定格電流：3A  
接触抵抗：20mΩ以下  
耐電圧：AC1000V/1分間  
絶縁抵抗：1000MΩ以上

### 材質



PBTP(白色)、UL94V-0

### 使用温度範囲

-40℃～+105℃  
(通電による温度上昇分も含む)

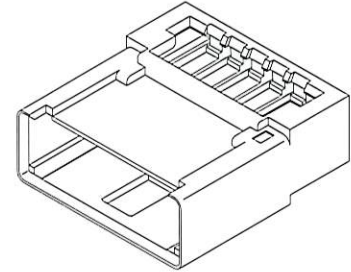


## 51112

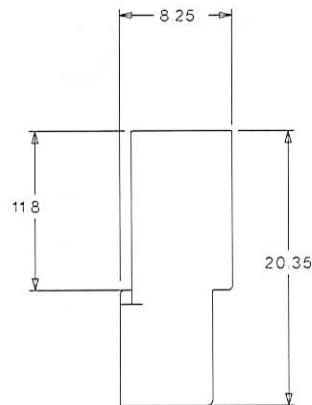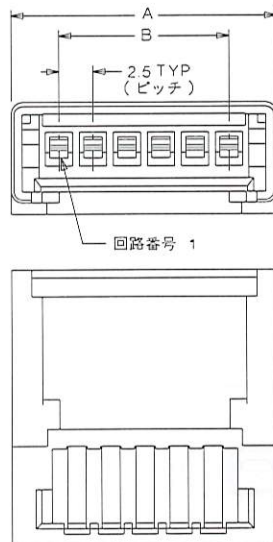

### 嵌合図

 51112・50398・51111・50397  
W=26.8mm



## オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数	極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	51112-0200	9.5	2.5	1000	6	51112-0600	19.5	12.5	1000
3	51112-0300	12.0	5.0	1000	7	51112-0700	22.0	15.0	1000
4	51112-0400	14.5	7.5	1000	8	51112-0800	24.5	17.5	500
5	51112-0500	17.0	10.0	1000	15	51112-1500	42.0	35.0	500