

製品特徴・仕様

molex 3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ライトアングルタイプ 53259

特徴・概要

■極数：2極～15極

参考データ

ULファイルNo.：E29179
CSAファイルNo.：LR19980
嵌合ハウジング：51067
梱包形態：トレイ

電気的性能


最大定格電圧：250V
最大定格電流：
りん青銅：4.5A
黄銅：5.5A
接触抵抗：10mΩ以下
耐電圧：AC1500V/1分間
絶縁抵抗：1000MΩ以上

材質

ウエハー：PBTP(ガラス入り)、UL94V-0
ピン：黄銅、ニッケル下地錫メッキ


使用温度範囲

-40℃～+105℃
(通電による温度上昇も含む)


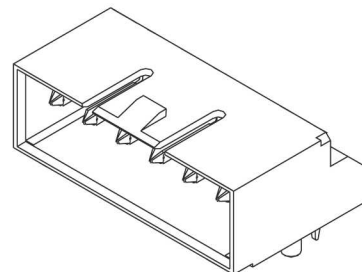


無鉛

53259

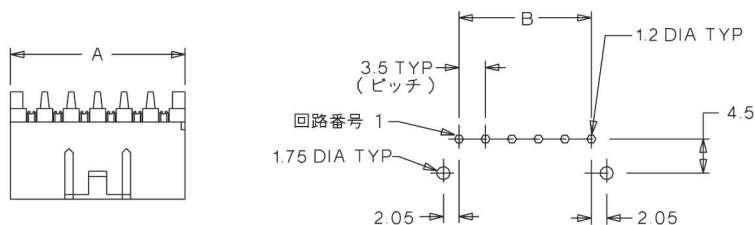


基板取付推奨寸法：実装面側
適合基板厚：1.6

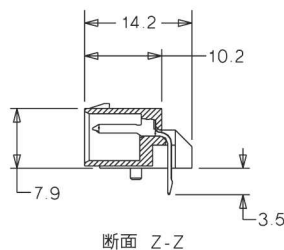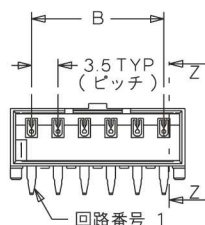

嵌合イメージ図

 53259・51067・50217
H=9.7mm W=20.2mm



オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	53259-0229	9.1	3.5	800
3	53259-0329	12.6	7.0	600
4	53259-0429	16.1	10.5	600
5	53259-0529	19.6	14.0	400
6	53259-0629	23.1	17.5	400
7	53259-0729	26.6	21.0	300
8	53259-0829	30.1	24.5	300

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
9	53259-0929	33.6	28.0	300
10	53259-1029	37.1	31.5	200
11	53259-1129	40.6	35.0	200
12	53259-1229	44.1	38.5	200
13	53259-1329	47.6	42.0	200
15	53259-1529	54.6	49.0	180