

製品特徴・仕様

molex 3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル

特徴・概要

■芯線サイズ:

5194: AWG#18~#24

5225: AWG#22~#28

■被覆外径:

5194: ϕ 1.3~ ϕ 3.2mm

5225: ϕ 1.2~ ϕ 2.6mm

■ストリップ長さ: 3.0~3.5mm

電気的性能

最大定格電圧: 250V

最大定格電流:

5194T: 7A

5194PBT: 5A


5225T: 4A

材質

5194T/5225T: 黄銅、錫メッキ

5194PBT/5194PBTL: りん青銅、錫メッキ

5194/5225

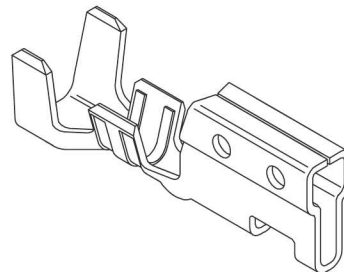

2

参考データ

適合ハウジング: 5195

5196

5197

5198




 



5199

梱包形態: リール (連鎖状)

ポリ袋 (バラ状)

無鉛

5194/5225

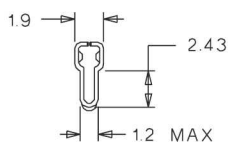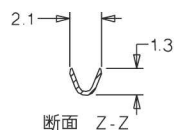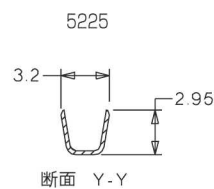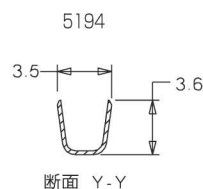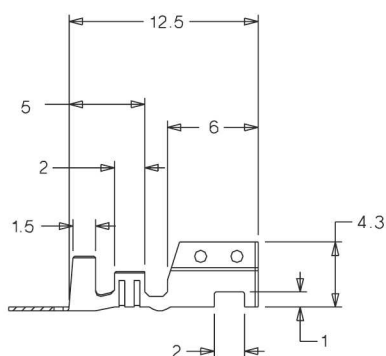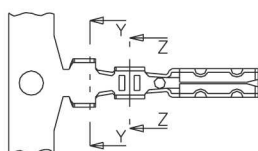

オーダー番号・適用圧着工具番号

オーダー番号	モデル番号	ターミナル形状	圧着機		手動圧着工具	引抜工具	挿入工具	標準梱包数
			本体	モジュラークリンダイヤ				
08-70-1031	5194T	連鎖状	57275-4000	11-26-0028 (JM5859A)	—	11-26-0100 (J5800-009)	—	5000/1リール
39-00-0021	5194PBT							
08-70-1029	5225T							
08-70-1030	5194TL	バラ状	—	—	11-26-0058 (JHTR5904) 11-26-0089 (JHTR5906)	—	—	1000
39-00-0022	5194PBTL							
08-70-1028	5225TL							

手動圧着工具の場合は適用電線の仕様が多少異なります。