

製品特徴・仕様

特徴・概要

■極数：2極～12極

参考データ

ULファイルNo.：E29179

CSAファイルNo.：LR19980

適合ターミナル：5194

5225

嵌合ウエハー：5271

5272

5273

5274

5096

梱包形態：ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧：250V

最大定格電流：7A

接触抵抗：10mΩ以下

耐電圧：AC1500V/1分間

絶縁抵抗：1000MΩ以上

材質

ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-2


使用温度範囲

−40℃～+105℃

(通電による温度上昇分も含む)




molex 3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング

5195

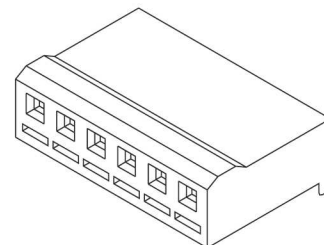

2

5195

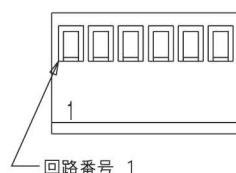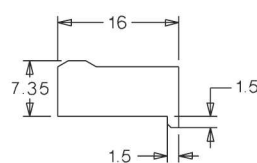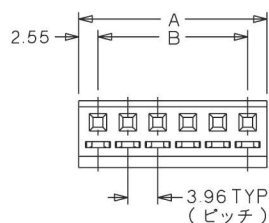

オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	09-50-1021	5195-02	9.06	3.96	1000
3	09-50-1031	5195-03	13.02	7.92	1000
4	09-50-1041	5195-04	16.98	11.88	1000
5	09-50-1051	5195-05	20.94	15.84	1000
6	09-50-1061	5195-06	24.90	19.80	500
7	09-50-1071	5195-07	28.86	23.76	500

極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
8	09-50-1081	5195-08	32.82	27.72	500
9	09-50-1091	5195-09	36.78	31.68	500
10	09-50-1101	5195-10	40.74	35.64	500
11	09-50-1111	5195-11	44.70	39.60	200
12	09-50-1121	5195-12	48.66	43.56	200