

SWUCR/L C

(クーラント穴あり鋼シャンク)

WC^{○○}インサート対応

軽切削

Standard




(04,06)

CBN/PCD



(04,06)

本図は右勝手(R)を示す。

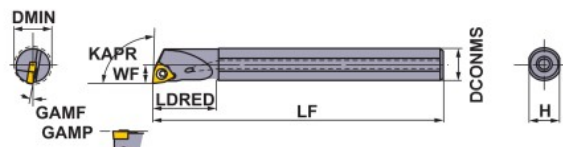

DMIN	呼 び 記 号	勝手	在庫	DCONMS	LF	LDRED	WF	H	GAMF	GAMP	対応インサート	
14	S14-12SWUCR04-090-C	R	●	12	90	24	7.0	11	10°	0°	WC ^{○○}	0402 ^{○○}
14	S14-12SWUCL04-090-C	L	●	12	90	24	7.0	11	10°	0°		0402 ^{○○}
16	S16-12SWUCR06-090-C	R	●	12	90	24	8.0	11	12°	0°		06T3 ^{○○}
16	S16-12SWUCL06-090-C	L	●	12	90	24	8.0	11	12°	0°		06T3 ^{○○}
18	S18-16SWUCR06-090-C	R	●	16	90	30	9.0	15	10°	0°		06T3 ^{○○}
18	S18-16SWUCL06-090-C	L	●	16	90	30	9.0	15	10°	0°		06T3 ^{○○}
22	S22-20SWUCR06-150-C	R	●	20	150	36	11.0	19	7°	0°		06T3 ^{○○}
22	S22-20SWUCL06-150-C	L	●	20	150	36	11.0	19	7°	0°		06T3 ^{○○}

付属部品

ボーリングバータイプ	* 			
	インサートクランプねじ		レンチ	
S14-12SWUCR/L04	TS25		TKY08F	
S ^{○○} - ^{○○} SWUCR/L06	TS4		TKY15F	

* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS4=3.5