
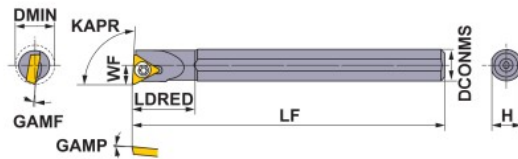


小物部品加工用
ボーリングバー

H-STUP

(クーラント穴なし高性能鋼シャンク) TP○○インサート対応

仕上げ	仕上げ
FS  (08)	FV  (08)
軽切削	ブレーカなし
LP  (08)	 (08)

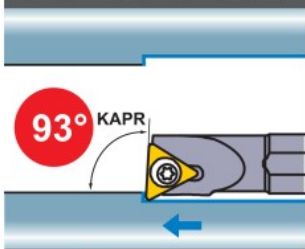



本図は右勝手(R)を示す。

DMIN	呼　　び　　記　　号	勝手	在庫	DCON MS	LF	LDRED	WF	H	GAMF	GAMP	対応インサート	
10	H10-08STUPR08-080	R	●	8	80	16	5.0	7.7	10°	5°	TP○○	0802○○
10	H10-08STUPL08-080	L	●	8	80	16	5.0	7.7	10°	5°		0802○○

H-STUP-C

(クーラント穴あり高性能鋼シャンク) TP○○インサート対応

仕上げ	仕上げ
FS  (09)	FV  (09)
軽切削	ブレーカなし
LP  (09)	 (09)

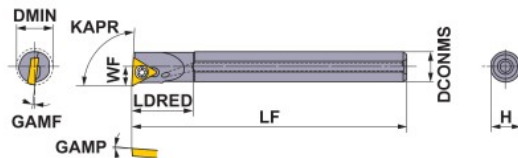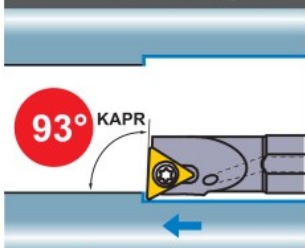

本図は右勝手(R)を示す。

DMIN	呼 び 記 号	勝手	在庫	DCON MS	LF	LDRED	WF	H	GAMF	GAMP	対応インサート	
12	H12-10STUPR09-090-C	R	●	10	90	20	6.2	9.7	8°	5°	TP○○	0902○○
12	H12-10STUPL09-090-C	L	●	10	90	20	6.2	9.7	8°	5°		0902○○

● = NEW

付属部品

ボーリングバータイプ	*	
	 クランプねじ	 レンチ
H10-08STUPR/L08	TS2D	TKY06F
H12-10STUPR/L08	TS25D	TKY08F

* 締付けトルク(N・m) : TS2D=0.6, TS25D=1.6

● : 標準在庫品