

図3

φ100
φ125
φ160


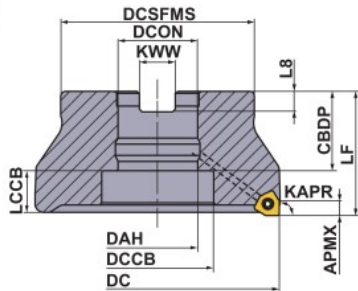


図4

φ160

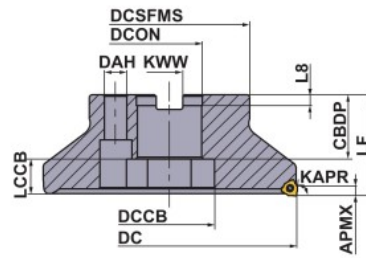

規格は右勝手(R)のみです。

■アーバタイプ

取付 = ミリサイズ

(mm)

DC	呼び記号	在庫	クランク 穴	刃数	LF	DCON	WT (kg)	APMX	RPMX (min ⁻¹)	図
		R								
40	WWX200-040A03AR	●	有	3	40	16	0.2	5.0	21600	1
40	WWX200-040A04AR	●	有	4	40	16	0.2	5.0	21600	1
50	WWX200-050A04AR	●	有	4	40	22	0.4	5.0	18600	1
50	WWX200-050A05AR	●	有	5	40	22	0.4	5.0	18600	1
50	WWX200-050A06AR	●	有	6	40	22	0.3	5.0	18600	1
63	WWX200-063A05AR	●	有	5	40	22	0.5	5.0	16000	2
63	WWX200-063A06AR	●	有	6	40	22	0.5	5.0	16000	2
63	WWX200-063A07AR	●	有	7	40	22	0.5	5.0	16000	2
80	WWX200-080A05AR	●	有	5	50	27	1.1	5.0	13600	2
80	WWX200-080A07AR	●	有	7	50	27	1.0	5.0	13600	2
80	WWX200-080A09AR	●	有	9	50	27	1.0	5.0	13600	2
100	WWX200-100B06AR	●	有	6	50	32	1.7	5.0	11700	3
100	WWX200-100B08AR	●	有	8	50	32	1.7	5.0	11700	3
100	WWX200-100B11AR	●	有	11	50	32	1.7	5.0	11700	3
125	WWX200-125B07AR	●	有	7	63	40	3.1	5.0	10100	3
125	WWX200-125B11AR	●	有	11	63	40	3.0	5.0	10100	3
125	WWX200-125B14AR	●	有	14	63	40	3.0	5.0	10100	3
160	WWX200-160C09NR	●	無	9	63	40	4.6	5.0	8600	4
160	WWX200-160C12NR	●	無	12	63	40	4.6	5.0	8600	4
160	WWX200-160C16NR	●	無	16	63	40	4.6	5.0	8600	4

注1) ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。お求めの際には15ページをご参照ください。

注2) 加工径DCが40-100のカッタボディには、FMCのセットボルトをご使用ください。

注3) 加工径DCが125-160のカッタボディには、FMAのセットボルトをご使用ください。

付属部品

(mm)

カッタボディタイプ	* 締付けトルク(N・m) : TPS3R = 2.0		
	インサートクランプねじ	インサート用レンチ	焼付き防止剤
WWX200	TPS3R	TIP10D	MK1KS

* 締付けトルク(N・m) : TPS3R = 2.0