



図1


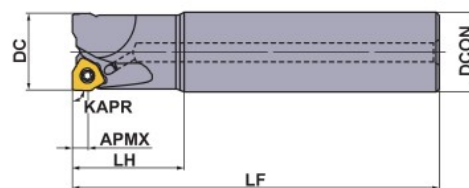


図2

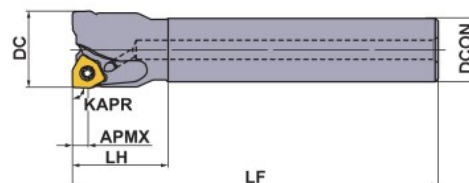

規格は右勝手(R)のみです。

■ シャンクタイプ

クーラント穴あり

(mm)

DC	呼 び 記 号	在庫 R	刃数	LF	DCON	LH	WT (kg)	APMX	RPMX (min ⁻¹)	図
25	WWX200R2502SA20S	●	2	115	20	30	0.3	5	29600	2
25	WWX200R2502SA25S	●	2	115	25	35	0.4	5	29600	1
25	WWX200R2502SA25L	●	2	170	25	70	0.6	5	29600	1
28	WWX200R2802SA25S	●	2	115	25	35	0.4	5	27400	2
28	WWX200R2802SA25L	●	2	170	25	35	0.6	5	27400	2
30	WWX200R3002SA25S	●	2	125	25	35	0.5	5	26200	2
32	WWX200R3202SA32S	●	2	125	32	45	0.7	5	26200	1
32	WWX200R3203SA32S	●	3	125	32	45	0.7	5	26200	1
32	WWX200R3203SA32L	●	3	190	32	90	1.0	5	26200	1
35	WWX200R3503SA32L	●	3	190	32	45	1.1	5	25100	2
40	WWX200R4003SA32S	●	3	125	32	45	0.8	5	21600	2
40	WWX200R4004SA32S	●	4	125	32	45	0.8	5	21600	2
50	WWX200R5004SA32S	●	4	125	32	45	0.9	5	18600	2
50	WWX200R5005SA32S	●	5	125	32	45	0.9	5	29600	2
50	WWX200R5006SA32S	●	6	125	32	45	0.9	5	29600	2

付属部品

(mm)

カッタボディタイプ	* 付属部品		
	インサートクランプねじ	インサート用レンチ	焼付き防止剤
WWX200	TPS3R	TIP10D	MK1KS

* 締付けトルク(N・m) : TPS3R = 2.0