

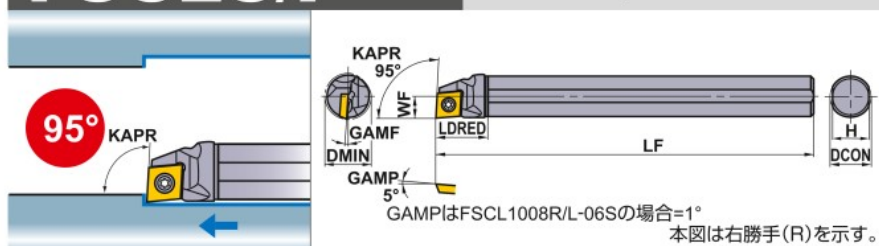
ディンプルバー

- 軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群
- 2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好
- ホルダ側面目盛り付き、ホルダ突出し量設定が容易(鋼シャンク)
- $l/d=3-5$ 倍(超硬シャンクの $l/d=3-8$)



Info

FSCLC/P

CC $\circ\circ$, CP $\circ\circ$ インサート対応

仕上げ	仕上げ	仕上げ	軽切削
FP	FV	FM	SV
(06)	(06,08,09)	(06)	(06,08,09)
軽切削	中切削	中切削	CBN/PCD
LP	MV	MP	
(06)	(06,08,09)	(06)	(06,08,09)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法(mm)							推奨 最大 l/d 比	*1		
	R	L		DCON	LF	LDRED	WF	H	GAMF	DMIN				
FSCLC1008R/L-06S	●	●	CC $\circ$ B/H/T/W	0602 $\circ\circ$	8	125	18	5	7.2	12°	10	3	TS253	TKY08F
FSCLP1210R/L-08S	●	●	CPMB CPMH CPMT*2 CPMX*2 CPGB CPGT*2	0802 $\circ\circ$	10	150	22.5	6	9	5°	12	3.5	TS3D	TKY10F
FSCLP1412R/L-08S	●	●		0802 $\circ\circ$	12	150	27	7	11	4°	14	4	TS3D	TKY10F
FSCLP1612R/L-09S	●	●		0903 $\circ\circ$	12	150	30	8	11	4°	16	4	TS4D	TKY15F
FSCLP1816R/L-09S	●	●		0903 $\circ\circ$	16	180	36	9	15	3.5°	18	5	TS4D	TKY15F
FSCLP2220R/L-09S	●	●		0903 $\circ\circ$	20	220	45	11	19	2°	22	5	TS4D	TKY15F
FSCLP3025R/L-09S	●	●		0903 $\circ\circ$	25	250	56.3	15	23.4	0°	30	5	TS4D	TKY15F

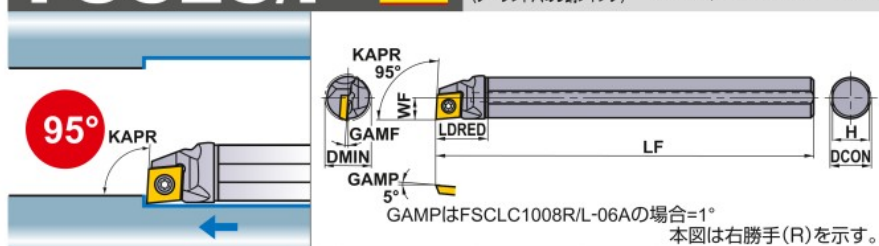
*1 締付けトルク(N・m) : TS253=1.0, TS3D=2.5, TS4D=3.5

*2 ディンプルバーはクランプねじを変更することによって異なるインサートを使用することができます。詳細はE007を参照ください。

FSCLC/P

NEW

(クランプ穴あり鋼シャンク)

CC $\circ\circ$, CP $\circ\circ$ インサート対応

仕上げ	仕上げ	仕上げ	軽切削
FP	FV	FM	SV
(06)	(06,08,09)	(06)	(06,08,09)
軽切削	中切削	中切削	CBN/PCD
LP	MV	MP	
(06)	(06,08,09)	(06)	(06,08,09)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法(mm)							推奨 最大 l/d 比	*1		
				DCON	LF	LDRED	WF	H	GAMF	DMIN				
	R	L												クランプねじ
FSCLC1008R/L-06A	●	●	CC $\circ\circ$ B/H/T/W 0602 $\circ\circ$	8	125	18	5	7.2	12°	10	3	TS253	TKY08F	
FSCLP1210R/L-08A	●	●	CPMB CPMH CPMT*2 CPMX*2 CPGB CPGT*2	0802 $\circ\circ$	10	150	22.5	6	9	5°	12	3.5	TS3D	TKY10F
FSCLP1412R/L-08A	●	●		0802 $\circ\circ$	12	150	27	7	11	4°	14	4	TS3D	TKY10F
FSCLP1816R/L-09A	●	●		0903 $\circ\circ$	16	180	36	9	15	3.5°	18	5	TS4D	TKY15F
FSCLP2220R/L-09A	●	●		0903 $\circ\circ$	20	220	45	11	19	2°	22	5	TS4D	TKY15F
FSCLP3025R/L-09A	●	●		0903 $\circ\circ$	25	250	56.3	15	23.4	0°	30	5	TS4D	TKY15F

*1 締付けトルク(N・m) : TS253=1.0, TS3D=2.5, TS4D=3.5

*2 ディンプルバーはクランプねじを変更することによって異なるインサートを使用することができます。詳細はE007を参照ください。

● = NEW

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、()内の数字は該当するインサートの大きさを示します。

注2) 表記寸法はインサートのコーナRE0.4の場合を示します。(☆印の型番はRE0.8)

注3) 勝手付きインサートをご使用の場合、右勝手のホルダには左勝手のインサート、
左勝手のホルダには右勝手のインサートをご使用ください。

● : 標準在庫品

CC $\circ\circ$ インサート > A114-A121CP $\circ\circ$ インサート > A122, A123

CBN&PCDインサート > B040-B043, B059