

軸付砥石

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

研削
研磨用品

研削砥石

ディスク
ペーパー

サンダー用
ペーパー

不織布
ディスク

フェルト
ディスク

ダイヤモンド
ホイール

グラインダー用
研磨材

ドレッサー

フラップ
軸付ホイール

ナイロン
軸付ホイール

フェルト
軸付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド
バー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド
ヤスリ

砥石

みがき剤

シート
研磨材

ベルト
研磨材

カップ
ブラシ

軸付
ブラシ

ハンド
ブラシ

ミニモ'  日本

FR Diamond Mounted Points

FRダイヤモンド砥石

同商品群
在庫数 **400** アイテム

FR Diamond Mounted Points

FRダイヤモンド砥石



AD4353 (円柱)

特長 ●ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。
●樹脂結合剤の適度な弾性により、深い傷の無い均一な仕上がりが得られます。
仕様 ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
製造国 ●日本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	粒度 (#)	刃径×刃長×軸径×全長 (mm)	形状	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
498-7594	AD4351	¥2,420	¥2,420	120	4.0×13×3.0×44.0	円柱	25000	1	6	16(80)
498-7608	AD4352	¥2,420	¥2,420	120	6.0×18×3.0×47.0	円柱	25000	1	6	4(20)
498-7616	AD4353	¥3,300	¥3,300	120	8.0×18×3.0×49.0	円柱	25000	1	6	11(50)
498-7624	AD4361	¥2,420	¥2,420	220	4.0×13×3.0×44.0	円柱	25000	1	6	1(12)
498-7632	AD4362	¥2,420	¥2,420	220	6.0×18×3.0×47.0	円柱	25000	1	6	42(94)
498-7641	AD4363	¥3,300	¥3,300	220	8.0×18×3.0×49.0	円柱	25000	1	6	10(40)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ミニモ'  日本


Super Diamond Mounted Points

スーパーダイヤモンド砥石

同商品群
在庫数 **400** アイテム

Super Diamond Mounted Points

スーパーダイヤモンド砥石

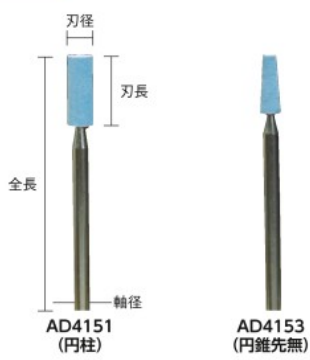

AD4151 (円柱)

AD4153 (円錐先無)

特長 ●ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。
●ハンドグラインダー等での自由研削に最適です。
仕様 ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
製造国 ●日本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	粒度 (#)	刃径×刃長×軸径×全長 (mm)	形状	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
498-7535	AD4151	¥3,040	¥3,040	120	4.0×12×3.0×52.0	円柱	30000	1	6	19(173)
498-7543	AD4152	¥3,040	¥3,040	120	6.0×12×3.0×51.0	円柱	30000	1	6	24(39)
498-7551	AD4153	¥2,990	¥2,990	120	4.0×10×3.0×51.0	円錐先無	30000	1	6	9(150)
498-7560	AD4161	¥2,830	¥2,830	200	4.0×12×3.0×52.0	円柱	30000	1	6	3(100)
498-7578	AD4162	¥3,150	¥3,150	200	6.0×12×3.0×51.0	円柱	30000	1	6	13(62)
498-7586	AD4163	¥2,780	¥2,780	200	4.0×10×3.0×51.0	円錐先無	30000	1	6	1(20)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ミニモ'  日本

Mounted Points (PA)

PAピンク砥石

同商品群
在庫数 **400** アイテム

Mounted Points (PA)

PAピンク砥石



CA1011 (円柱)

CA1016 (円柱)

特長 ●加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
仕様 ●適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
製造国 ●日本

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	砥粒	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	形状	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
498-9074	CA1011	¥7,539	¥7,540	220	PA	1×7	2.34	37.0	円柱	93000	10	1	13	43(36)
498-9082	CA1012	¥5,178	¥5,180	220	PA	2×6	2.34	36.0	円柱	93000	10	1	13	15(66)
498-9091	CA1013	¥2,948	¥2,950	120	PA	3×10	2.34	40.0	円柱	93000	10	1	13	9(113)
498-9104	CA1014	¥2,948	¥2,950	120	PA	4×10	2.34	40.0	円柱	50000	10	1	14	7(44)
498-9112	CA1015	¥2,948	¥2,950	120	PA	5×13	2.34	43.0	円柱	50000	10	1	18	12(120)
498-9121	CA1016	¥2,948	¥2,950	120	PA	6×13	2.34	43.0	円柱	50000	10	1	20	5(63)

1本あたり目安単価
¥295~¥754

ミニスター株[900220]

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>

ミニモ'  日本

Precision Mounted Points Grain SA

精密砥石 SA砥粒

同商品群
在庫数 **400** アイテム

Precision Mounted Points Grain SA

精密砥石 SA砥粒



JA3019

特長 ●精密加工用に高精度に仕上げられた軸付砥石です。
仕様 ●適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
製造国 ●日本

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	形状	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-6038	JA3011	¥8,236	¥8,240	320	1×5	3.0	35.0	円柱	105000	10	1	18	6(43)
499-6046	JA3012	¥8,236	¥8,240	320	1.5×7	3.0	37.0	円柱	105000	10	1	19	16(534)
499-6054	JA3013	¥8,236	¥8,240	320	1.7×7	3.0	37.0	円柱	105000	10	1	20	1(15)
499-6062	JA3014	¥4,710	¥4,710	120	2×7	3.0	43.0	円柱	105000	10	1	20	26(97)
499-6071	JA3015	¥4,710	¥4,710	120	3×13	3.0	43.0	円柱	105000	10	1	20	18(82)
499-6089	JA3016	¥4,710	¥4,710	120	4×13	3.0	43.0	円柱	105000	10	1	21	24(240)
499-6097	JA3017	¥4,710	¥4,710	100	5×13	3.0	43.5	円柱	70000	10	1	25	16(56)
499-6101	JA3018	¥4,710	¥4,710	100	6×13	3.0	43.5	円柱	70000	10	1	28	12(172)
499-6119	JA3019	¥4,710	¥4,710	100	8×13	3.0	41.0	円柱	70000	10	1	36	10(84)
499-6127	JA3020	¥4,710	¥4,710	100	10×13	3.0	42.5	円柱	45000	10	1	48	5(42)
499-6135	JA3021	¥4,710	¥4,710	100	13×13	3.0	43.0	円柱	45000	10	1	64	17(54)

1本あたり目安単価
¥471~¥824

ミニスター株[900220]

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>