

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

研削研磨用品

研削砥石
ディスクペーパー
サンダー用ペーパー
不織布ディスク
フェルトディスク
ダイヤモンドホイール
グラインダー用研磨材

ミニモ' High Speed Steel Cutters
日本 **ハイスカッター**



同商品群在庫数 **217** アイテム

特長 ●優れた剛性と刃こぼれが起りにくい適度な靱性を兼ね備えています。
仕様 ●タイプ:ストレートカット
●適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
製造国 ●日本



注意
●作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
●最高使用回転数は推奨値です。

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	形状	刃径×刃長×軸径×全長 (mm)	角度 (°)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
498-8825	BS2011	¥2,660	¥2,660	円錐鋭角 (ストレートカット)	6.0×10.5×3.0×41.0	33	20000	1	16	8 (62)
498-8833	BS2012	¥3,440	¥3,440	円錐鋭角 (ストレートカット)	8.0×14×3.0×44.0	33	20000	1	16	24 (200)
498-8841	BS2021	¥2,660	¥2,660	円錐鋭角 (ストレートカット)	6.0×4.2×3.0×34.0	70	20000	1	16	0 (-)
498-8850	BS2022	¥3,050	¥3,050	円錐鋭角 (ストレートカット)	8.0×5.5×3.0×36.0	70	20000	1	16	0 (-)
498-8868	BS2041	¥3,050	¥3,050	円柱横長 (ストレートカット)	6.0×1.0×3.0×31.0	-	20000	1	16	7 (70)
498-8876	BS2042	¥3,310	¥3,310	円柱横長 (ストレートカット)	8.0×1.0×3.0×31.0	-	20000	1	16	2 (40)
498-8884	BS2043	¥3,640	¥3,640	円柱横長 (ストレートカット)	10×1.0×3.0×31.0	-	20000	1	8	11 (62)
498-8892	BS2051	¥3,050	¥3,050	円柱横長 (ストレートカット)	8.0×2.0×3.0×32.0	-	20000	1	6	5 (250)
498-8906	BS2052	¥4,030	¥4,030	円柱横長 (ストレートカット)	10×2.3×3.0×32.5	-	20000	1	8	1 (17)
498-8914	BS2053	¥4,870	¥4,870	円柱横長 (ストレートカット)	12×2.6×3.0×33.0	-	20000	1	10	9 (53)
498-8922	BS2054	¥5,520	¥5,520	円柱横長 (ストレートカット)	14×3.0×3.0×33.0	-	20000	1	13	21 (140)

商品のお問い合わせ: 03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ドレッサー


ミニモ' Steel Cutters
日本 **スチールカッター**



同商品群在庫数 **217** アイテム

フラップ軸付ホイール
ナイロン軸付ホイール
フェルト軸付ホイール
研磨バンド
軸付砥石
超硬バー
ダイヤモンドバー
CBNバー
ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ

特長 ●刃こぼれが起りにくい高靱性素材を使用しています。 ●貴金属、銅、樹脂などの切削加工に最適です。
仕様 ●タイプ:スパイラルカット ●適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅 製造国 ●日本

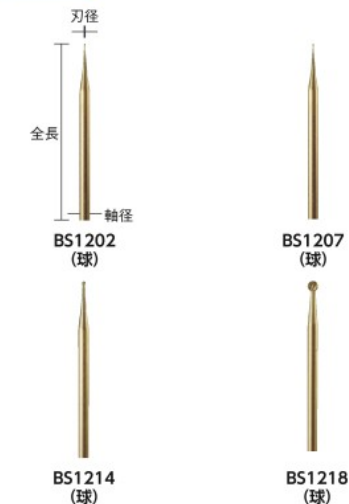

注意
●作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	形状	刃径×刃長×軸径×全長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
498-8604	BS1201	¥2,860	¥2,860	球 (スパイラルカット)	0.4×0.4×2.34×44.5	100000	10	1	17	53 (50)
498-8612	BS1202	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	0.5×0.5×2.34×44.5	100000	10	1	17	44 (315)
498-8621	BS1203	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	0.6×0.6×2.34×44.5	100000	10	1	17	5 (34)
498-8639	BS1204	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	0.7×0.7×2.34×44.5	100000	10	1	17	0 (-)
498-8647	BS1205	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	0.8×0.8×2.34×44.5	100000	10	1	17	5 (28)
498-8655	BS1206	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	0.9×0.9×2.34×44.5	65000	10	1	17	3 (300)
498-8663	BS1207	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	1.0×1.0×2.34×44.5	65000	10	1	17	16 (95)
498-8671	BS1208	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	1.2×1.2×2.34×44.5	45000	10	1	17	5 (50)
498-8680	BS1209	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	1.4×1.4×2.34×44.5	45000	10	1	17	2 (67)
498-8698	BS1210	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	1.6×1.6×2.34×44.5	35000	10	1	17	5 (32)
498-8701	BS1211	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	1.8×1.8×2.34×44.5	35000	10	1	17	3 (150)
498-8710	BS1212	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	2.1×2.1×2.34×44.5	35000	10	1	17	7 (100)
498-8728	BS1213	¥2,090	¥2,090	球 (スパイラルカット)	2.3×2.3×2.34×44.5	35000	10	1	17	4 (400)
498-8736	BS1214	¥4,300	¥4,300	球 (スパイラルカット)	2.5×2.5×2.34×44.5	15000	10	1	18	3 (30)
498-8744	BS1215	¥5,350	¥5,350	球 (スパイラルカット)	3.1×3.1×2.34×44.5	15000	10	1	18	0 (-)
498-8752	BS1216	¥5,670	¥5,670	球 (スパイラルカット)	3.5×3.5×2.34×44.5	15000	10	1	18	1 (34)
498-8761	BS1217	¥6,400	¥6,400	球 (スパイラルカット)	4.0×4.0×2.34×44.5	10000	10	1	20	0 (-)
498-8779	BS1218	¥6,720	¥6,720	球 (スパイラルカット)	4.5×4.5×2.34×44.5	10000	10	1	20	2 (50)
498-8787	BS1219	¥8,290	¥8,290	球 (スパイラルカット)	5.0×5.0×2.34×42.5	20000	10	1	20	2 (40)
498-8795	BS1220	¥8,290	¥8,290	球 (スパイラルカット)	6.0×6.0×2.34×44.0	20000	10	1	20	0 (-)
498-8809	BS1221	¥6,400	¥6,400	球 (スパイラルカット)	7.0×7.0×2.34×45.0	20000	5	1	13	1 (-)
498-8817	BS1222	¥7,190	¥7,190	球 (スパイラルカット)	8.0×8.0×2.34×45.0	20000	5	1	15	1 (100)

商品のお問い合わせ: 03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

砥石

ミニモ' Ceramic Cutter Coarse
日本 **超硬カッター**



同商品群在庫数 **217** アイテム

みがき剤
シート研磨材
ベルト研磨材
カップブラシ
軸付ブラシ
ハンドブラシ

特長 ●超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
●放熱効果に優れ樹脂加工に最適です。
製造国 ●日本



最高使用回転数 (rpm)
30000

ミニモ' Carbide Cutter
日本 **超硬カッター (軸径6mm)**

同商品群在庫数 **217** アイテム

特長 ●切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
●重切削から精密切削まで目的に合わせて豊富なサイズやカット形状があります。
製造国 ●日本



品番	最高使用回転数 (rpm)
BC4105	20000
BC4112	30000
BC4234	20000
BC4274	20000
BC4275	20000

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	タイプ	刃径×刃長×軸径×全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
167-6060	BC7011	¥3,250	¥3,250	コース	6×14.5×2.34×53	1	50	1 (-)
167-6037	BC7012	¥3,250	¥3,250	ミディアム	6×14.5×2.34×53	1	50	0 (-)
167-4511	BC7013	¥3,250	¥3,250	ファイン	6×14.5×2.34×53	1	50	2 (-)
167-4515	BC7021	¥3,250	¥3,250	コース	6×14.5×2.34×53	1	50	0 (-)
167-4450	BC7022	¥3,250	¥3,250	ミディアム	6×14.5×2.34×53	1	50	1 (-)
167-4465	BC7023	¥3,250	¥3,250	ファイン	6×14.5×2.34×53	1	50	0 (-)
167-4523	BC7031	¥3,250	¥3,250	コース	4×14.5×2.34×53	1	50	0 (-)
167-4529	BC7032	¥3,250	¥3,250	ミディアム	4×14.5×2.34×53	1	50	0 (-)
167-4474	BC7033	¥3,250	¥3,250	ファイン	4×14.5×2.34×53	1	50	1 (-)

商品のお問い合わせ: 03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	形状	タイプ	刃径×刃長×軸径×全長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
852-7363	BC4105	¥5,639	¥5,640	円筒	スパイラルカット	9.5×19×6.0×64.0	34	6 (600)
852-7366	BC4112	¥4,670	¥4,680	円筒	クロスカット	6×17×6.0×51.5	23	33 (118)
852-7397	BC4234	¥4,290	¥4,290	テーパ	ストレートチップブレードカット	10××6.0×53.0	21	21 (64)
852-7406	BC4274	¥7,919	¥7,920	テーパ	クロスカット	9.8×30×6.0×76.0	28	12 (240)
852-7407	BC4275	¥10,918	¥10,930	テーパ	クロスカット	12.7×32×6.0×76.0	50	0 (-)

商品のお問い合わせ: 03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>