



AD ワイヤブラシ CON12	適合素材 Applicable Materials	セラミックス・ガラス Ceramics / Glass	工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel	樹脂・ゴム Resin / Rubber	適合機器類 Applicable Machines	エアークラインダー Air Grinder	ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill	スピンドル Machine Tool-Attached
	超硬合金・サニメット Carbide / Diamond	一般鋼・ステンレス General Steel / Stainless Steel	アルミニウム・銅 Aluminum / Copper	両面グラインダー Bench Grinder	ハンド Hand Use	自動機口ボット Automatic Machines		

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces


●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable

V108	M104	M126	M112	<b>M212</b>	M213	M123	M112 HS	M112 IS	M112 OS	M223	<b>M212 PA</b>	M212 F92	M212A	M112 9A	M112 (AM)	M112 GA	M112 9C22	M212 LPF	R310	LS21
------	------	------	------	-------------	------	------	---------	---------	---------	------	----------------	----------	-------	---------	-----------	---------	-----------	----------	------	------

スチール (硬鋼線) Hard Steel Wire **Shank  $\phi$  2.34 /  $\phi$  3.0**



真鍮 Brass Wire **Shank  $\phi$  2.34 /  $\phi$  3.0**

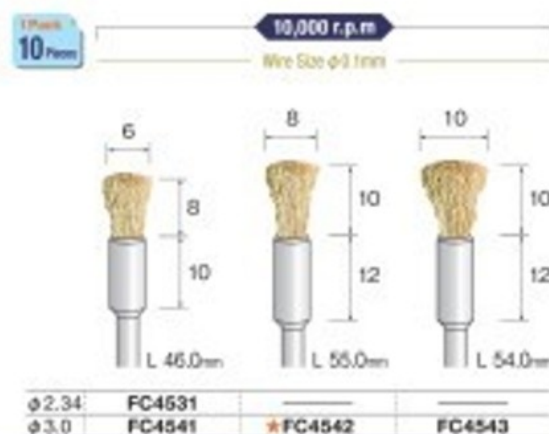

ステンレス Stainless Steel Wire **Shank  $\phi$  2.34 /  $\phi$  3.0**

