

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Green Felt Points (With Chromic Oxide)

グリーンフェルトパフ



- 特 長** ●ソフトタイプのフェルトパフに仕上用研磨剤(酸化クロム)を含浸させました。
●研磨剤を付けることなく直ぐに研磨作業ができます。
- 仕 様** ●適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
- 製造国** ●日本

研削研磨用品




発注単位1パック										モニター例[900220]		
発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	タイプ	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-5180	GA4011	¥2,640	¥2,640	6×13	2.34	49.0	平型	30000	5	1	10	10(63)
499-5198	GA4012	¥3,190	¥3,190	8×16	2.34	51.0	平型	30000	5	1	11	8(31)
499-5201	GA4013	¥3,410	¥3,410	10×16	2.34	51.0	平型	30000	5	1	12	1(25)
499-5210	GA4014	¥3,960	¥3,960	12×20	2.34	57.0	平型	30000	5	1	17	5(250)
499-5228	GA4021	¥2,640	¥2,640	6×15	3.0	50.0	平型	30000	5	1	14	60(89)
499-5236	GA4022	¥3,410	¥3,410	10×15	3.0	50.0	平型	30000	5	1	18	30(59)
499-5244	GA4023	¥3,960	¥3,960	13×20	3.0	57.0	平型	30000	5	1	23	8(58)
499-5252	GA4024	¥4,510	¥4,510	15×25	3.0	57.0	平型	30000	5	1	30	10(56)
499-5261	GA4031	¥2,090	¥2,090	10×15	6.0	50.0	平型	15000	3	1	29	7(350)
499-5279	GA4032	¥2,750	¥2,750	15×20	6.0	56.0	平型	15000	3	1	42	4(58)
499-5287	GA4033	¥3,570	¥3,570	20×25	6.0	58.0	平型	15000	3	1	49	9(90)
499-5295	GA4034	¥4,560	¥4,560	25×30	6.0	60.0	平型	7000	3	1	62	4(34)
499-5309	GA4051	¥2,970	¥2,970	6×20	2.34	58.0	砲弾型	30000	5	1	12	9(82)
499-5317	GA4052	¥3,190	¥3,190	8×16	2.34	51.0	砲弾型	30000	5	1	11	15(215)
499-5325	GA4053	¥3,410	¥3,410	9×18	2.34	56.0	砲弾型	30000	5	1	12	4(200)
499-5333	GA4054	¥3,740	¥3,740	12×21	2.34	58.0	砲弾型	30000	5	1	17	1(-)
499-5341	GA4061	¥2,640	¥2,640	6×10	3.0	45.0	砲弾型	30000	5	1	12	77(53)
499-5350	GA4062	¥3,410	¥3,410	10×15	3.0	50.0	砲弾型	30000	5	1	17	24(172)
499-5368	GA4063	¥3,960	¥3,960	13×20	3.0	58.0	砲弾型	30000	5	1	22	9(300)
499-5376	GA4064	¥4,510	¥4,510	15×25	3.0	58.0	砲弾型	30000	5	1	28	3(34)
499-5384	GA4071	¥3,080	¥3,080	15×30	6.0	60.0	砲弾型	15000	3	1	41	6(60)
499-5392	GA4072	¥3,570	¥3,570	20×25	6.0	58.0	砲弾型	15000	3	1	45	3(50)
499-5406	GA4073	¥4,560	¥4,560	25×30	6.0	60.0	砲弾型	7000	3	1	52	4(80)
499-5414	GA4074	¥5,390	¥5,390	30×35	6.0	65.0	砲弾型	7000	3	1	74	2(50)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>



Felt Points

フェルトパフ

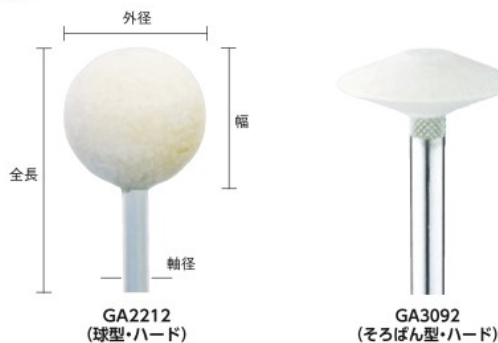

- 特 長** ●上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したパフです。
●研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨ができます。
- 仕 様** ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、
サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
- 製造国** ●日本

研削研磨用品

研削バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド
バー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド
ヤスリ

砥石

みがき剤

シート
研磨材

ベルト
研磨材

カップ
ブラシ

軸付
ブラシ

ハンド
ブラシ

発注単位1パック										モニター例[900220]		
発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	タイプ	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-4795	GA2181	¥3,850	¥3,850	6×10	3.0	45.0	砲弾型・ハード	30000	10	1	23	31(52)
499-4809	GA2182	¥3,850	¥3,850	8×10	3.0	45.0	砲弾型・ハード	30000	10	1	25	8(45)
499-4817	GA2183	¥3,850	¥3,850	10×15	3.0	50.0	砲弾型・ハード	30000	10	1	32	27(159)
499-4825	GA2184	¥4,290	¥4,290	13×20	3.0	58.0	砲弾型・ハード	30000	10	1	43	3(28)
499-4833	GA2185	¥5,170	¥5,170	15×25	3.0	58.0	砲弾型・ハード	30000	10	1	53	7(88)
499-4868	GA2211	¥3,900	¥3,900	10×10	3.0	46.0	球型・ハード	30000	10	1	32	5(250)
499-4876	GA2212	¥4,700	¥4,700	15×15	3.0	50.0	球型・ハード	30000	10	1	41	2(-)
499-4922	GA2261	¥3,900	¥3,900	10×16	3.0	50.0	砲弾型・ハード	30000	10	1	37	8(48)
499-4931	GA2262	¥4,700	¥4,700	13×20	3.0	53.5	砲弾型・ハード	30000	10	1	38	2(200)
499-4949	GA2263	¥4,700	¥4,700	10×30	3.0	60.0	砲弾型・ハード	30000	10	1	38	8(48)
499-4957	GA2264	¥7,200	¥7,200	20×32	3.0	61.0	砲弾型・ハード	10000	10	1	70	2(-)
499-4965	GA3001	¥2,140	¥2,140	8×15	6.0	50.0	平型・ソフト	15000	5	1	43	6(67)
499-4973	GA3002	¥2,140	¥2,140	10×15	6.0	50.0	平型・ソフト	15000	5	1	46	29(415)
499-4981	GA3003	¥2,690	¥2,690	13×20	6.0	57.0	平型・ソフト	15000	5	1	64	4(100)
499-4990	GA3004	¥3,080	¥3,080	15×20	6.0	57.0	平型・ソフト	15000	5	1	67	104(190)
499-5007	GA3005	¥3,300	¥3,300	20×25	6.0	58.0	平型・ソフト	15000	5	1	80	36(172)
499-5015	GA3006	¥4,400	¥4,400	25×30	6.0	60.0	平型・ソフト	7000	5	1	98	101(191)
499-5082	GA3051	¥2,950	¥2,950	15×35	6.0	66.0	砲弾型・ソフト	15000	5	1	65	24(172)
499-5091	GA3052	¥3,200	¥3,200	25×30	6.0	66.0	砲弾型・ソフト	7000	5	1	85	12(240)
499-5104	GA3053	¥4,700	¥4,700	30×35	6.0	68.0	砲弾型・ソフト	7000	5	1	108	5(167)
499-5147	GA3081	¥2,970	¥2,970	30×10	6.0	46.0	平型・ソフト	15000	5	1	73	4(134)
499-5023	GA3011	¥2,140	¥2,140	8×15	6.0	50.0	平型・ハード	15000	5	1	43	4(58)
499-5031	GA3012	¥2,140	¥2,140	10×15	6.0	50.0	平型・ハード	15000	5	1	45	23(100)
499-5040	GA3013	¥2,690	¥2,690	13×20	6.0	57.0	平型・ハード	15000	5	1	65	6(150)
499-5058	GA3014	¥3,080	¥3,080	15×20	6.0	57.0	平型・ハード	15000	5	1	68	40(167)
499-5066	GA3015	¥3,300	¥3,300	20×25	6.0	58.0	平型・ハード	15000	5	1	83	26(153)
499-5074	GA3016	¥4,840	¥4,840	25×30	6.0	60.0	平型・ハード	7000	5	1	108	39(77)
499-5163	GA3091	¥2,970	¥2,970	30×10	6.0	46.0	平型・ハード	15000	5	1	75	49(114)
499-5112	GA3061	¥2,950	¥2,950	15×35	6.0	66.0	砲弾型・ハード	15000	5	1	71	14(156)
499-5121	GA3062	¥3,200	¥3,200	25×30	6.0	66.0	砲弾型・ハード	7000	5	1	91	161(82)
499-5139	GA3063	¥4,700	¥4,700	30×35	6.0	68.0	砲弾型・ハード	7000	5	1	107	36(450)
499-5171	GA3092	¥3,520	¥3,520	30×10	6.0	46.0	そろばん型・ハード	15000	5	1	61	4(31)
499-5155	GA3082	¥3,520	¥3,520	30×10	6.0	46.0	そろばん型・ソフト	15000	5	1	63	1(17)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>