

ダイヤモンドバー(シャンク径2.34mm・3mm)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

研削研磨用品

研削砥石

ディスクペーパー

サンダー用ペーパー

不織布ディスク

フェルトディスク

ダイヤモンドホイール

グラインダー用研磨材

ドレッサー

フラップ輪付ホイール

ナイロン輪付ホイール

フェルト輪付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンドバー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンドヤスリ

砥石

みがき剤

シート研磨材

ベルト研磨材

カップブラシ

軸付ブラシ

ハンドブラシ




Diamond Cutting Discs

ダイヤモンドカッティングディスク



特長 ●スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
 ●ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
 仕様 ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
 製造国 ●日本

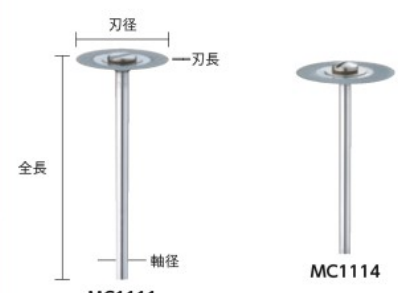

MC1111



MC1114



MC1121



MC1241



MC1212



MC1221



MC1244



MC1282



MC1401



MC1501

発注単位1本		モニター株[900220]									
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	粒度(#)	刃径×刃長×軸径×全長(mm)	タイプ	最高使用回転数(rpm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)	
499-6577	MC1101	¥ 5,060	¥ 5,060	400	8×0.18×2.34×45.0	電着	20000	1	7	4(50)	
499-6585	MC1102	¥ 5,060	¥ 5,060	400	10×0.18×2.34×44.5	電着	20000	1	7	11(53)	
499-6593	MC1103	¥ 5,390	¥ 5,390	400	13×0.18×2.34×44.5	電着	20000	1	9	52(114)	
499-6607	MC1111	¥ 5,390	¥ 5,390	400	16×0.15×2.34×45.0	電着	20000	1	9	8(7)	
499-6615	MC1112	¥ 5,390	¥ 5,390	200	16×0.35×2.34×44.5	電着	20000	1	9	13(45)	
499-6623	MC1114	¥ 7,480	¥ 7,480	400	19×0.13×2.34×43.5	電着	15000	1	11	29(171)	
499-6631	MC1115	¥ 7,480	¥ 7,480	400	19×0.15×2.34×46.0	電着	15000	1	12	0(-)	
499-6640	MC1116	¥ 7,040	¥ 7,040	400	19×0.18×2.34×43.5	電着	15000	1	11	11(110)	
499-6658	MC1117	¥ 6,380	¥ 6,380	200	19×0.35×2.34×46.5	電着	20000	1	9	36(258)	
499-6666	MC1118	¥ 5,170	¥ 5,170	200	19×0.5×2.34×46.0	電着	20000	1	9	23(86)	
499-6674	MC1119	¥ 4,840	¥ 4,840	200	19×0.65×2.34×43.0	電着	20000	1	10	37(265)	
499-6682	MC1120	¥ 8,690	¥ 8,690	140	19×0.35×2.34×46.0	全面電着	15000	1	9	6(100)	
499-6691	MC1121	¥ 7,480	¥ 7,480	400	22×0.13×2.34×43.5	電着	15000	1	11	7(31)	
499-6704	MC1122	¥ 7,040	¥ 7,040	400	22×0.18×2.34×43.5	電着	15000	1	11	15(41)	
499-6712	MC1123	¥ 6,380	¥ 6,380	200	22×0.33×2.34×43.0	電着	15000	1	9	21(162)	
499-6721	MC1124	¥ 6,380	¥ 6,380	200	22×0.35×2.34×46.5	電着	20000	1	9	25(60)	
499-6739	MC1125	¥ 6,380	¥ 6,380	200	22×0.55×2.34×47.0	電着	20000	1	10	5(46)	
499-6747	MC1126	¥10,010	¥10,010	140	22×0.35×2.34×46.0	全面電着	15000	1	9	43(80)	
856-8574	MC1131	¥ 7,000	¥ 7,000	600	8×0.18×2.34×44.5	全面電着	20000	1	7	6(600)	
856-8573	MC1132	¥ 7,200	¥ 7,200	600	10×0.18×2.34×44.5	全面電着	20000	1	7	4(80)	
856-8572	MC1133	¥ 7,800	¥ 7,800	600	13×0.18×2.34×44.5	全面電着	20000	1	9	2(20)	
856-8571	MC1134	¥ 8,500	¥ 8,500	120	19×0.50×2.34×44.5	全面電着	15000	1	10	4(67)	
856-8570	MC1135	¥ 9,800	¥ 9,800	120	22×0.50×2.34×44.5	全面電着	15000	1	10	8(400)	
856-8569	MC1161	¥ 8,400	¥ 8,400	120	16×0.30×2.34×44.5	全面電着 丸穴	15000	1	9	0(-)	
856-8568	MC1162	¥ 8,700	¥ 8,700	120	19×0.30×2.34×44.5	全面電着 丸穴	15000	1	9	1(-)	
856-8567	MC1163	¥ 9,200	¥ 9,200	120	22×0.30×2.34×44.5	全面電着 丸穴	15000	1	9	6(67)	
856-8566	MC1164	¥ 9,200	¥ 9,200	120	22×0.60×2.34×44.5	全面電着 丸穴	15000	1	10	1(34)	
856-8565	MC1181	¥ 8,400	¥ 8,400	120	22×0.60×2.34×44.5	電着 丸穴	15000	1	10	3(-)	
856-8564	MC1182	¥ 9,400	¥ 9,400	200	30×0.30×2.34×44.5	電着 丸穴	15000	1	15	9(900)	
856-8563	MC1201	¥ 4,800	¥ 4,800	600	8×0.18×3.00×44.5	電着	20000	1	8	6(86)	
856-8562	MC1202	¥ 4,800	¥ 4,800	600	10×0.18×3.00×44.5	電着	20000	1	9	4(37)	
856-8561	MC1203	¥ 5,200	¥ 5,200	600	13×0.18×3.00×44.5	電着	20000	1	10	6(100)	
499-6755	MC1212	¥ 5,390	¥ 5,390	200	16×0.35×3.0×44.5	電着	20000	1	10	140(52)	
499-6763	MC1215	¥ 7,480	¥ 7,480	400	19×0.15×3.0×46.0	電着	15000	1	12	18(180)	
499-6771	MC1217	¥ 6,380	¥ 6,380	200	19×0.35×3.0×46.0	電着	20000	1	10	25(44)	
499-6780	MC1218	¥ 5,170	¥ 5,170	200	19×0.5×3.0×46.0	電着	20000	1	10	84(187)	
499-6798	MC1219	¥ 4,840	¥ 4,840	200	19×0.65×3.0×46.0	電着	20000	1	10	52(127)	
499-6801	MC1220	¥ 8,690	¥ 8,690	140	19×0.35×3.0×46.0	全面電着	15000	1	10	18(300)	
499-6810	MC1221	¥ 7,480	¥ 7,480	400	22×0.13×3.0×43.5	電着	15000	1	12	23(72)	
499-6828	MC1222	¥ 7,040	¥ 7,040	400	22×0.18×3.0×43.5	電着	15000	1	13	8(115)	
499-6836	MC1223	¥ 6,380	¥ 6,380	200	22×0.33×3.0×43.0	電着	15000	1	10	36(106)	
499-6844	MC1224	¥ 6,380	¥ 6,380	200	22×0.35×3.0×46.5	電着	20000	1	10	35(206)	
499-6852	MC1225	¥ 6,380	¥ 6,380	200	22×0.55×3.0×47.0	電着	20000	1	10	45(60)	
499-6861	MC1226	¥10,010	¥10,010	140	22×0.35×3.0×46.0	全面電着	15000	1	10	32(97)	
856-8560	MC1231	¥ 7,000	¥ 7,000	600	8×0.18×3.0×44.5	全面電着	20000	1	8	0(-)	
856-8559	MC1232	¥ 7,200	¥ 7,200	600	10×0.18×3.0×44.5	全面電着	20000	1	8	6(86)	
856-8558	MC1233	¥ 7,800	¥ 7,800	600	13×0.18×3.0×44.5	全面電着	20000	1	9	7(175)	
856-8557	MC1234	¥ 8,500	¥ 8,500	120	19×0.50×3.0×44.5	全面電着	15000	1	10	8(134)	
856-8556	MC1235	¥ 9,800	¥ 9,800	120	22×0.50×3.0×44.5	全面電着	15000	1	11	81(93)	
856-8555	MC1261	¥ 8,400	¥ 8,400	120	16×0.30×3.0×44.5	全面電着 丸穴	15000	1	9	9(900)	
856-8554	MC1262	¥ 8,700	¥ 8,700	120	19×0.30×3.0×44.5	全面電着 丸穴	15000	1	10	1(-)	
856-8553	MC1263	¥ 9,200	¥ 9,200	120	22×0.30×3.0×44.5	全面電着 丸穴	15000	1	10	3(100)	
856-8552	MC1264	¥ 9,200	¥ 9,200	120	22×0.60×3.0×44.5	全面電着 丸穴	15000	1	11	2(25)	
856-8551	MC1281	¥ 8,400	¥ 8,400	120	22×0.60×3.0×44.5	電着 丸穴	15000	1	10	2(200)	
856-8550	MC1282	¥ 9,400	¥ 9,400	200	30×0.30×3.0×44.5	電着 丸穴	15000	1	16	10(143)	
856-8549	MC1401	¥ 4,800	¥ 4,800	170	19×0.80×2.34×44.5	電着	15000	1	10	5(23)	
856-8548	MC1402	¥ 6,300	¥ 6,300	170	22×0.80×2.34×44.5	電着	15000	1	10	0(-)	
856-8547	MC1403	¥ 7,200	¥ 7,200	170	25×0.50×2.34×44.5	電着	15000	1	12	9(180)	
856-8546	MC1404	¥ 7,600	¥ 7,600	170	30×0.50×2.34×44.5	電着	15000	1	15	9(180)	
856-8545	MC1405	¥ 7,600	¥ 7,600	170	30×0.80×2.34×44.5	電着	15000	1	17	3(-)	
499-6879	MC1241	¥ 7,260	¥ 7,260	200	25×0.4×2.34×46.0	電着	15000	1	12	28(83)	
499-6887	MC1242	¥ 8,030	¥ 8,030	200	30×0.4×2.34×46.0	電着	12000	1	15	37(98)	
499-6895	MC1243	¥ 8,030	¥ 8,030	200	30×0.6×2.34×46.5	電着	12000	1	16	6(75)	
499-6909	MC1244	¥10,890	¥10,890	320	45×0.3×2.34×46.5	電着	10000	1	17	65(465)	
499-6917	MC1251	¥ 7,260	¥ 7,260	200	25×0.4×3.0×46.0	電着	15000	1	13	31(65)	
499-6925	MC1252	¥ 8,030	¥ 8,030	200	30×0.4×3.0×46.0	電着	12000	1	16	50(47)	
499-6933	MC1253	¥ 8,030	¥ 8,030	200	30×0.6×3.0×46.5	電着	12000	1	17	106(83)	
499-6941	MC1254	¥10,890	¥10,890	320	45×0.3×3.0×46.5	電着	10000	1	18	15(116)	
856-8544	MC1406	¥ 9,900	¥ 9,900	170	45×0.50×2.34×44.5	電着	15000	1	26	6(200)	
856-8543	MC1407	¥ 9,900	¥ 9,900	170	45×0.80×2.34×44.5	電着	15000	1	30	0(-)	
856-8542	MC1501	¥ 4,800	¥ 4,800	170	19×0.80×3.0×46.0	電着	15000	1	11	12(150)	
856-8541	MC1502	¥ 6,300	¥ 6,300	170	22×0.80×3.0×46.0	電着	15000	1	11	4(45)	
856-8540	MC1503	¥ 7,200	¥ 7,200	170	25×0.50×3.0×46.0	電着	15000	1	13	25(250)	
856-8539	MC1504	¥ 7,600	¥ 7,600	170	30×0.50×3.0×46.0	電着	15000	1	16	13(163)	
856-8538	MC1505	¥ 7,600	¥ 7,600	170	30×0.80×3.0×46.0	電着	15000	1	16	25(79)	
856-8537	MC1506	¥ 9,900	¥ 9,900	170	45×0.50×3.0×46.0	電着	15000	1	26	18(129)	
856-8536	MC1507	¥ 9,900	¥ 9,900	170	45×0.80×3.0×46.0	電着	15000	1	31	37(79)	

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>