

研削砥石

ディスク
ペーパー

サンダー用
ペーパー

不織布
ディスク

フェルト
ディスク

ダイヤモンド
ホイール

グラインダー用
研磨材

ドレッサー

フラップ
軸付ホイール

ナイロン
軸付ホイール

フェルト
軸付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド
バー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド
ヤスリ

砥石

みがき剤

シート
研磨材

ベルト
研磨材

カップ
ブラシ

軸付
ブラシ

ハンド
ブラシ



Fiberstone Sticks “ファイバーストーンスティック”



RD3083

特長 ●セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
●折れにくい構造から、狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
仕様 ●適合素材: 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
製造国 ●日本

φ 1

発注単位1個

モニター棟[900220]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	色	径×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
167-4459	RD3381	¥2,400	¥2,400	120	こげ茶	1×50	1	50	0(-)
167-4531	RD3382	¥2,100	¥2,100	140	赤茶	1×50	1	50	0(-)
167-6025	RD3383	¥2,100	¥2,100	180	オレンジ	1×50	1	50	0(-)
167-4534	RD3384	¥2,100	¥2,100	240	黒	1×50	1	50	0(-)
167-4468	RD3385	¥2,100	¥2,100	400	青	1×50	1	50	0(-)
167-6018	RD3386	¥2,100	¥2,100	600	白	1×50	1	50	1(-)
167-4480	RD3387	¥2,100	¥2,100	1000	赤	1×50	1	50	0(-)

φ 2

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	色	径×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-8408	RD3181	¥2,700	¥2,700	120	こげ茶	2×50	1	4	1(13)
856-8407	RD3182	¥2,300	¥2,300	140	赤茶	2×50	1	4	1(-)
856-8406	RD3183	¥2,300	¥2,300	180	オレンジ	2×50	1	4	2(34)
856-8405	RD3184	¥2,300	¥2,300	240	黒	2×50	1	4	4(50)
856-8404	RD3185	¥2,300	¥2,300	400	青	2×50	1	4	10(250)
856-8403	RD3186	¥2,300	¥2,300	600	白	2×50	1	4	9(300)
856-8402	RD3187	¥2,300	¥2,300	1000	赤	2×50	1	4	7(70)

φ 3

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	色	径×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-9754	RD3081	¥4,720	¥4,720	120	こげ茶	3×100	1	2	996(64)
499-9762	RD3082	¥3,990	¥3,990	140	赤茶	3×100	1	2	1(25)
499-9771	RD3083	¥3,990	¥3,990	180	オレンジ	3×100	1	2	38(116)
499-9789	RD3084	¥3,990	¥3,990	240	黒	3×100	1	2	12(34)
499-9797	RD3085	¥3,990	¥3,990	400	青	3×100	1	2	115(235)
499-9801	RD3086	¥3,990	¥3,990	600	白	3×100	1	2	30(82)
499-9819	RD3087	¥3,990	¥3,990	1000	赤	3×100	1	2	244(370)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>



Diamond Fiberstone Sticks “ダイヤモンドファイバーストーンスティック”



RD3201



RD3201~3281

特長 ●セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
●ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。
仕様 ●適合素材: セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス
製造国 ●日本

発注単位1個

モニター棟[900220]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	幅×長さ×厚さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-9827	RD3201	¥5,250	¥5,250	200	4×100×1	1	2	14(280)
499-9835	RD3202	¥5,880	¥5,880	400	4×100×1	1	2	6(75)
499-9843	RD3203	¥6,510	¥6,510	800	4×100×1	1	2	10(63)
499-9851	RD3281	¥19,740	¥19,740	400	φ3×100×φ3	1	2	1(8)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>



Rubber Stone Sticks “ラバーストーンスティック”



RD2001~2003

特長 ●アルミニウムの粗仕上げから中仕上げに最適です。
●ゴムベースで作業面になじみやすく、素材に大きなダメージを与えることなく、均一な加工ができます。
仕様 ●適合素材: セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
製造国 ●日本

発注単位1パック


モニター棟[900220]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	幅×長さ×厚さ (mm)	角度	砥粒	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-9321	RD2001	¥2,830	¥2,830	120	13×150×5	35°	WA	2	1	55	8(62)
499-9339	RD2002	¥2,830	¥2,830	240	13×150×5	35°	WA	2	1	55	28(140)
499-9347	RD2003	¥3,040	¥3,040	480	13×150×5	35°	WA	2	1	55	36(100)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>



Black Arkansas Stones “ブラックアルカンサスストーン”

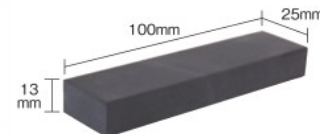

RD2211

特長 ●ブロックゲージのメンテナンス、定盤、機械テーブルの平面管理、刃付け作業に最適です。
●珪酸水晶の粒子で形成され、特にオイルの浸透性に理想的な微孔組織をもつ天然石です。
仕様 ●適合素材: ガラス、石材
製造国 ●日本

発注単位1個

モニター棟[900220]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×長さ×厚さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
166-6587	RD2211	¥19,500	¥19,500	25×100×13	1	88	72(115)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>



Fiber Stone Stick Holder ファイバーストーンスティックホルダー



PA5211

特長 ●スティック砥石、ファイバーストーンからヤスリまで、使い勝手から選べるハンドホルダーのラインナップです。
製造国 ●日本

発注単位1本

モニター棟[900220]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長 (mm)	タイプ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-8504	PA5211	¥2,000	¥2,000	125	φ2.0用	1	23	11(69)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>