



Cup Bristle Brushes

## 毛ブラシ カップ



特長 ●繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。  
●クリーニング作業に最適です。

仕様 ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅  
製造国 ●日本



FC1304

FC1363



FC1403

FC1371



FC1411

FC1432

### 軸径2.34mm

発注単位1パック

モニター機[900220]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー税別価格(1パック)	外径(mm)	毛丈(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	毛材	最高使用回転数(rpm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
499-1826	FC1301	¥3,780	¥3,780	7	4.5	2.34	50.0	豚毛(白)ハード	12000	5	1	10	13(130)
499-1834	FC1302	¥3,780	¥3,780	12	6	2.34	45.0	豚毛(黒)ハード	12000	10	1	24	18(35)
499-1842	FC1304	¥3,040	¥3,040	14	9	2.34	47.0	豚毛(黒)ハード	12000	10	1	28	43(46)
499-1851	FC1305	¥3,040	¥3,040	14	9	2.34	47.0	豚毛(白)ハード	12000	10	1	29	4(-)
499-1893	FC1361	¥3,780	¥3,780	7	4.5	2.34	50.0	馬毛	12000	5	1	15	2(200)
499-1907	FC1362	¥3,780	¥3,780	12	6	2.34	45.0	馬毛	12000	10	1	24	33(-)
499-1915	FC1363	¥3,040	¥3,040	14	9	2.34	47.0	馬毛	12000	10	1	27	4(58)
499-1958	FC1401	¥3,780	¥3,780	7	4.5	2.34	50.0	山羊毛ソフト	12000	5	1	11	12(100)
499-1966	FC1402	¥3,780	¥3,780	12	7	2.34	45.0	山羊毛ソフト	12000	10	1	23	1(34)
499-1974	FC1403	¥3,040	¥3,040	14	8	2.34	47.0	山羊毛ソフト	12000	10	1	28	9(180)

### 軸径3.0mm

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー税別価格(1パック)	外径(mm)	毛丈(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	毛材	最高使用回転数(rpm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
499-1869	FC1311	¥3,780	¥3,780	7	4.5	3.0	50.0	豚毛(白)ハード	12000	5	1	15	19(83)
499-1877	FC1312	¥4,300	¥4,300	12	6	3.0	50.0	豚毛(黒)ハード	12000	10	1	35	27(46)
499-1885	FC1314	¥4,300	¥4,300	14	7	3.0	51.0	豚毛(黒)ハード	12000	10	1	38	31(115)
499-1923	FC1371	¥3,780	¥3,780	7	4.5	3.0	50.0	馬毛	12000	5	1	16	16(48)
499-1931	FC1372	¥3,780	¥3,780	12	6	3.0	50.0	馬毛	12000	10	1	34	32(140)
499-1940	FC1373	¥4,300	¥4,300	14	7	3.0	51.0	馬毛	12000	10	1	38	32(75)
499-1982	FC1411	¥3,780	¥3,780	7	4.5	3.0	50.0	山羊毛ソフト	12000	5	1	16	49(175)
499-1991	FC1412	¥3,780	¥3,780	12	7	3.0	50.0	山羊毛ソフト	12000	10	1	34	17(63)
499-2008	FC1413	¥4,300	¥4,300	14	8	3.0	51.0	山羊毛ソフト	12000	10	1	37	68(207)
499-2016	FC1431	¥4,330	¥4,330	18	9	3.0	50.0	馬毛	5000	3	1	28	54(450)
499-2024	FC1432	¥4,330	¥4,330	25	14	3.0	55.0	馬毛	5000	3	1	29	130(133)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>




Bristle Brushes (Wheel)

## 毛ブラシ ホイール



特長 ●繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。  
●クリーニング作業に最適です。

仕様 ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅  
製造国 ●日本

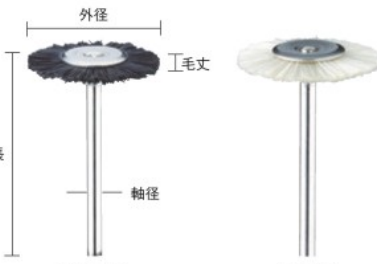

FC1016

FC1044



FC1076

FC1014



FC1144

### 軸径2.34mm

発注単位1パック

モニター機[900220]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー税別価格(1パック)	外径(mm)	毛丈(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	毛材	最高使用回転数(rpm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
499-1575	FC1004	¥2,730	¥2,730	19	1	2.34	49.0	豚毛(黒)ハード	16000	10	1	30	5(63)
499-1583	FC1006	¥3,150	¥3,150	25	1	2.34	49.0	豚毛(黒)ハード	10000	10	1	38	3(50)
499-1664	FC1064	¥2,730	¥2,730	19	1	2.34	47.0	馬毛ハード	16000	10	1	29	30(250)
499-1702	FC1101	¥2,940	¥2,940	14	1	2.34	37.0	馬毛	16000	10	1	20	1(100)
499-1711	FC1102	¥2,730	¥2,730	19	1	2.34	49.0	馬毛	16000	10	1	28	24(1409)
499-1761	FC1131	¥2,940	¥2,940	14	1	2.34	37.0	山羊毛ソフト	16000	10	1	20	0(-)
499-1770	FC1132	¥2,730	¥2,730	19	1	2.34	47.0	山羊毛ソフト	16000	10	1	28	1(34)

### 軸径3.0mm

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー税別価格(1パック)	外径(mm)	毛丈(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	毛材	最高使用回転数(rpm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
499-1591	FC1011	¥3,040	¥3,040	12	1	3.0	37.0	豚毛(黒)ハード	16000	10	1	34	13(650)
499-1605	FC1013	¥3,040	¥3,040	16	1	3.0	47.0	豚毛(黒)ハード	16000	10	1	40	2(200)
499-1613	FC1014	¥3,040	¥3,040	19	1	3.0	49.0	豚毛(黒)ハード	16000	10	1	40	4(400)
499-1621	FC1015	¥3,040	¥3,040	22	1	3.0	47.0	豚毛(黒)ハード	10000	10	1	40	60(72)
499-1630	FC1016	¥3,670	¥3,670	25	1	3.0	49.0	豚毛(黒)ハード	10000	10	1	47	35(40)
499-1648	FC1044	¥3,040	¥3,040	19	1	3.0	47.0	豚毛(白)ハード	10000	10	1	40	6(600)
499-1656	FC1045	¥3,040	¥3,040	22	1	3.0	47.0	豚毛(白)ハード	10000	10	1	40	0(-)
499-1672	FC1074	¥3,040	¥3,040	19	1	3.0	47.0	馬毛ハード	16000	10	1	39	2(100)
499-1681	FC1075	¥3,040	¥3,040	22	1	3.0	47.0	馬毛ハード	10000	10	1	40	0(-)
499-1699	FC1076	¥3,670	¥3,670	25	1	3.0	47.0	馬毛ハード	10000	10	1	48	5(167)
499-1729	FC1111	¥3,040	¥3,040	14	1	3.0	37.0	馬毛	16000	10	1	34	10(112)
499-1737	FC1112	¥3,040	¥3,040	19	1	3.0	49.0	馬毛	16000	10	1	39	1194(999)
499-1745	FC1113	¥3,040	¥3,040	22	1	3.0	47.0	馬毛	10000	10	1	39	242(931)
499-1753	FC1114	¥3,670	¥3,670	25	1	3.0	47.0	馬毛	10000	10	1	47	8(100)
499-1788	FC1141	¥3,040	¥3,040	16	1	3.0	37.0	山羊毛ソフト	16000	10	1	38	22(275)
499-1796	FC1142	¥3,040	¥3,040	19	1	3.0	47.0	山羊毛ソフト	16000	10	1	39	7(100)
499-1800	FC1143	¥3,040	¥3,040	22	1	3.0	47.0	山羊毛ソフト	10000	10	1	40	3(150)
499-1818	FC1144	¥3,670	¥3,670	25	1	3.0	47.0	山羊毛ソフト	10000	10	1	47	7(117)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>