

バンドソーブレード

チップソー

チップソー切断機

メタルソー
コールドソー

ダイヤモンドカッター

セーバーソーブレード
パイプソーブレード

バンドソーブレード

切断砥石

研削・研磨ディスク



一般鋼・ステンレス用

キングコング B

充電式バンドソー対応

1箱3本入り



特長

●卓越した技術でブレードを接合しているため、ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断

●最適なピッチと歯形の採用により、ガタつきを抑え滑らかな切れ味が持続

●厳選されたバイメタル材の採用により、金属疲労が軽減し、長寿命を実現

用途

鋼管／電線管／ステンレスパイプ／銅管／樹脂パイプ／リップ鋼／アングル鋼／平鋼／鉄筋／メタルモール／ケーブルラック／レースウェイ／ハンガーレール／電線／ケーブル／アルミサッシ など


ブレード接合部



商品動画



切断時間/寿命比較

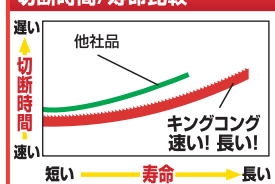

適合機種

アサダ
充電式バンドソー
H60Eco



ボッシュ
バッテリーバンドソー
GCB18V-LI(H)



マキタ
充電式ポータブルバンドソー
PB181DRFX




品番	標準小売価格	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	歯形	入数(本)	JANコード 4920350	適合機種
B13-730-18	¥7,200	730	13	0.5	18	ウェイブ	3	003819	専 アサダ H60Eco ボッシュ GCB18V-LI(H)
B13-835-18	¥8,700	835	13	0.5	18	ウェイブ	3	004229	専 マキタ PB181DRFX

一般鋼・ステンレス用

キングコング B

豊富なサイズバリエーション

1箱5本入り

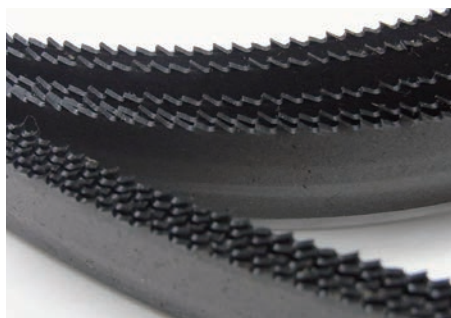

特長

- 高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群
- 耐熱性に優れ、高速、高エネルギー
- バイメタル構造で刃先が欠けにくい
- 高靱性・高剛性で切断精度が向上
- 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続

用途

一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応

