

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

セーバーソー本体は5-376~390ページに掲載

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 28 アイテム
.Com
図面

Saber Saw Blade
セーバーソーブレード



特長 ●刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途 ●丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。
仕様 ●適合機種メーカー:全メーカーに対応
材質 ●高炭素鋼 (HCS)
製造国 ●台湾

1枚あたり目安単価
¥553

発注単位1パック

(価格改定日 22.01) トラスコ中山機[706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm)		パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
								釘の入り 木材(幅)	鋼材			
389-5254	THS1509-5P	¥2,764	¥3,230	9	150	1.4	130	75	-	5	80	99(64)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

切断用品

切断砥石

チップソー

ダイヤモンド
カッター

メタルソー

バンドソー

マシソー

ハンドソー

セーバー
ブレード


エアソー
ブレード

ジグソー
ブレード



ボッシュ
BOSCH
同商品群
在庫数 63 アイテム

Bi-Metal Saber Saw Blade
セーバーソーブレード

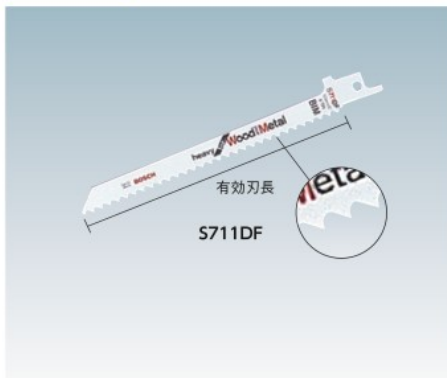

特長 ●伝統的な焼き入れ技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
●折れにくい・焼き付かない・長寿命のバイメタルブレードです。
用途 ●木材と金属(釘のついた木材・合板、プラスチック・グラスファイバー)の切断に。
仕様 ●適合機種:ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCC
材質 ●バイメタル
製造国 ●スイス

1枚あたり目安単価
¥405~¥645

発注単位1パック


ボッシュ機[835071]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm)			パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
								釘の入り 木材(幅)	プラスチック・ グラスファイバー	軟鋼・非鉄金属			
498-6351	S511DF	¥2,025	¥2,700	6	100	0.90	80	10~50	8~50	-	5	230	24(200)
733-5831	S711DF	¥2,475	¥3,300	6	150	1.25	130	10~100	8~50	-	5	70	64(93)
733-5725	S3456XF	¥3,225	¥4,300	6-12	200	1.25	180	5~150	-	3~18 5~150	5	160	64(165)

商品のお問い合わせ:0120-345-762 <http://www.bosch.co.jp/>

ボッシュ
BOSCH
同商品群
在庫数 63 アイテム

Saber Saw Blade
セーバーソーブレード

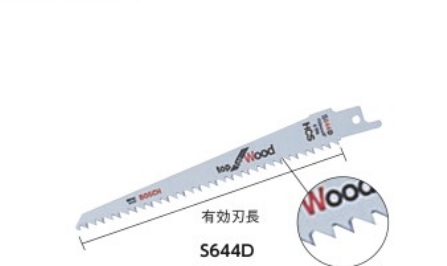

特長 ●伝統的な焼き入れ技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途 ●木材(木材、パーティクルボード、木材のポケット切断、プラスチック)の切断に。
仕様 ●適合機種:ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCC
材質 ●炭素工具鋼
製造国 ●スイス

1枚あたり目安単価
¥390~¥570

発注単位1パック


ボッシュ機[835071]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm)			パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
								パーティクルボード	木材のポケット 切断、プラスチック	木材翹びき			
733-5822	S644D	¥1,950	¥2,600	6	150	1.25	130	6~60	6~100	-	5	90	32(134)
733-5563	S1111K	¥2,025	¥2,700	3	225	1.25	205	-	-	20~175	5	190	34(243)
733-5709	S1542K	¥2,400	¥3,200	3	240	1.50	220	-	-	15~190	5	160	16(25)
733-5717	S1617K	¥2,850	¥3,800	3	300	1.25	280	-	-	20~250	5	221	35(117)

商品のお問い合わせ:0120-345-762 <http://www.bosch.co.jp/>

エムピーエス
MPS
同商品群
在庫数 31 アイテム

Double-Sided Reciprocating Saw
両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”

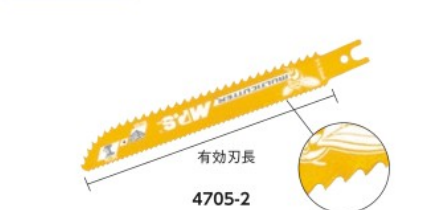

特長 ●ブレードの両側にピッチの異なる刃がついており、連続したワークの切断作業が可能です。
●特に解体現場等、異素材のワークを切断しなければならない場面では最適です。
●高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させています。

用途 ●金属・木材の切断に。
仕様 ●適合機種:全メーカーに対応。
材質 ●トリメタル
製造国 ●ドイツ

1枚あたり目安単価
¥625~¥1,313

発注単位1パック

(価格改定日 21.08) MPS社[137950]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm)		パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
								鋼材	木材			
479-3536	4701-2	¥1,250	オープン	腹側14/背側18/先端10	150	0.90	125	2~8	2~50	2	43.2	2(20)
479-3544	4702-2	¥1,250	オープン	腹側10/背側14/先端10	150	0.90	125	3~12	3~100	2	43.0	86(85)
479-3561	4704-2	¥1,688	オープン	腹側10/背側14/先端10	200	1.27	175	3~12	3~150	2	77.0	129(160)
479-3552	4703-2	¥1,250	オープン	腹側6/背側10/先端6	150	0.90	125	-	6~100	2	42.7	22(999)
479-3579	4705-2	¥1,688	オープン	腹側6/背側10/先端6	200	1.27	175	-	6~180	2	75.2	5(25)
479-3587	4706-2	¥2,625	オープン	腹側6/背側10/先端6	250	1.57	225	-	6~200	2	93.0	11(220)
479-3595	4707-2	¥1,500	オープン	腹側6/背側10/先端6	150	1.10	125	-	6~100	2	50.4	2(17)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>



商品紹介動画



安全にご利用いただくために保護具を着用ください。