



異径アダプター (VE用サイズダウン)

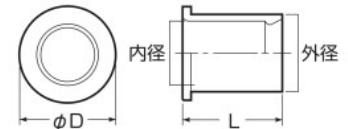

●管と1サイズ下のVE管との接続に使用します。

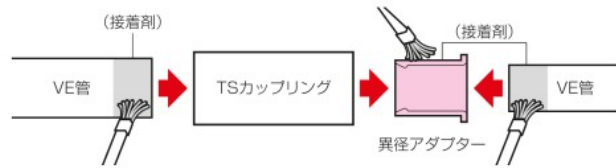


※MV-125Dは若干形状が異なります。


品番		適合VE管(呼び)		φD	L	入数	希望小売価格(税抜)
黒	ベージュ	外径	内径				
MV-22D	MV-22DJ	22	16	35	39.7	1	440
MV-28D	MV-28DJ	28	22	46.5	46.2	1	480
MV-36D	MV-36DJ	36	28	50	49	1	580
MV-42D	MV-42DJ	42	36	57	60.5	1	640
MV-54D	MV-54DJ	54	42	70	69	1	810
MV-70D	—	70	54	86	75	1	1,170
MV-82D	—	82	70	101	79	1	1,450
MV-100D	—	100	82	128	97.5	1	1,890
MV-125D	—	VP125	100	150	110.5	1	2,390

TSカップリング (ストレートタイプ)

JIS C8432 (サイズ10・100は除く) (PS_E) (サイズ10は除く)

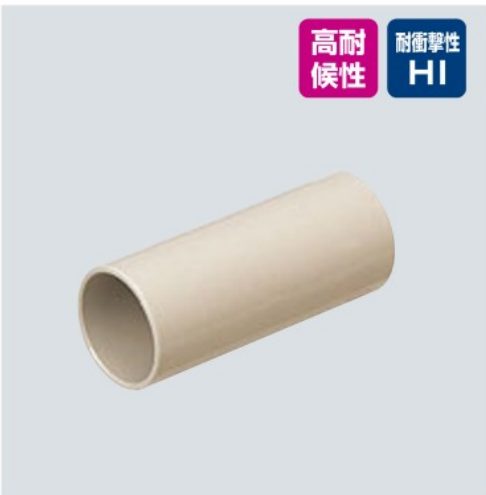

茶系の外壁等にマッチする色もあります。➡1067頁

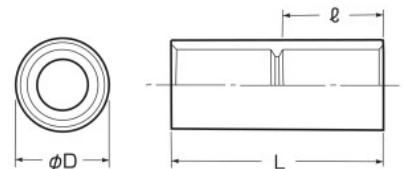

品番				適合管	φD	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	ミルクホワイト	グレー	濃紺							
PVF-10J	—	—	—	VE10	18	40	19	100	10	79
PVF-14J	PVF-14M	PVF-14	PVF-14DB	VE14	22	53	25	100	10	79
PVF-16J	PVF-16M	PVF-16	PVF-16DB	VE16	26	63	30	100	10	110
PVF-22J	PVF-22M	PVF-22	PVF-22DB	VE22	30	73	35	100	10	150
PVF-28J	PVF-28M	PVF-28	PVF-28DB	VE28	40	83	40	50	10	260
PVF-36J	PVF-36M	PVF-36	PVF-36DB	VE36	50	91	44	50	1	430
PVF-42J	PVF-42M	PVF-42	PVF-42DB	VE42	57	113	55	20	1	550
PVF-54J	PVF-54M	PVF-54	PVF-54DB	VE54	70	129	63	20	1	900
PVF-70J	PVF-70M	PVF-70	PVF-70DB	VE70	86	141	69	1	1	1,190
PVF-82J	PVF-82M	PVF-82	PVF-82DB	VE82	101	147	72	1	1	2,170
PVF-100J	PVF-100M	PVF-100	—	VE100	128	190	93	1	1	—