

エンビ管カッター

本体：アルミ合金製
刃：ステンレス製

エンビ管カッター-27



全長：195mm
重量：326g

エンビ管カッター-42
(モール・プロテクタ切断用)
アタッチメント付。



アタッチメント



全長：234mm
重量：458g

エンビ管カッター-63

本体：アルミ合金製
刃：SK鋼材



全長：299mm
重量：647g

- 塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
- 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。
(エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
- 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。
(エンビ管カッター 63は除く。)
- エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをφ27mmとφ42mmに設定できます。

エンビ管カッター42は添付の専用アタッチメントにより配線用モール・プロテクタ等の直角、斜め45°切断が正確にできます。

■エンビ管カッター42 アタッチメント装着時の適合

当社適合品名	直角切断 適合品番	斜め45°切断 適合品番
プラモール	PML-0~5	PML-0~4
Eモール	EML-0~4	EML-0~4
ジャンボモール	ML-12~20	ML-12~16
デンコープロテクタ	YP-1~T5	YP-1~T5
ワゴンモール	OP3・4・4L	OP3
当社外品	底面幅40mm×高さ27mm迄	底面幅34mm×高さ22mm迄

※アタッチメントはエンビ管カッター27、63には取り付けません。

品番	適合切断外径	入数	最小入数	標準価格
MC-V27	φ27mm迄 (VE-22迄)	5	1	9,860
MC-V42	φ42mm迄 (VE-36迄)	5	1	11,600
MC-V63	φ63mm迄 (VE-54迄)		1	16,000

■替刃


品番	適用	入数	標準価格
MC-V27H	MC-V27用	1	1,980
MC-V42H	MC-V42用	1	2,180
MC-V63H	MC-V63用	1	4,700

ハンディカッター




- PF管を半割れにカットできるので、ケーブルの後付け保護に便利です。
※サイズ14～28迄
- ビニールひも切り、開梱サポートとしても使用できます。


PF管の
半割れ加工に

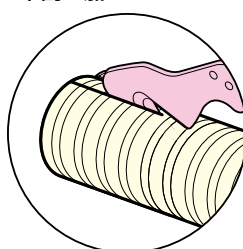

ビニールひも切りに

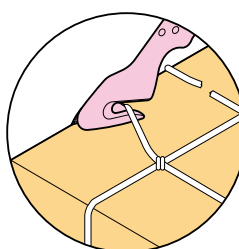

開梱サポートに

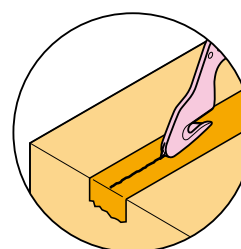

品番	適用	入数	最小入数	標準価格
HAC-1B	PF管 (サイズ14~28迄)	300	1	450